

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

ABDECKKAPPE

Glasfaserverstärkter Thermoplast, Polyamid (PA), hellgrau, Montage durch Aufdrücken

STANDARDAUSFÜHRUNG




Sterngriffe MCT. werden mit Sechskantschrauben oder Sechskantmuttern kombiniert. Diese gehören nicht zum Lieferumfang.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Abdeckkappe kann mit Wörtern, Kennzeichnungen, Grafiken, Symbolen, etc. in Farben (Tampondruck) bedruckt werden.
- Abdeckkappe

MONTAGEHINWEISE

1. Die Unterseite des Griffes sollte auf einer ebenen Oberfläche aufliegen.
 2. Die Schraube oder die Kontermutter mit Hilfe eines Schubwerkzeuges in den Griff setzen.
 3. Drücken bis der Schraubenkopf komplett in der Sechskant-Aussparung versenkt ist.
 4. Montieren Sie die Abdeckkappe.
- Die Montage mit Schraube oder Mutter kann auch durch das Einpassen in den Innensechskant erfolgen, danach Griff fest anziehen.

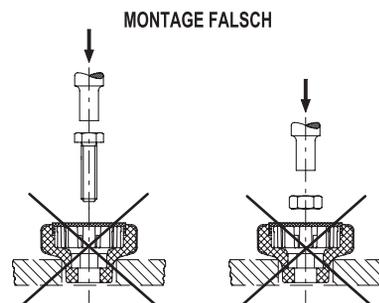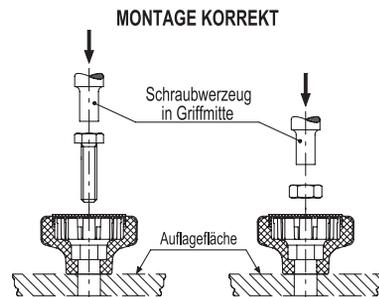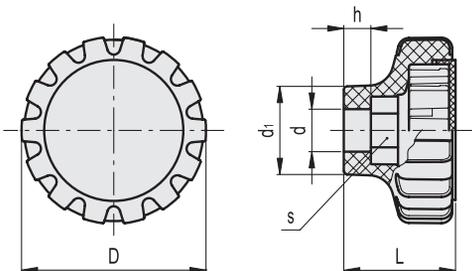

Code	Artikelnummer	D	d	L	d1	h	s	⚖️
37951	MDA.30 EH-6	34	6	21	16	5	10	14
37956	MDA.40 EH-8	42	8	26	19	5	13	18
37961	MDA.50 EH-10	53	10	32	24	5	17	23