

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIAL

Thermoplast, Polyamid (PA), chromiert, matt.

STANDARDAUSFÜHRUNG

Sacklöcher für die Montage. Kann mit Hilfe von 2 selbstschneidenden Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) für Kunststoff Ø 3,5 (UNI ISO 7049) montiert werden.

Maximaler Anzugsmoment der Schrauben liegt bei 1,2 [Nm].



BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE SUBSTANZEN (FÜR MFH-CR)

Die Verchromung macht die Oberfläche seidenmatt und vereinfacht die Reinigung.

Die verchromte Oberfläche ist resistent gegen Verschleiß, Kratzer und Stöße. Labortests bei Raumtemperatur (23°C) wiesen Beständigkeit aus gegen: Lösungsmittel, Azeton, Ethylalkohol, Ameisensäure, Chlorlösungen.

TECHNISCHE DATEN

Zug- und Schlagfestigkeit: die in der Tabelle angegebenen Werte F2 und L1 wurden bei Bruchtests erhoben.

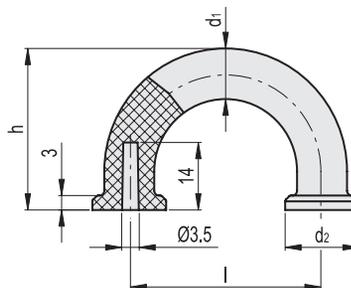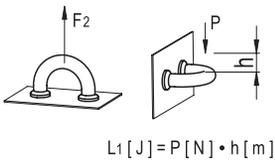

Code	Artikelnummer	l	d1	d2	h	F2 [N]	L1 [J]	
152501	MFH-30-AF 3,5-CR	29.5	9	12	27	2300	6	6
152511	MFH-40-AF 3,5-CR	39.5	10	15	33.5	2300	10	9