

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIAL

Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA), 4 Standardfarben: schwarz, orange, grau, rot, matt.



STANDARDAUSFÜHRUNG

Sacklöcher für die Montage. Kann mit Hilfe von 2 selbstschneidenden Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) für Kunststoff Ø 3,5 (UNI ISO 7049) montiert werden.

Maximaler Anzugsmoment der Schrauben liegt bei 1,2 [Nm].

TECHNISCHE DATEN

Zug- und Schlagfestigkeit: die in der Tabelle angegebenen Werte F2 und L1 wurden bei Bruchtests erhoben.

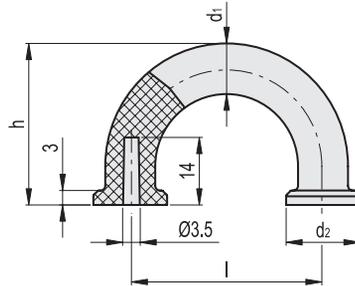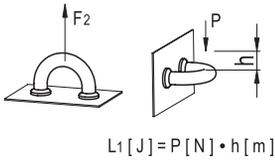

*Ergänzen mit Farbcode: 138201-C2 MFH-30-AF 3.5-C2

- C9
RAL9005
- C2
RAL2004
- C3
RAL7035
- C6
RAL3000

Griffe

Code	Artikelnummer	l	d1	d2	h	F2 [N]	L1 [J]	⚖️
138201-*	MFH-30-AF 3,5-*	29.5	9	12	27	2300	6	6
138221-*	MFH-40-AF 3,5-*	39.5	10	15	33.5	2300	10	9