

# MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau-schwarz, matt.

# STANDARDAusFÜHRUNGEN



- **MFT-B**: Buchsen Messing, Gewinde-Sacklöcher, Montage mit 2 M5 Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten)
- **MFT-AF**: Sacklöcher für die Montage. Kann mit Hilfe von 2 selbst-schneidenden Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) für Kunststoff Ø5 (UNI ISO 7049) montiert werden.

# TECHNISCHE DATEN

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.



ELESA Original design

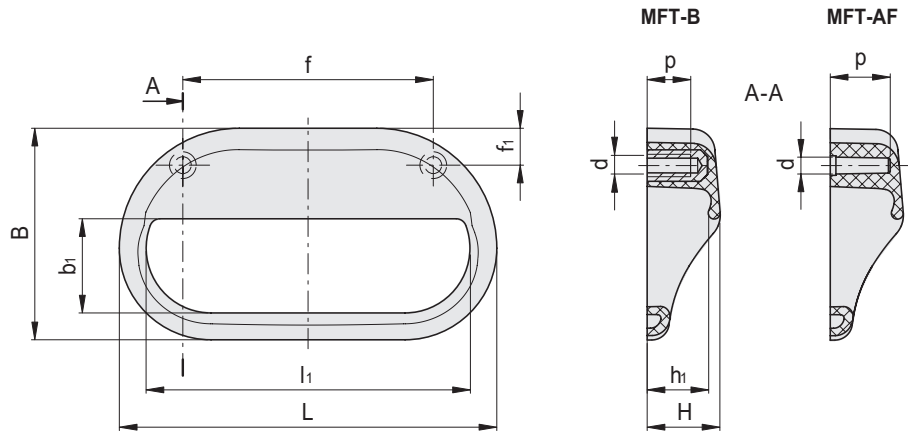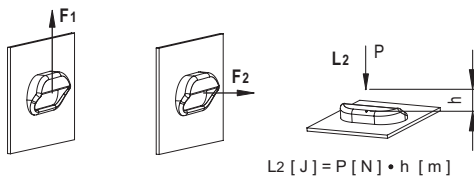

| Code  | Artikelnummer  | L   | f±0.5 | d   | f1 | H    | h1   | B  | b1   | l1 | p    | F1 [N] | F2 [N] | L2 [J] | ⚖️ |
|-------|----------------|-----|-------|-----|----|------|------|----|------|----|------|--------|--------|--------|----|
| 43941 | MFT.110-B M5   | 108 | 71    | M5  | 11 | 20.5 | 17.5 | 60 | 26.5 | 91 | 12   | 2400   | 1400   | 6      | 31 |
| 43945 | MFT.110-AF 4,8 | 108 | 71    | 4.5 | 11 | 20.5 | 17.5 | 60 | 26.5 | 91 | 15.5 | 1600   | 1300   | 6      | 36 |