

MATERIAL

Stahl brüniert, schweißbar.

DREHSTIFTE

Stahl gehärtet, brüniert und geschliffen.

BUCHSE

Stahl gehärtet, brüniert und geschliffen.

VERSTELLSCHRAUBEN UND MUTTER

Stahl verzinkt.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Kniehebelmodule MGB.L sind für viele Anwendungen einsetzbar, da verschiedene Teile und Zubehör verschweißt werden können. Somit lassen sich kundenspezifische Schnellspanner kreieren, die den jeweiligen Anforderungen entsprechen.



Durch die Verwendung von hochwertigen Materialien sind Longlife Schnellspanner für den Einsatz vorgesehen, wo hohe Kräfte auftreten, wie z.B. an Schweißvorrichtungen, Zimmereibetrieben oder im Formenbau.

Gewährleistet für 1.000.000 Zyklen

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

ALL. (siehe Seite 1459)

- Griff
- Bedienungsgriff;
- Spannarm
- Hülse
- Anbauteil

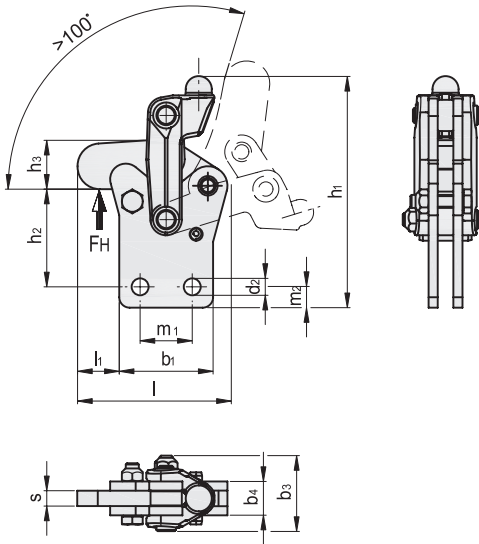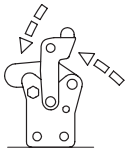

| Code     | Artikelnummer | b1 | b3   | b4 | d2   | h1    | h2   | h3   | l     | l1   | m1 | m2   | s  | FH [N]* | ⚖    |
|----------|---------------|----|------|----|------|-------|------|------|-------|------|----|------|----|---------|------|
| GG.AA705 | MGB.LSG01     | 36 | 29   | 13 | 6.5  | 89    | 37.5 | 17.5 | 57.5  | 16   | 20 | 8    | 6  | 2200    | 256  |
| GG.AA730 | MGB.LSG02     | 54 | 42.5 | 20 | 8.5  | 140.5 | 59.5 | 28   | 85.5  | 20   | 30 | 10   | 10 | 4400    | 967  |
| GG.AA755 | MGB.LSG03     | 75 | 52   | 24 | 10.5 | 180   | 78   | 35   | 115   | 28   | 55 | 10   | 12 | 8500    | 1900 |
| GG.AA780 | MGB.LSG04     | 90 | 68   | 32 | 12.5 | 222   | 93.5 | 40   | 147.5 | 40.5 | 65 | 12.5 | 16 | 15400   | 4185 |

\* Haltekraft.