

## MATERIAL


Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

## STANDARDAusFÜHRUNGEN


- **MLP-B:** Buchsen Messing, Gewinde-Sacklöcher, Montage mit 2 M4 Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten)
- **MLP-AF:** Sacklöcher für die Montage. Kann mit Hilfe von 2 selbstschneidenden Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) für Kunststoff Ø5 (UNI ISO 7049) montiert werden.

## TECHNISCHE DATEN

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

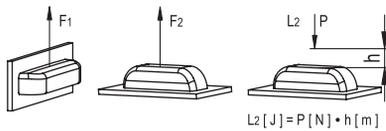

ELESA Original design

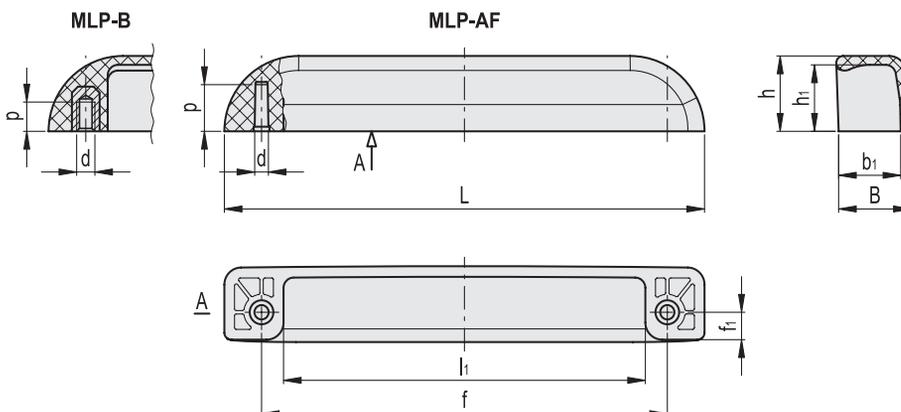

Code	Artikelnummer	L	$f_{\pm 0.5}$	d	$f_1$	h	$h_1$	B	$b_1$	$l_1$	p	F1 [N]	F2 [N]	L2 [J]	⚖
43951	MLP.142-B M4	142	120	M4	8	22	19,5	21	18	107	10	3500	2800	3	36
43955	MLP.142-AF 4,8	142	120	4,5	8	22	19,5	21	18	107	13	3000	2800	3	31