

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIAL

Aluminium.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **MSM-FR-ANB**: Aluminium eloxiert, schwarz.
- **MSM-FR-MT**: Aluminium naturfarben, matt.


FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Anbau-Klemmhalter MSM-FR sind vorgesehen zur Montage von Sensorhaltern. MSM-LA (siehe Seite 920) oder MSM-LB (siehe Seite 921).

Mit Hilfe des Klemmhebelsets GN 511.1 (siehe Seite 923) Anbau-Laschen-Klemmhalter MSM-FR können mit Klemmverbindern montiert werden MSM-R (siehe Seite 916) oder mit Klemmverbindern MSM-HR (siehe Seite 917) um mehrere Kombinationen zu erhalten.

MASSTABELLE

d₂ = Bohrung für GN 511.1 (siehe Seite 923).

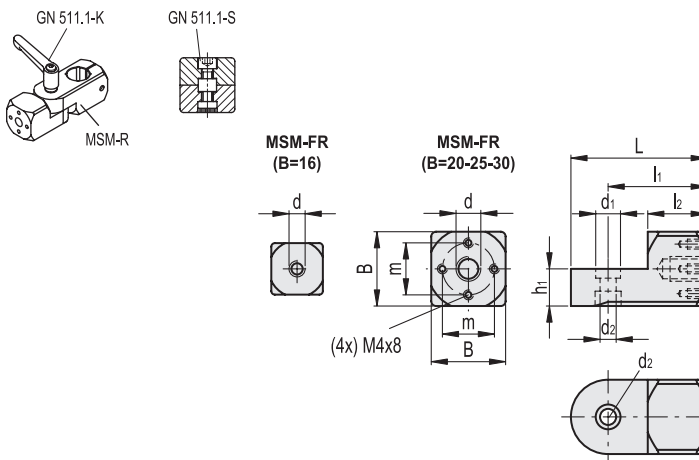

MSM-FR-ANB

Code	Artikelnummer	d	d ₁	d ₂	L	B	l ₁	l ₂	h ₁	m	d ₂ Montage-Set	⚖️
500161	MSM-FR-M5-16-ANB	M5	7	4.5	30	16	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S/K	12
500165	MSM-FR-M6-16-ANB	M6	7	4.5	30	16	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S/K	12
500173	MSM-FR-M8-16-ANB	M8	7	4.5	30	16	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S/K	12
500169	MSM-FR-M6-20-ANB	M6	8.5	5.5	38	20	28	17	10	14	GN 511.1-M5-20-S/K	24
500177	MSM-FR-M8-20-ANB	M8	8.5	5.5	38	20	28	17	10	14	GN 511.1-M5-20-S/K	24
500181	MSM-FR-M8-25-ANB	M8	10	6.5	46	25	33.5	20	12.5	17	GN 511.1-M6-25-S/K	46
500189	MSM-FR-M10-25-ANB	M10	10	6.5	46	25	33.5	20	12.5	17	GN 511.1-M6-25-S/K	46
500185	MSM-FR-M8-30-ANB	M8	10	6.5	55	30	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S/K	58
500193	MSM-FR-M10-30-ANB	M10	10	6.5	55	30	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S/K	58
500197	MSM-FR-M12-30-ANB	M12	10	6.5	55	30	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S/K	58

MSM-FR-MT



Code	Artikelnummer	d	d ₁	d ₂	L	B	l ₁	l ₂	h ₁	m	d ₂ Montage-Set	⚖️
500163	MSM-FR-M5-16-MT	M5	7	4.5	30	16	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S/K	12
500167	MSM-FR-M6-16-MT	M6	7	4.5	30	16	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S/K	12
500175	MSM-FR-M8-16-MT	M8	7	4.5	30	16	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S/K	12
500171	MSM-FR-M6-20-MT	M6	8.5	5.5	38	20	28	17	10	14	GN 511.1-M5-20-S/K	24
500179	MSM-FR-M8-20-MT	M8	8.5	5.5	38	20	28	17	10	14	GN 511.1-M5-20-S/K	24
500183	MSM-FR-M8-25-MT	M8	10	6.5	46	25	33.5	20	12.5	17	GN 511.1-M6-25-S/K	46
500191	MSM-FR-M10-25-MT	M10	10	6.5	46	25	33.5	20	12.5	17	GN 511.1-M6-25-S/K	46
500187	MSM-FR-M8-30-MT	M8	10	6.5	55	30	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S/K	58
500195	MSM-FR-M10-30-MT	M10	10	6.5	55	30	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S/K	58
500199	MSM-FR-M12-30-MT	M12	10	6.5	55	30	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S/K	58

Stellfüße und Abstützungen