

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIAL


Rohr Aluminium Vierkant, naturfarben, matt.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **MSM-Q-AL**: ohne Skalierungen.
- **MSM-Q-AL-CS**: mit lasergravierter Skalierung (mm).

SONDERAUSFUEHRUNGEN AUF ANFRAGE

Unterschiedliche Skalierungen.

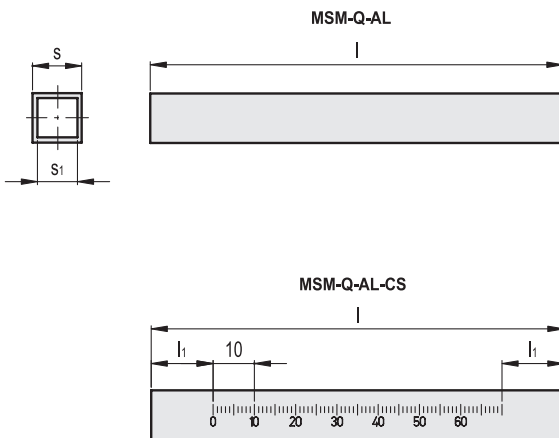

Code	Artikelnummer	Code	Artikelnummer	l	s	s1	⚖️
500451	MSM-Q-S10-100-AL	500453	MSM-Q-S10-100-AL-CS	100	10	7	11
500455	MSM-Q-S10-150-AL	500457	MSM-Q-S10-150-AL-CS	150	10	7	19
500459	MSM-Q-S10-200-AL	500461	MSM-Q-S10-200-AL-CS	200	10	7	25
500463	MSM-Q-S10-250-AL	500465	MSM-Q-S10-250-AL-CS	250	10	7	32
500467	MSM-Q-S10-300-AL	500469	MSM-Q-S10-300-AL-CS	300	10	7	38
500885	MSM-Q-S10-350-AL	500887	MSM-Q-S10-350-AL-CS	350	10	7	44
500891	MSM-Q-S10-400-AL	500893	MSM-Q-S10-400-AL-CS	400	10	7	51
500471	MSM-Q-S12-100-AL	500473	MSM-Q-S12-100-AL-CS	100	12	9	15
500475	MSM-Q-S12-150-AL	500477	MSM-Q-S12-150-AL-CS	150	12	9	23
500479	MSM-Q-S12-200-AL	500481	MSM-Q-S12-200-AL-CS	200	12	9	31
500483	MSM-Q-S12-250-AL	500485	MSM-Q-S12-250-AL-CS	250	12	9	39
500487	MSM-Q-S12-300-AL	500489	MSM-Q-S12-300-AL-CS	300	12	9	46
500895	MSM-Q-S12-350-AL	500897	MSM-Q-S12-350-AL-CS	350	12	9	54
500901	MSM-Q-S12-400-AL	500903	MSM-Q-S12-400-AL-CS	400	12	9	61
500491	MSM-Q-S16-100-AL	500493	MSM-Q-S16-100-AL-CS	100	16	13	21
500495	MSM-Q-S16-150-AL	500497	MSM-Q-S16-150-AL-CS	150	16	13	32
500499	MSM-Q-S16-200-AL	500501	MSM-Q-S16-200-AL-CS	200	16	13	43
500503	MSM-Q-S16-250-AL	500505	MSM-Q-S16-250-AL-CS	250	16	13	53
500507	MSM-Q-S16-300-AL	500509	MSM-Q-S16-300-AL-CS	300	16	13	64
500905	MSM-Q-S16-350-AL	500907	MSM-Q-S16-350-AL-CS	350	16	13	74
500911	MSM-Q-S16-400-AL	500913	MSM-Q-S16-400-AL-CS	400	16	13	85

Stellfüße und Abstützungen