


STANDARDAUSFÜHRUNGEN

AISI CF-8 Edelstahl-Feinguss, sandgestrahlt, matt:

- **MSM-TW-A-NI:** Klemmschraube und Mutter Edelstahl AISI 304, Feder Edelstahl AISI 301.
- **MSM-TW-B-NI:** Verstellbarer Griff zum Spannen GN 300.5, Griff Edelstahl 1.4308, sandgestrahlt, matt, Schraube Edelstahl AISI 303, Feder Edelstahl AISI 301.


FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Gelenk-Klemmverbinder MSM-TW-NI klemmen die Stäbe bzw. Röhre über ein Prisma, wodurch eine große Ø-Toleranz überbrückt werden kann. Die Druckfeder erleichtert das Klemmen und Lösen. Aufgrund der Druckfeder kann schnell und einfach verriegelt bzw. entriegelt werden.

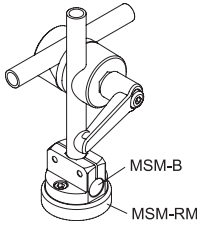

MSM-TW-A-NI

MSM-TW-B-NI

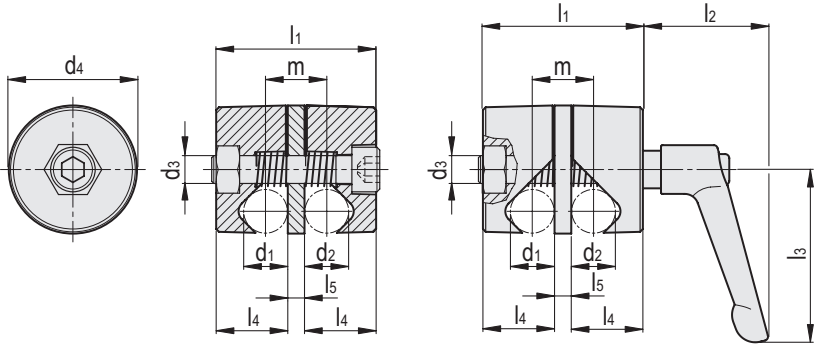

MSM-TW-A-NI

Code	Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	l1	l4	l5	m	⚖
500755	MSM-TW-28-8-A-NI	8	8	M6	28	33	14	5	13	164
500765	MSM-TW-32-10-A-NI	10	10	M8	32	45	20	5	15	242
500775	MSM-TW-36-12-A-NI	12	12	M8	36	47	21	5	17	297
500424	MSM-TW-46-14-A-NI	14	14	M8	46	57	25.5	6	20	461
500430	MSM-TW-46-15-A-NI	15	15	M10	46	57	25.5	6	21	485
500435	MSM-TW-46-16-A-NI	16	16	M10	46	57	25.5	6	22	488
500438	MSM-TW-56-18-A-NI	18	18	M10	56	63	28.5	6	24	688
500444	MSM-TW-56-20-A-NI	20	20	M10	56	65	28.5	8	28	785

MSM-TW-B-NI

Code	Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l4	l5	m	⚖
500756	MSM-TW-28-8-B-NI	8	8	M6	28	33	35	45	14	5	13	205
500766	MSM-TW-32-10-B-NI	10	10	M8	32	45	45	63	20	5	15	335
500776	MSM-TW-36-12-B-NI	12	12	M8	36	47	45	63	21	5	17	389
500427	MSM-TW-46-14-B-NI	14	14	M8	46	57	55	78	25.5	6	20	608
500433	MSM-TW-46-15-B-NI	15	15	M10	46	57	55	78	25.5	6	21	635
500436	MSM-TW-46-16-B-NI	16	16	M10	46	57	55	78	25.5	6	22	638
500441	MSM-TW-56-18-B-NI	18	18	M10	56	63	55	78	28.5	6	24	838
500447	MSM-TW-56-20-B-NI	20	20	M10	56	65	55	78	28.5	8	28	935