

Stellfüße und Abstützungen

MATERIAL



Polyethylen (PE).

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- NCD: RAL 9005 schwarz, matt.
- NCD-CR: chromatiert, matt.

MONTAGE

Sie werden von Hand oder mit einem Schonhammer in die Muttern oder Schrauben gedrückt.

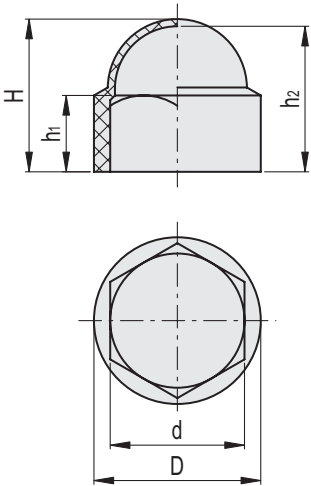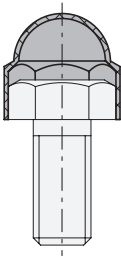

Code	Artikelnummer	Code	Artikelnummer	D	d	H	h1	h2	Mutter oder Bolzen-Gewinde	Sechskantschlüssel*	⚖
435804	NCD.4	435904	NCD.4-CR	9	6.9	7.8	3.5	6.5	M4	7	1
435805	NCD.5	435905	NCD.5-CR	10.9	7.9	10.4	6	9.3	M5	8	1
435806	NCD.6	435906	NCD.6-CR	12.9	9.8	12.4	7	11.4	M6	10	1
435808	NCD.8	435908	NCD.8-CR	16.3	12.8	15	7	14	M8	13	1
435810	NCD.10	435910	NCD.10-CR	20.3	16.7	19.1	9	17.2	M10	17	2
435812	NCD.12	435912	NCD.12-CR	22.6	18.7	20	10.1	17.9	M12	19	2
435814	NCD.14	435914	NCD.14-CR	27	21.7	23.5	11.5	22	M14	22	2
435816	NCD.16	435916	NCD.16-CR	29.2	23.7	26	14.6	24	M16	24	2
435818	NCD.18	435918	NCD.18-CR	33.1	26.8	29.1	15.3	26.9	M18	27	6
435820	NCD.20	435920	NCD.20-CR	35.7	29.8	32.8	17.9	30.2	M20	30	7
435822	NCD.22	435922	NCD.22-CR	39.3	31.8	35.5	19	33.2	M22	32	11
435824	NCD.24	435924	NCD.24-CR	44	35.8	40	20	37.6	M24	36	12
435827	NCD.27	435927	NCD.27-CR	49.5	40.8	46.5	23	44.5	M27	41	15
435830	NCD.30	435930	NCD.30-CR	55.1	45.8	50.2	24.5	47.7	M30	46	22

* Verwenden Sie das Produkt nur für, in der Tabelle angeführten, Muttern und Schrauben.