

MATERIAL

1.4404 Edelstahl

DICHTUNGSRING


- H: H-NBR synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -25 °C bis +150 °C.
- E: EPDM synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -40 °C bis +120 °C.
- F: FKM synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -5 °C bis +200 °C.


STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **NT-HD-SST-MT-H**: mit Innengewinde, sandgestrahlt matt, (RA < 0,8µ), H-NBR-Dichtungsring.
- **NT-HD-SST-MT-E**: mit Innengewinde, sandgestrahlt matt, (RA < 0,8µ), EPDM-Dichtungsring.
- **NT-HD-SST-MT-F**: mit Innengewinde, sandgestrahlt matt, (RA < 0,8µ), FKM-Dichtungsring.
- **NT-HD-SST-PL-H**: mit Innengewinde; hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), H-NBR-Dichtungsring.
- **NT-HD-SST-PL-E**: mit Innengewinde; hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), EPDM-Dichtungsring.
- **NT-HD-SST-PL-F**: Innengewinde, Hochglanzpoliert (RA <0,8µ), FKM-Dichtungsring.
- **NT-HD-SST-p-MT-H**: mit Schraube, sandgestrahlt matt (RA < 0,8 µ), H-NBR-Dichtungsring.
- **NT-HD-SST-p-MT-E**: mit Schraube, sandgestrahlt matt (RA < 0,8 µ), EPDM-Dichtungsring.
- **NT-HD-SST-p-MT-F**: schraube, sandgestrahlt, matt (RA <0,8µ), FKM-Dichtungsring.
- **NT-HD-SST-p-PL-H**: mit Schraube; hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), H-NBR-Dichtungsring.
- **NT-HD-SST-p-PL-E**: mit Schraube; hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), EPDM-Dichtungsring.
- **NT-HD-SST-p-PL-F**: schraube, Hochglanzpoliert (RA <0,8µ), FKM-Dichtungsring

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die nach den EHEDG-Richtlinien zertifizierten Schrauben und Muttern NT-HD-SST dienen zur Befestigung der Nivellierfüße, die für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Hygieneanforderungen konzipiert sind. Der spezielle Dichtungsring dichtet das Gewinde von der äußeren Umgebung ab und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen. Die hohe Oberflächengüte, die gedichteten Anschraubbereiche und die Totraumfreiheit verhindern das Anhaften von Schmutz und erleichtern die Reinigung. Siehe Technische Daten Hygienic Design (siehe Seite -).

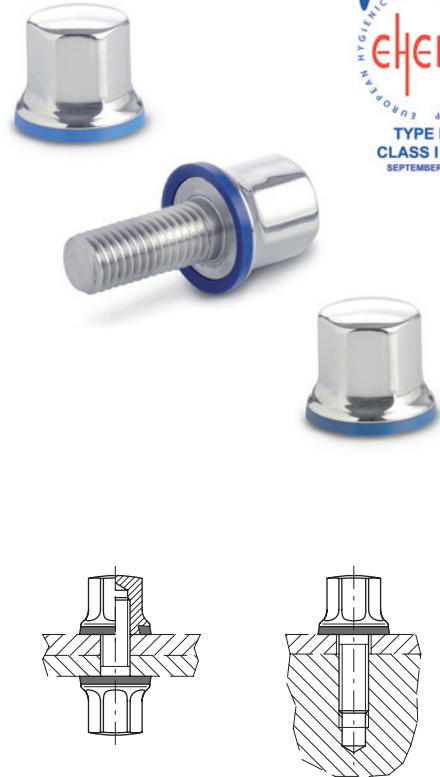

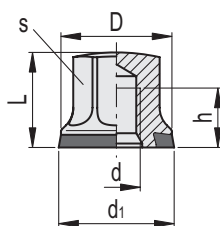

NT-HD-SST-MT-H



Artikelnummer	Beschreibung	D	d	L	d1	h	s	△
321061	NT-HD-SST-M4-MT-H	11	M4	9.5	11.8	6	7	3
321101	NT-HD-SST-M5-MT-H	12	M5	10	12.8	6	8	4
321111	NT-HD-SST-M6-MT-H	14	M6	12	14.8	7.5	10	10
321121	NT-HD-SST-M8-MT-H	18	M8	14.5	18.8	9.5	13	15
321131	NT-HD-SST-M10-MT-H	21	M10	18	21.8	12	16	23
320902	NT-HD-SST-M12-MT-H	25	M12	21	25.8	14.5	18	44
320912	NT-HD-SST-M16-MT-H	32	M16	26	32.8	17	24	83
320922	NT-HD-SST-M20-MT-H	40	M20	32	40.8	22	30	150

NT-HD-SST-MT-E

Artikelnummer	Beschreibung	D	d	L	d1	h	s	△
321062	NT-HD-SST-M4-MT-E	11	M4	9.5	11.8	6	7	3
321102	NT-HD-SST-M5-MT-E	12	M5	10	12.8	6	8	8
321112	NT-HD-SST-M6-MT-E	14	M6	12	14.8	7.5	10	10
321122	NT-HD-SST-M8-MT-E	18	M8	14.5	18.8	9.5	13	17
321132	NT-HD-SST-M10-MT-E	21	M10	18	21.8	12	16	19
320901	NT-HD-SST-M12-MT-E	25	M12	21	25.8	14.5	18	44
320911	NT-HD-SST-M16-MT-E	32	M16	26	32.8	17	24	83
320921	NT-HD-SST-M20-MT-E	40	M20	32	40.8	22	30	150

NT-HD-SST-MT-F

Artikelnummer	Beschreibung	D	d	L	d1	h	s	△
321063	NT-HD-SST-M4-MT-F	11	M4	9.5	11.8	6	7	3
321103	NT-HD-SST-M5-MT-F	12	M5	10	12.8	6	8	8
321113	NT-HD-SST-M6-MT-F	14	M6	12	14.8	7.5	10	10
321123	NT-HD-SST-M8-MT-F	18	M8	14.5	18.8	9.5	13	17
321128	NT-HD-SST-M10-MT-F	21	M10	18	21.8	12	16	25
321133	NT-HD-SST-M12-MT-F	25	M12	21	25.8	14.5	18	45
321135	NT-HD-SST-M16-MT-F	32	M16	26	32.8	17	24	84
321139	NT-HD-SST-M20-MT-F	40	M20	32	40.8	22	30	150

NT-HD-SST-PL-H



Artikelnummer	Beschreibung	D	d	L	d1	h	s	△
321066	NT-HD-SST-M4-PL-H	11	M4	9.5	11.8	6	7	3
321106	NT-HD-SST-M5-PL-H	12	M5	10	12.8	6	8	8
321116	NT-HD-SST-M6-PL-H	14	M6	12	14.8	7.5	10	12
321126	NT-HD-SST-M8-PL-H	18	M8	14.5	18.8	9.5	13	14
321136	NT-HD-SST-M10-PL-H	21	M10	18	21.8	12	16	23
320904	NT-HD-SST-M12-PL-H	25	M12	21	25.8	14.5	18	44
320914	NT-HD-SST-M16-PL-H	32	M16	26	32.8	17	24	83
320924	NT-HD-SST-M20-PL-H	40	M20	32	40.8	22	30	150


NT-HD-SST-PL-E

Artikelnummer	Beschreibung	D	d	L	d1	h	s	△
321067	NT-HD-SST-M4-PL-E	11	M4	9.5	11.8	6	7	3
321107	NT-HD-SST-M5-PL-E	12	M5	10	12.8	6	8	8
321117	NT-HD-SST-M6-PL-E	14	M6	12	14.8	7.5	10	10
321127	NT-HD-SST-M8-PL-E	18	M8	14.5	18.8	9.5	13	17
321137	NT-HD-SST-M10-PL-E	21	M10	18	21.8	12	16	19
320903	NT-HD-SST-M12-PL-E	25	M12	21	25.8	14.5	18	44
320913	NT-HD-SST-M16-PL-E	32	M16	26	32.8	17	24	83
320923	NT-HD-SST-M20-PL-E	40	M20	32	40.8	22	30	150


NT-HD-SST-PL-F

Artikelnummer	Beschreibung	D	d	L	d1	h	s	△
321068	NT-HD-SST-M4-PL-F	11	M4	9.5	11.8	6	7	3
321108	NT-HD-SST-M5-PL-F	12	M5	10	12.8	6	8	8
321118	NT-HD-SST-M6-PL-F	14	M6	12	14.8	7.5	10	10
321124	NT-HD-SST-M8-PL-F	18	M8	14.5	18.8	9.5	13	17
321129	NT-HD-SST-M10-PL-F	21	M10	18	21.8	12	16	25
321134	NT-HD-SST-M12-PL-F	25	M12	21	25.8	14.5	18	45
321138	NT-HD-SST-M16-PL-F	32	M16	26	32.8	17	24	84
321140	NT-HD-SST-M20-PL-F	40	M20	32	40.8	22	30	150



 

Stativfüße mit Anschlussstück

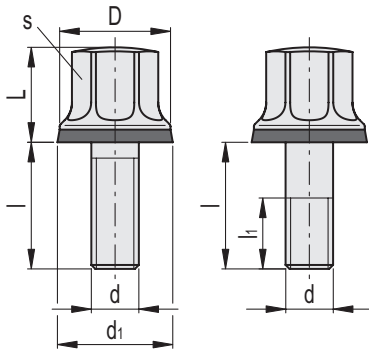

NT-HD-SST-p-MT-H


INOX STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Beschreibung	D	d	L	l	l1	d1	s	△
321071	NT-HD-SST-p-M4x8-MT-H	11	M4	9.5	8	-	11.8	7	4
321079	NT-HD-SST-p-M4x10-MT-H	11	M4	9.5	10	-	11.8	7	5
321081	NT-HD-SST-p-M4x12-MT-H	11	M4	9.5	12	-	11.8	7	5
321091	NT-HD-SST-p-M4x16-MT-H	11	M4	9.5	16	14	11.8	7	5
321141	NT-HD-SST-p-M5x10-MT-H	12	M5	10	10	-	12.8	8	7
321151	NT-HD-SST-p-M5x16-MT-H	12	M5	10	16	-	12.8	8	9
321161	NT-HD-SST-p-M5x20-MT-H	12	M5	10	20	16	12.8	8	11
321171	NT-HD-SST-p-M6x12-MT-H	14	M6	12	12	-	14.8	10	11
321181	NT-HD-SST-p-M6x16-MT-H	14	M6	12	16	-	14.8	10	12
321191	NT-HD-SST-p-M6x20-MT-H	14	M6	12	20	-	14.8	10	17
321201	NT-HD-SST-p-M6x25-MT-H	14	M6	12	25	-	14.8	10	13
321211	NT-HD-SST-p-M6x30-MT-H	14	M6	12	30	18	14.8	10	14
321221	NT-HD-SST-p-M8x16-MT-H	18	M8	14.5	16	-	18.8	13	23
321231	NT-HD-SST-p-M8x20-MT-H	18	M8	14.5	20	-	18.8	13	1
321241	NT-HD-SST-p-M8x25-MT-H	18	M8	14.5	25	-	18.8	13	1
321251	NT-HD-SST-p-M8x30-MT-H	18	M8	14.5	30	-	18.8	13	1
321261	NT-HD-SST-p-M8x40-MT-H	18	M8	14.5	40	22	18.8	13	1
321271	NT-HD-SST-p-M10x20-MT-H	21	M10	18	20	-	21.8	16	1
321281	NT-HD-SST-p-M10x25-MT-H	21	M10	18	25	-	21.8	16	43
321291	NT-HD-SST-p-M10x30-MT-H	21	M10	18	30	-	21.8	16	41
321301	NT-HD-SST-p-M10x40-MT-H	21	M10	18	40	26	21.8	16	6
321311	NT-HD-SST-p-M10x50-MT-H	21	M10	18	50	26	21.8	16	1
321321	NT-HD-SST-p-M12x25-MT-H	25	M12	21	25	-	25.8	18	79
321331	NT-HD-SST-p-M12x30-MT-H	25	M12	21	30	-	25.8	18	70
321341	NT-HD-SST-p-M12x40-MT-H	25	M12	21	40	30	25.8	18	78
321351	NT-HD-SST-p-M12x50-MT-H	25	M12	21	50	30	25.8	18	102
321361	NT-HD-SST-p-M12x60-MT-H	25	M12	21	60	30	25.8	18	111
321371	NT-HD-SST-p-M16x30-MT-H	32	M16	26	30	-	32.8	24	157
321381	NT-HD-SST-p-M16x40-MT-H	32	M16	26	40	-	32.8	24	173
321391	NT-HD-SST-p-M16x50-MT-H	32	M16	26	50	38	32.8	24	189
321401	NT-HD-SST-p-M16x60-MT-H	32	M16	26	60	38	32.8	24	187
321411	NT-HD-SST-p-M16x70-MT-H	32	M16	26	70	38	32.8	24	204
320932	NT-HD-SST-p-M20x40-MT-H	40	M20	32	40	46	40.8	30	296
320942	NT-HD-SST-p-M20x60-MT-H	40	M20	32	60	46	40.8	30	346

NT-HD-SST-p-MT-E

INOX STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Beschreibung	D	d	L	l	l1	d1	s	△
321072	NT-HD-SST-p-M4x8-MT-E	11	M4	9.5	8	-	11.8	7	4
321078	NT-HD-SST-p-M4x10-MT-E	11	M4	9.5	10	-	11.8	7	5
321082	NT-HD-SST-p-M4x12-MT-E	11	M4	9.5	12	-	11.8	7	5
321092	NT-HD-SST-p-M4x16-MT-E	11	M4	9.5	16	14	11.8	7	13
321142	NT-HD-SST-p-M5x10-MT-E	12	M5	10	10	-	12.8	8	13
321152	NT-HD-SST-p-M5x16-MT-E	12	M5	10	16	-	12.8	8	11
321162	NT-HD-SST-p-M5x20-MT-E	12	M5	10	20	16	12.8	8	11
321172	NT-HD-SST-p-M6x12-MT-E	14	M6	12	12	-	14.8	10	14
321182	NT-HD-SST-p-M6x16-MT-E	14	M6	12	16	-	14.8	10	15
321192	NT-HD-SST-p-M6x20-MT-E	14	M6	12	20	-	14.8	10	13
321202	NT-HD-SST-p-M6x25-MT-E	14	M6	12	25	-	14.8	10	13
321212	NT-HD-SST-p-M6x30-MT-E	14	M6	12	30	18	14.8	10	18
321222	NT-HD-SST-p-M8x16-MT-E	18	M8	14.5	16	-	18.8	13	24
321232	NT-HD-SST-p-M8x20-MT-E	18	M8	14.5	20	-	18.8	13	28
321242	NT-HD-SST-p-M8x25-MT-E	18	M8	14.5	25	-	18.8	13	28
321252	NT-HD-SST-p-M8x30-MT-E	18	M8	14.5	30	-	18.8	13	30
321262	NT-HD-SST-p-M8x40-MT-E	18	M8	14.5	40	22	18.8	13	33
321272	NT-HD-SST-p-M10x20-MT-E	21	M10	18	20	-	21.8	16	49
321282	NT-HD-SST-p-M10x25-MT-E	21	M10	18	25	-	21.8	16	52
321292	NT-HD-SST-p-M10x30-MT-E	21	M10	18	30	-	21.8	16	54
321302	NT-HD-SST-p-M10x40-MT-E	21	M10	18	40	26	21.8	16	59
321312	NT-HD-SST-p-M10x50-MT-E	21	M10	18	50	26	21.8	16	64
321322	NT-HD-SST-p-M12x25-MT-E	25	M12	21	25	-	25.8	18	79
321332	NT-HD-SST-p-M12x30-MT-E	25	M12	21	30	-	25.8	18	70
321342	NT-HD-SST-p-M12x40-MT-E	25	M12	21	40	30	25.8	18	77
321352	NT-HD-SST-p-M12x50-MT-E	25	M12	21	50	30	25.8	18	102
321362	NT-HD-SST-p-M12x60-MT-E	25	M12	21	60	30	25.8	18	111
321372	NT-HD-SST-p-M16x30-MT-E	32	M16	26	30	-	32.8	24	157
321382	NT-HD-SST-p-M16x40-MT-E	32	M16	26	40	-	32.8	24	173
321392	NT-HD-SST-p-M16x50-MT-E	32	M16	26	50	38	32.8	24	189
321402	NT-HD-SST-p-M16x60-MT-E	32	M16	26	60	38	32.8	24	187
321412	NT-HD-SST-p-M16x70-MT-E	32	M16	26	70	38	32.8	24	221
320931	NT-HD-SST-p-M20x40-MT-E	40	M20	32	40	46	40.8	30	296
320941	NT-HD-SST-p-M20x60-MT-E	40	M20	32	60	46	40.8	30	346

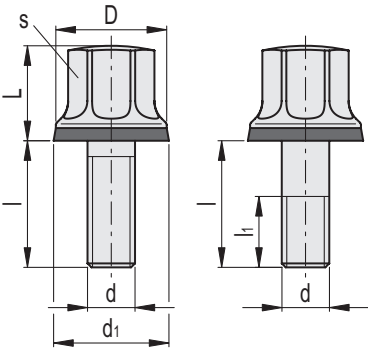

NT-HD-SST-MT-F



Artikelnummer	Beschreibung	D	d	L	l	l1	d1	s	⚖
321073	NT-HD-SST-p-M4x8-MT-F	11	M4	9.5	8	-	11.8	7	5
321084	NT-HD-SST-p-M4x10-MT-F	11	M4	9.5	10	-	11.8	7	6
321088	NT-HD-SST-p-M4x12-MT-F	11	M4	9.5	12	-	11.8	7	4
321093	NT-HD-SST-p-M4x16-MT-F	11	M4	9.5	16	14	11.8	7	8
321143	NT-HD-SST-p-M5x10-MT-F	12	M5	10	10	-	12.8	8	10
321153	NT-HD-SST-p-M5x16-MT-F	12	M5	10	16	-	12.8	8	11
321163	NT-HD-SST-p-M5x20-MT-F	12	M5	10	20	16	12.8	8	12
321173	NT-HD-SST-p-M6x12-MT-F	14	M6	12	12	-	14.8	10	14
321183	NT-HD-SST-p-M6x16-MT-F	14	M6	12	16	-	14.8	10	15
321193	NT-HD-SST-p-M6x20-MT-F	14	M6	12	20	-	14.8	10	16
321203	NT-HD-SST-p-M6x25-MT-F	14	M6	12	25	-	14.8	10	17
321213	NT-HD-SST-p-M6x30-MT-F	14	M6	12	30	18	14.8	10	18
321223	NT-HD-SST-p-M8x16-MT-F	18	M8	14.5	16	-	18.8	13	33
321233	NT-HD-SST-p-M8x20-MT-F	18	M8	14.5	20	-	18.8	13	24
321243	NT-HD-SST-p-M8x25-MT-F	18	M8	14.5	25	-	18.8	13	26
321253	NT-HD-SST-p-M8x30-MT-F	18	M8	14.5	30	-	18.8	13	27
321263	NT-HD-SST-p-M8x40-MT-F	18	M8	14.5	40	22	18.8	13	29
321273	NT-HD-SST-p-M10x20-MT-F	21	M10	18	20	-	21.8	16	59
321283	NT-HD-SST-p-M10x25-MT-F	21	M10	18	25	-	21.8	16	64
321293	NT-HD-SST-p-M10x30-MT-F	21	M10	18	30	-	21.8	16	49
321303	NT-HD-SST-p-M10x40-MT-F	21	M10	18	40	26	21.8	16	51
321313	NT-HD-SST-p-M10x50-MT-F	21	M10	18	50	26	21.8	16	54
321323	NT-HD-SST-p-M12x25-MT-F	25	M12	21	25	-	25.8	18	79
321333	NT-HD-SST-p-M12x30-MT-F	25	M12	21	30	-	25.8	18	84
321343	NT-HD-SST-p-M12x40-MT-F	25	M12	21	40	30	25.8	18	93
321353	NT-HD-SST-p-M12x50-MT-F	25	M12	21	50	30	25.8	18	102
321363	NT-HD-SST-p-M12x60-MT-F	25	M12	21	60	30	25.8	18	111
321373	NT-HD-SST-p-M16x30-MT-F	32	M16	26	30	-	32.8	24	157
321383	NT-HD-SST-p-M16x40-MT-F	32	M16	26	40	-	32.8	24	173
321393	NT-HD-SST-p-M16x50-MT-F	32	M16	26	50	38	32.8	24	189
321403	NT-HD-SST-p-M16x60-MT-F	32	M16	26	60	38	32.8	24	203
321413	NT-HD-SST-p-M16x70-MT-F	32	M16	26	70	38	32.8	24	216
321423	NT-HD-SST-p-M20x40-MT-F	40	M20	32	40	-	40.8	30	296
321433	NT-HD-SST-p-M20x60-MT-F	40	M20	32	60	46	40.8	30	160


NT-HD-SST-p-PL-H



Artikelnummer	Beschreibung	D	d	L	l	l1	d1	s	⚖
321076	NT-HD-SST-p-M4x8-PL-H	11	M4	9.5	8	-	11.8	7	5
321083	NT-HD-SST-p-M4x10-PL-H	11	M4	9.5	10	-	11.8	7	5
321086	NT-HD-SST-p-M4x12-PL-H	11	M4	9.5	12	-	11.8	7	4
321096	NT-HD-SST-p-M4x16-PL-H	11	M4	9.5	16	14	11.8	7	5
321146	NT-HD-SST-p-M5x10-PL-H	12	M5	10	10	-	12.8	8	9
321156	NT-HD-SST-p-M5x16-PL-H	12	M5	10	16	-	12.8	8	7
321166	NT-HD-SST-p-M5x20-PL-H	12	M5	10	20	16	12.8	8	8
321176	NT-HD-SST-p-M6x12-PL-H	14	M6	12	12	-	14.8	10	11
321186	NT-HD-SST-p-M6x16-PL-H	14	M6	12	16	-	14.8	10	12
321196	NT-HD-SST-p-M6x20-PL-H	14	M6	12	20	-	14.8	10	12
321206	NT-HD-SST-p-M6x25-PL-H	14	M6	12	25	-	14.8	10	13
321216	NT-HD-SST-p-M6x30-PL-H	14	M6	12	30	18	14.8	10	14
321226	NT-HD-SST-p-M8x16-PL-H	18	M8	14.5	16	-	18.8	13	23
321236	NT-HD-SST-p-M8x20-PL-H	18	M8	14.5	20	-	18.8	13	26
321246	NT-HD-SST-p-M8x25-PL-H	18	M8	14.5	25	-	18.8	13	25
321256	NT-HD-SST-p-M8x30-PL-H	18	M8	14.5	30	-	18.8	13	36
321266	NT-HD-SST-p-M8x40-PL-H	18	M8	14.5	40	22	18.8	13	30
321276	NT-HD-SST-p-M10x20-PL-H	21	M10	18	20	-	21.8	16	46
321286	NT-HD-SST-p-M10x25-PL-H	21	M10	18	25	-	21.8	16	43
321296	NT-HD-SST-p-M10x30-PL-H	21	M10	18	30	-	21.8	16	50
321306	NT-HD-SST-p-M10x40-PL-H	21	M10	18	40	26	21.8	16	53
321316	NT-HD-SST-p-M10x50-PL-H	21	M10	18	50	26	21.8	16	56
321326	NT-HD-SST-p-M12x25-PL-H	25	M12	21	25	-	25.8	18	79
321336	NT-HD-SST-p-M12x30-PL-H	25	M12	21	30	-	25.8	18	84
321346	NT-HD-SST-p-M12x40-PL-H	25	M12	21	40	30	25.8	18	93
321356	NT-HD-SST-p-M12x50-PL-H	25	M12	21	50	30	25.8	18	102
321366	NT-HD-SST-p-M12x60-PL-H	25	M12	21	60	30	25.8	18	111
321376	NT-HD-SST-p-M16x30-PL-H	32	M16	26	30	-	32.8	24	157
321386	NT-HD-SST-p-M16x40-PL-H	32	M16	26	40	-	32.8	24	173
321396	NT-HD-SST-p-M16x50-PL-H	32	M16	26	50	38	32.8	24	189
321406	NT-HD-SST-p-M16x60-PL-H	32	M16	26	60	38	32.8	24	205
321416	NT-HD-SST-p-M16x70-PL-H	32	M16	26	70	38	32.8	24	221
320934	NT-HD-SST-p-M20x40-PL-H	40	M20	32	40	46	40.8	30	296
320944	NT-HD-SST-p-M20x60-PL-H	40	M20	32	60	46	40.8	30	346




 Stativfüße mit Anschlussstück



Stativfüße mit Anschlussstück

5

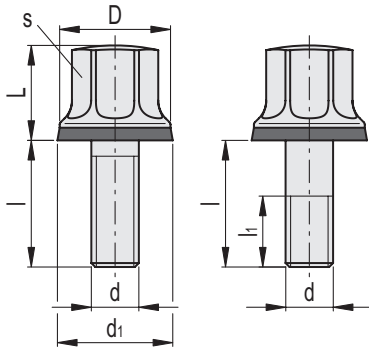

INOX STAINLESS STEEL

INOX STAINLESS STEEL

NT-HD-SST-p-PL-E

Artikelnummer	Beschreibung	D	d	L	l	l1	d1	s	⚖
321077	NT-HD-SST-p-M4x8-PL-E	11	M4	9.5	8	-	11.8	7	5
321080	NT-HD-SST-p-M4x10-PL-E	11	M4	9.5	10	-	11.8	7	5
321087	NT-HD-SST-p-M4x12-PL-E	11	M4	9.5	12	-	11.8	7	4
321097	NT-HD-SST-p-M4x16-PL-E	11	M4	9.5	16	14	11.8	7	5
321147	NT-HD-SST-p-M5x10-PL-E	12	M5	10	10	-	12.8	8	13
321157	NT-HD-SST-p-M5x16-PL-E	12	M5	10	16	-	12.8	8	11
321167	NT-HD-SST-p-M5x20-PL-E	12	M5	10	20	16	12.8	8	11
321177	NT-HD-SST-p-M6x12-PL-E	14	M6	12	12	-	14.8	10	14
321187	NT-HD-SST-p-M6x16-PL-E	14	M6	12	16	-	14.8	10	12
321197	NT-HD-SST-p-M6x20-PL-E	14	M6	12	20	-	14.8	10	13
321207	NT-HD-SST-p-M6x25-PL-E	14	M6	12	25	-	14.8	10	13
321217	NT-HD-SST-p-M6x30-PL-E	14	M6	12	30	18	14.8	10	18
321227	NT-HD-SST-p-M8x16-PL-E	18	M8	14.5	16	-	18.8	13	24
321237	NT-HD-SST-p-M8x20-PL-E	18	M8	14.5	20	-	18.8	13	28
321247	NT-HD-SST-p-M8x25-PL-E	18	M8	14.5	25	-	18.8	13	28
321257	NT-HD-SST-p-M8x30-PL-E	18	M8	14.5	30	-	18.8	13	30
321267	NT-HD-SST-p-M8x40-PL-E	18	M8	14.5	40	22	18.8	13	33
321277	NT-HD-SST-p-M10x20-PL-E	21	M10	18	20	-	21.8	16	49
321287	NT-HD-SST-p-M10x25-PL-E	21	M10	18	25	-	21.8	16	52
321297	NT-HD-SST-p-M10x30-PL-E	21	M10	18	30	-	21.8	16	54
321307	NT-HD-SST-p-M10x40-PL-E	21	M10	18	40	26	21.8	16	59
321317	NT-HD-SST-p-M10x50-PL-E	21	M10	18	50	26	21.8	16	64
321327	NT-HD-SST-p-M12x25-PL-E	25	M12	21	25	-	25.8	18	79
321337	NT-HD-SST-p-M12x30-PL-E	25	M12	21	30	-	25.8	18	84
321347	NT-HD-SST-p-M12x40-PL-E	25	M12	21	40	30	25.8	18	93
321357	NT-HD-SST-p-M12x50-PL-E	25	M12	21	50	30	25.8	18	102
321367	NT-HD-SST-p-M12x60-PL-E	25	M12	21	60	30	25.8	18	111
321377	NT-HD-SST-p-M16x30-PL-E	32	M16	26	30	-	32.8	24	157
321387	NT-HD-SST-p-M16x40-PL-E	32	M16	26	40	-	32.8	24	173
321397	NT-HD-SST-p-M16x50-PL-E	32	M16	26	50	38	32.8	24	189
321407	NT-HD-SST-p-M16x60-PL-E	32	M16	26	60	38	32.8	24	205
321417	NT-HD-SST-p-M16x70-PL-E	32	M16	26	70	38	32.8	24	221
320933	NT-HD-SST-p-M20x40-PL-E	40	M20	32	40	46	40.8	30	296
320943	NT-HD-SST-p-M20x60-PL-E	40	M20	32	60	46	40.8	30	346

NT-HD-SST-PL-F

Artikelnummer	Beschreibung	D	d	L	l	l1	d1	s	⚖
321075	NT-HD-SST-p-M4x8-PL-F	11	M4	9.5	8	-	11.8	7	5
321085	NT-HD-SST-p-M4x10-PL-F	11	M4	9.5	10	-	11.8	7	6
321089	NT-HD-SST-p-M4x12-PL-F	11	M4	9.5	12	-	11.8	7	7
321098	NT-HD-SST-p-M4x16-PL-F	11	M4	9.5	16	14	11.8	7	8
321148	NT-HD-SST-p-M5x10-PL-F	12	M5	10	10	-	12.8	8	10
321158	NT-HD-SST-p-M5x16-PL-F	12	M5	10	16	-	12.8	8	11
321168	NT-HD-SST-p-M5x20-PL-F	12	M5	10	20	16	12.8	8	12
321178	NT-HD-SST-p-M6x12-PL-F	14	M6	12	12	-	14.8	10	14
321188	NT-HD-SST-p-M6x16-PL-F	14	M6	12	16	-	14.8	10	15
321198	NT-HD-SST-p-M6x20-PL-F	14	M6	12	20	-	14.8	10	16
321208	NT-HD-SST-p-M6x25-PL-F	14	M6	12	25	-	14.8	10	17
321218	NT-HD-SST-p-M6x30-PL-F	14	M6	12	30	18	14.8	10	18
321228	NT-HD-SST-p-M8x16-PL-F	18	M8	14.5	16	-	18.8	13	33
321238	NT-HD-SST-p-M8x20-PL-F	18	M8	14.5	20	-	18.8	13	24
321248	NT-HD-SST-p-M8x25-PL-F	18	M8	14.5	25	-	18.8	13	26
321258	NT-HD-SST-p-M8x30-PL-F	18	M8	14.5	30	-	18.8	13	27
321268	NT-HD-SST-p-M8x40-PL-F	18	M8	14.5	40	22	18.8	13	29
321278	NT-HD-SST-p-M10x20-PL-F	21	M10	18	20	-	21.8	16	59
321288	NT-HD-SST-p-M10x25-PL-F	21	M10	18	25	-	21.8	16	64
321298	NT-HD-SST-p-M10x30-PL-F	21	M10	18	30	-	21.8	16	49
321308	NT-HD-SST-p-M10x40-PL-F	21	M10	18	40	26	21.8	16	51
321318	NT-HD-SST-p-M10x50-PL-F	21	M10	18	50	26	21.8	16	54
321328	NT-HD-SST-p-M12x25-PL-F	25	M12	21	25	-	25.8	18	79
321338	NT-HD-SST-p-M12x30-PL-F	25	M12	21	30	-	25.8	18	84
321348	NT-HD-SST-p-M12x40-PL-F	25	M12	21	40	30	25.8	18	93
321358	NT-HD-SST-p-M12x50-PL-F	25	M12	21	50	30	25.8	18	102
321368	NT-HD-SST-p-M12x60-PL-F	25	M12	21	60	30	25.8	18	111
321378	NT-HD-SST-p-M16x30-PL-F	32	M16	26	30	-	32.8	24	157
321388	NT-HD-SST-p-M16x40-PL-F	32	M16	26	40	-	32.8	24	173
321398	NT-HD-SST-p-M16x50-PL-F	32	M16	26	50	38	32.8	24	189
321408	NT-HD-SST-p-M16x60-PL-F	32	M16	26	60	38	32.8	24	203
321418	NT-HD-SST-p-M16x70-PL-F	32	M16	26	70	38	32.8	24	216
321428	NT-HD-SST-p-M20x40-PL-F	40	M20	32	40	-	40.8	30	296
321438	NT-HD-SST-p-M20x60-PL-F	40	M20	32	60	46	40.8	30	160