



GRIFFFÜSSE

Aluminium, kunststoffbeschichtet schwarz.
Gewinde-Sacklöcher.

GRIFFROHR

Edelstahl AISI 304, Oberfläche geschliffen.

ENDKAPPEN

Thermoplast, Polyamid (PA), schwarz.

DESIGN

Die leicht gewölbte Form des Rohres verleiht dem Rohrgriff RH-GM.B ein modernes und ansprechendes Industriedesign.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Verschiedene Längen.



GRIFFFÜSSE

Aluminium, Oberfläche geschliffen, naturfarben eloxiert.
Gewinde-Sacklöcher.

GRIFFROHR

Edelstahl AISI 304, Oberfläche geschliffen.

ENDKAPPEN

nichtrostender Edelstahl


DESIGN

Die leichte gewölbte Form des Rohres verleiht den Rohrgriffen RH-TL.GM ein modernes und elegantes Industriedesign.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Verschiedene Längen.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

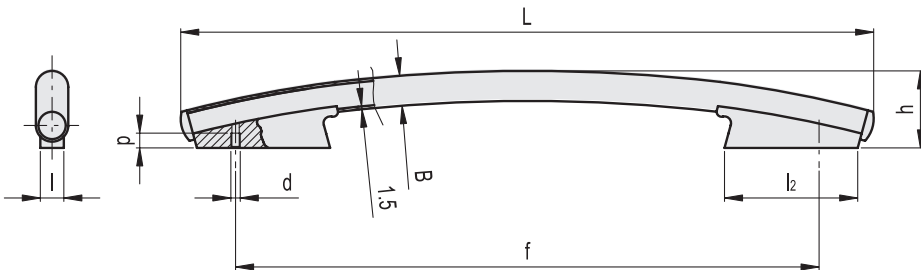

Code	f	d	p	L	B	h	l	l ₂	⚖
RHGM-30.B500.33	500	M8	15	613	30	73	22	112	976
RHGM-30.B600.33	600	M8	15	713	30	80	22	136	1109



Code	f	d	p	L	B	h	l	l ₂	⚖
RHTL.GM-30.500.37	500	M8	15	613	30	73	22	112	984
RHTL.GM-30.600.37	600	M8	15	713	30	80	22	136	1169