

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **RLT-AL-AN:** Aluminium, naturfarben eloxiert
- **RLT-AL-BL:** Aluminium, naturfarben eloxiert
- **RLT-AL-AN-SL:** Aluminium, naturfarben eloxiert, Langlöcher

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Trägerprofile können nach Bedarf zusammengeschnitten werden. Bei einer maximalen Länge von 2970 mm können 11 Rollenelemente RLT-U oder Kugelelemente RLS-U eingeklipst werden.

Die Trägerprofile sind formstabil und die Montage der Rollenbahnen kann ohne weitere Abstützungen erfolgen, auch bei punktueller Abstützung (Abb. 1).

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Verschiedene andere Profillängen (maximale Länge 2970 mm).

MONTAGEHINWEISE

Befestigen Sie das Profil am Träger mit Schrauben in geeigneter Größe und Anzahl, für die spezifische Anwendung, durch entsprechende Löcher in der Basis des Profils.

Das Profil kann auf zwei Auflagepunkte (Abb. 1) oder komplett aufgelegt (Abb. 2) montiert werden.

Für die Entwässerung von Flüssigkeiten, die sich innerhalb des Profils sammeln (z.B. bei Anwendungen auf Maschinen und Anlagen, deren Teile häufig unter Verwendung von Wasser aus hygienischen Gründen gereinigt werden müssen) wird empfohlen, Löcher von geeigneter Größe und Form in das Profil zu machen.



TECHNISCHE DATEN

Siehe: ELEROLL Modulare Rollenbahnen (auf Seite 977).



FM design

ele:roll

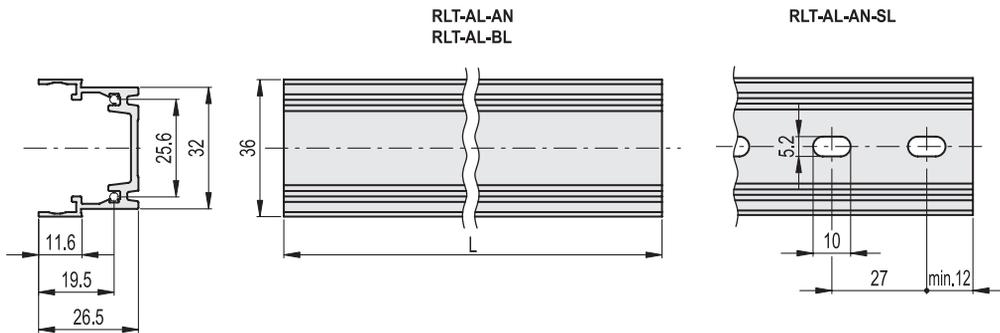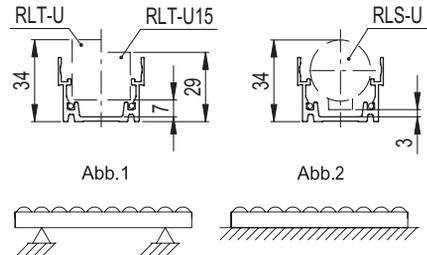

RLT-AL-AN		RLT-AL-BL		RLT-AL-AN-SL		L	△
Code	Artikelnummer	Code	Artikelnummer	Code	Artikelnummer		
429900-0270	RLT-AL-270-AN	429920-0270	RLT-AL-270-BL	429910-0270	RLT-AL-270-AN-SL	270	123
429900-0540	RLT-AL-540-AN	429920-0540	RLT-AL-540-BL	429910-0540	RLT-AL-540-AN-SL	540	247
429900-0810	RLT-AL-810-AN	429920-0810	RLT-AL-810-BL	429910-0810	RLT-AL-810-AN-SL	810	370
429900-1080	RLT-AL-1080-AN	429920-1080	RLT-AL-1080-BL	429910-1080	RLT-AL-1080-AN-SL	1080	495
429900-1350	RLT-AL-1350-AN	429920-1350	RLT-AL-1350-BL	429910-1350	RLT-AL-1350-AN-SL	1350	618
429900-1620	RLT-AL-1620-AN	429920-1620	RLT-AL-1620-BL	429910-1620	RLT-AL-1620-AN-SL	1620	740
429900-1890	RLT-AL-1890-AN	429920-1890	RLT-AL-1890-BL	429910-1890	RLT-AL-1890-AN-SL	1890	865
429900-2160	RLT-AL-2160-AN	429920-2160	RLT-AL-2160-BL	429910-2160	RLT-AL-2160-AN-SL	2160	990
429900-2430	RLT-AL-2430-AN	429920-2430	RLT-AL-2430-BL	429910-2430	RLT-AL-2430-AN-SL	2430	1110
429900-2700	RLT-AL-2700-AN	429920-2700	RLT-AL-2700-BL	429910-2700	RLT-AL-2700-AN-SL	2700	1235
429900-2970	RLT-AL-2970-AN	429920-2970	RLT-AL-2970-BL	429910-2970	RLT-AL-2970-AN-SL	2970	1360