

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

**MATERIAL**

- Abdeckung (oberer Teil): Stahlblech, mit Verchromung, oberflächliche Behandlung.
- Flansch: Stahlblech verzinkt.
- Bajonett und Flansch: verzinktes Stahlblech.

**DICHTUNGSRINGE**

Drei Flachdichtungsringe aus Gummi NBR (Perbunan).

**LUFTFILTER**

PU-Schaum 10 µ oder 40 µ.

**FILTER-FEDER**

Stahl, verzinkt

**EINFÜLLSIEB**

galvanisch verzinkter Stahl oder Kunststoff Thermoplast (Polypropylen, PP), schwarz.

**SICHERHEITSKETTE (NUR FÜR SMN.80-BA)**

Messing

**STANDARDAUSFÜHRUNGEN**

- **SMN-BA-F10-FRB+CM:** Filterfeinheit 10 µ, Stahlkorb.
- **SMN-BA-F40-FRB+CM:** Filterfeinheit 40 µ, Stahlkorb.
- **SMN-BA-F10-FRB+C:** Filterfeinheit 10 µ, Thermoplastkorb.
- **SMN-BA-F40-FRB+C:** Filterfeinheit 40 µ, Thermoplastkorb.

**MONTAGEHINWEIS**

- SMN.46: Befestigung mit 3 Schlitzschrauben, M5x12, Stahl, verzinkt, im Lieferumfang enthalten.
- SMN.80: Befestigung mit 6 Schlitzschrauben, M5x12, Stahl, verzinkt, im Lieferumfang enthalten.

**MAXIMALE ARBEITSTEMPERATUR**

100°C.

**TECHNISCHE DATEN**




Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen der Belüftungsdeckel kann aus dem Diagramm entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks. Die Tests wurden ohne Einfüllsieb durchgeführt.




Montagebohrung

SMN.46

SMN.80

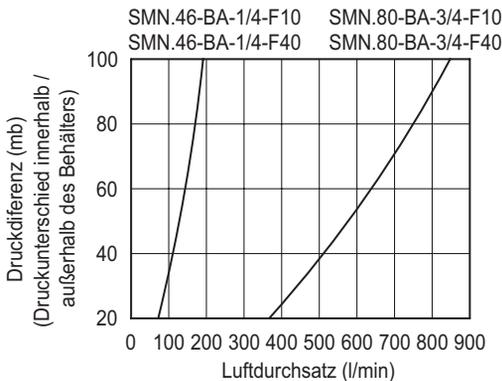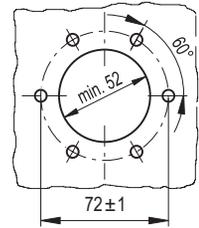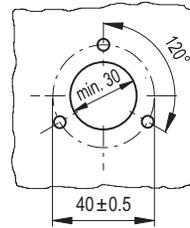

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

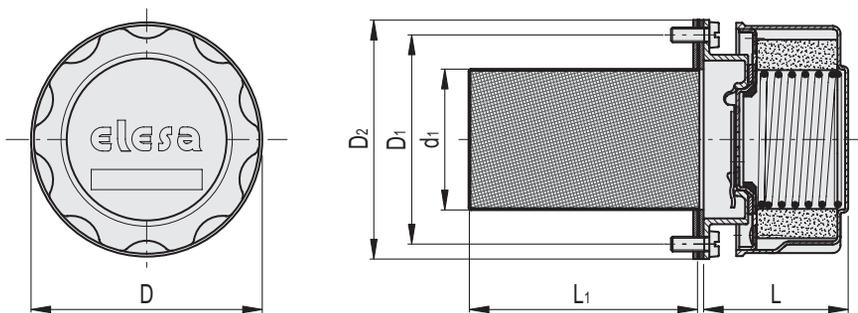

**SMN-BA-F10-FRB+CM**

Artikelnummer	Beschreibung	D	D1	D2	L	L1	d1	△
156835	SMN.46-BA-F10-FRB+CM	47	40	52	44	66	27	112
156885	SMN.80-BA-F10-FRB+CM	81	72	83	55	80	49	375

**SMN-BA-F40-FRB+CM**

Artikelnummer	Beschreibung	D	D1	D2	L	L1	d1	△
156836	SMN.46-BA-F40-FRB+CM	47	40	52	44	66	27	113
156886	SMN.80-BA-F40-FRB+CM	81	72	83	55	80	49	375

**SMN-BA-F10-FRB+C**

Artikelnummer	Beschreibung	D	D1	D2	L	L1	d1	△
156888	SMN.80-BA-F10-FRB+C	81	72	83	55	99	49	375

**SMN-BA-F40-FRB+C**

Artikelnummer	Beschreibung	D	D1	D2	L	L1	d1	△
156889	SMN.80-BA-F40-FRB+C	81	72	83	55	99	49	375