

TLC. | Spannverschlüsse

Stahl oder Edelstahl

TLG. | Spannverschlüsse

Stahl oder Edelstahl

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18



STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **TLC.Z:** Stahl verzinkt.
- **TLC.SST:** Edelstahl AISI 304.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE





- Spannverschlüsse in Stahl unbeschichtet oder Stahl vernickelt.
- Gegenhaken in verschiedenen Formen und Oberflächen.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **TLG.Z:** Stahl verzinkt.
- **TLG.SST:** Edelstahl, AISI 304.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Spannverschlüsse in Stahl unbeschichtet oder Stahl vernickelt.
- Gegenhaken in verschiedenen Formen und Oberflächen.

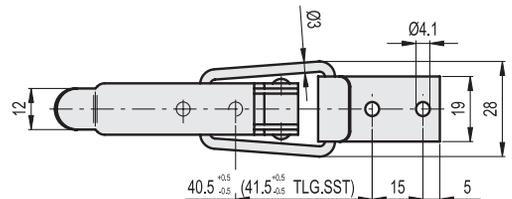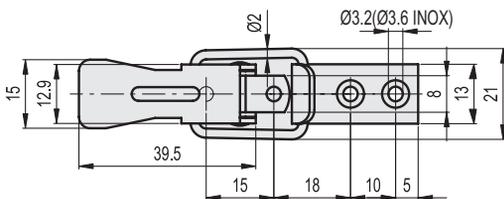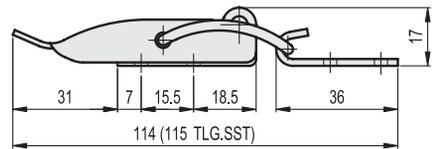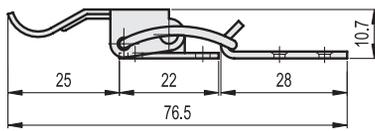

TLC.Z

Code	Artikelnummer	Maximale Tragfähigkeit [N]	Bruchlast [N]	
420071	TLC.Z-15/76.5+R	400	1000	16

TLG.Z

Code	Artikelnummer	Maximale Tragfähigkeit [N]	Bruchlast [N]	
420111	TLG.Z-12/114+R	1000	2500	59

TLC.SST



420072	TLC.SST-15/76.5+R	400	1500	16
--------	-------------------	-----	------	----

TLG.SST



420112	TLG.SST-12/114+R	1000	2500	59
--------	------------------	------	------	----

Verriegelungen

1430



11/2019

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.