

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

**HALTEWINKEL**

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

**BUCHSEN UND SCHEIBEN**

Edelstahl 1.4301

**LAGER**

Chromstahl, hohe Qualität mit Rückverfolgbarkeitscodes.

**SCHMIERVORRICHTUNG**

Messing vernickelt.

**DICHTUNGSRINGE**

Gummiauflage (NBR).

**ABDECKKAPPE**

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau RAL 7015, matt.

Geschlossene Kappe für Fronthalterung oder Durchgangswelle.

**STANDARDAUSFÜHRUNGEN**

- UCF-T: Fronthalterung mit geschlossener Kappe.
- UCF-P: Halterung für Durchgangswelle mit Kappe und NBR Gummi Dichtungsring für rotierende Wellen.

**FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN**



Die Außenmaße sind in Übereinstimmung mit ISO 3228. Komplette geschlossene Dichtungsringe gewährleisten den Schutz des Lagers vor Schmutzeindringen. Max. Wellenversatz = 2,5°.

**GEBRAUCHSANWEISUNG**

Montage mit Wellen und ohne Endanschläge. Für einen optimalen Betrieb wird empfohlen, eine regelmäßige Schmierung mit einem herkömmlichen Schmierfett vorzunehmen, welches bei hohen Temperaturen und gegenüber Oxidation beständig ist.

**SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE**

- Lager Edelstahl, 1.4125.
  - Lager in Zollabmessungen.
  - Halterungen für Wellen mit verschiedengroßen Durchmessern.
  - Halterungen in Kunststoff (Polypropylen PP), Dichtungsringe und Öldichtung VITON®\*.
- \* Eingetragene Marke von DuPont Dow Elastomers.

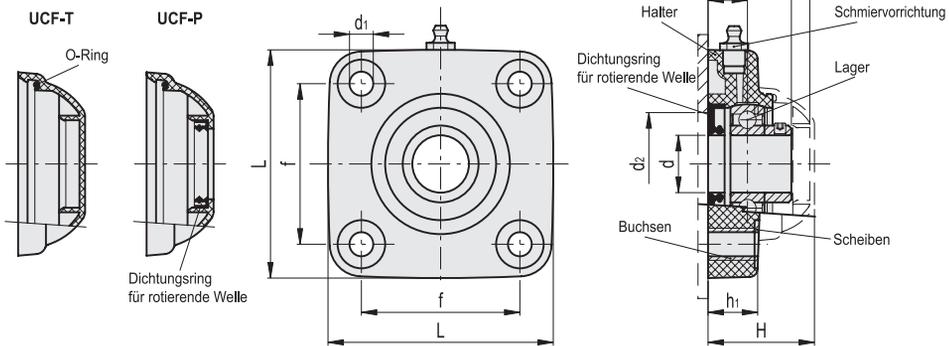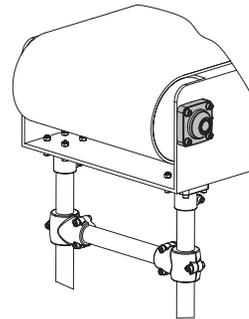

**UCF-T**

Code	Artikelnummer	d	d1	d2 min	d2 max	H	L	f	h1	h2	h3	h4	Lager statische Last [N]	Lager dynamische Belastung [N]	Bruchlast [N]	$\Delta$
419551	UCF.205-A-25-T	25	10.5	45	50	49	99	70	22	36	47	17	7000	14000	17000	396
419561	UCF.206-A-30-T	30	10.5	50	60	56	113	83	26	41	54	20	11000	19000	17000	550

**UCF-P**

Code	Artikelnummer	d	d1	d2 min	d2 max	H	L	f	h1	h2	h4	Lager statische Last [N]	Lager dynamische Belastung [N]	Bruchlast [N]	$\Delta$
419531	UCF.205-A-25-P	25	10.5	45	50	49	99	70	22	36	17	7000	14000	17000	398
419541	UCF.206-A-30-P	30	10.5	50	60	56	113	83	26	41	20	11000	19000	17000	552

Stativfüße mit Anschlussstück