

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

**HALTEWINKEL**

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

**BUCHSEN, SCHEIBEN UND ANSCHLAGRING**

Edelstahl 1.4301

**LAGER**

Chromstahl, hohe Qualität mit Rückverfolgbarkeitscodes.

**SCHMIERVORRICHTUNG**

1/8 GAS Gewinde, gerade, Messing vernickelt.

**DICHTUNGSRINGE**

Gummiauflage (NBR).

**ABDECKKAPPE**

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau RAL 7015, matt.

Geschlossene Kappe für Fronthalterung oder Durchgangswelle.

**STANDARDAUSFÜHRUNGEN**

- UCP-T: Fronthalterung mit geschlossener Kappe.
- UCP-P: Halterung für Durchgangswelle mit Kappe und NBR Gummi Dichtungsring für rotierende Wellen.

**FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN**



Die Außenmaße sind in Übereinstimmung mit ISO 3228. Komplette geschlossene Dichtungsringe gewährleisten den Schutz des Lagers vor Schmutzeindringen. Max. Wellenversatz = 2,5°.

**GEBRAUCHSANWEISUNG**

Montage mit Wellen und ohne Endanschläge. Für einen optimalen Betrieb wird empfohlen, eine regelmäßige Schmierung mit einer herkömmlichen Schmierfett vorzunehmen, welches bei hohen Temperaturen und gegenüber Oxidation beständig ist.

**SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE**

- Lager Edelstahl, 1.4125.
  - Lager in Zollabmessungen.
  - Halterungen für Wellen mit unterschiedlichen Durchmessern.
  - Halterungen in Kunststoff (Polypropylen PP), Dichtungsringe und Öldichtung VITON®.\*
- \* Eingetragene Marke von DuPont Dow Elastomers.

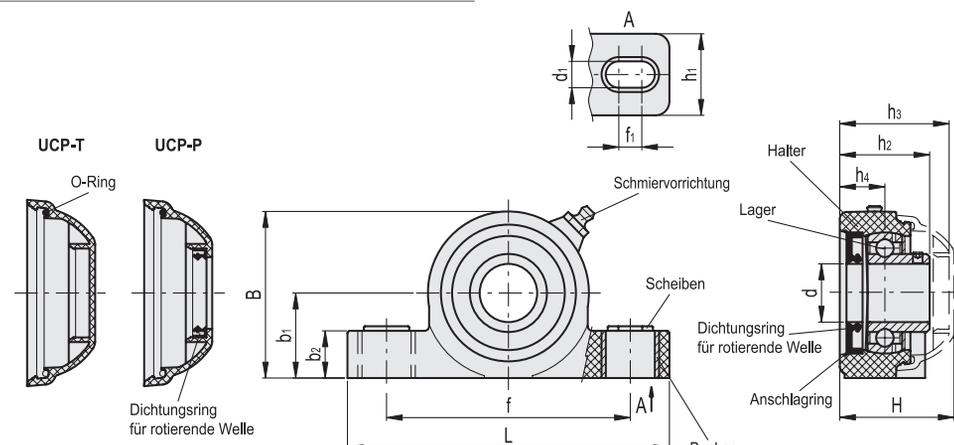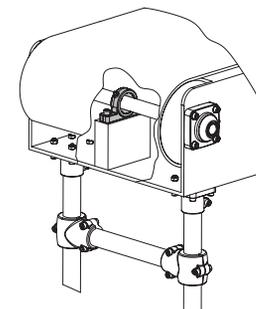

**UCP-T**

Code	Artikelnummer	d	d1	f1	H	L	B	f	b1	b2	h1	h2	h3	h4	Lager statische Last [N]	Lager dynamische Belastung [N]	Bruchlast [N]	$\Delta$
419553	UCP.205-C-25-T	25	13	10	51.7	140	71.5	106	36.5	20	35	39	49	19.6	7000	14000	6000	363
419563	UCP.206-C-30-T	30	13	10	55.7	163	84.5	121	43	20	36	41.7	53	20.7	11000	19000	9000	520

**UCP-P**

Code	Artikelnummer	d	d1	f1	H	L	B	f	b1	b2	h1	h2	h4	Lager statische Last [N]	Lager dynamische Belastung [N]	Bruchlast [N]	$\Delta$
419533	UCP.205-C-25-P	25	13	10	51.7	140	71.5	106	36.5	20	35	39	19.6	7000	14000	6000	371
419543	UCP.206-C-30-P	30	13	10	55.7	163	84.5	121	43	20	36	41.7	20.7	11000	19000	9000	526

Stativfüße mit Anschlussstück