

**KNOPF**

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP).

STANDARDAUSFÜHRUNGEN



- Schließriegel mit Frontplatte, rostfreier Edelstahl, Drehwinkel 90°.
- Zwei Schlüssel aus Messing, vernickelt, kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden.
- Öffnen durch Rechtsdrehung (Form D) oder durch Linksdrehung (Form S).
- Verriegelung und Gehäuse in Zamac (Zinklegierung).
- Mutter aus Messing.
- Druckfedern Stahl verzinkt.
- Montagescheibe, Stahl, verzinkt, 1.2mm dick, kann mit einer dünnen Gehäusewand verschweißt werden.
- Flacher Schließriegel, Stahl, verzinkt.
- **VC.308:** Schloss mit 400 verschiedenen Kombinationen. Jedes Schloss hat einen eigenen Schlüssel mit einer anderen Kombination.
- **VC.308-U:** Schloss mit einer Kombination. Jedes Schloss hat einen Schlüssel mit gleicher Kombination.
- **VC.308-M:** Schloss mit 160 verschiedenen Kombinationen und Master-Schlüssel. Jedes Schloss hat eine andere Kombination und einen eigenen Schlüssel. Bei jeder Lieferung sind 2 Master-Schlüssel enthalten, mit dem man jedes einzelne Schloss öffnen kann.
- **VC.308-SS:** ohne Schloss. Kann sowohl zur Öffnung in Rechtsdrehung, als auch zur Öffnung in Linksdrehung eingesetzt werden.



ELESA Original design



ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Mit der Verlängerung kann der Schließriegel in einem größeren Abstand, $l=10$ mm, angebracht werden.

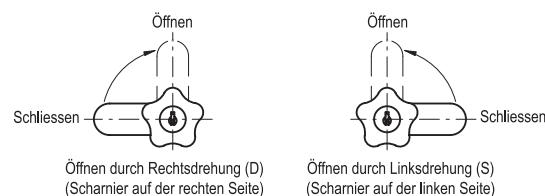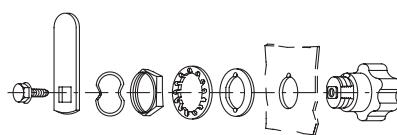

VC.308

VC.309

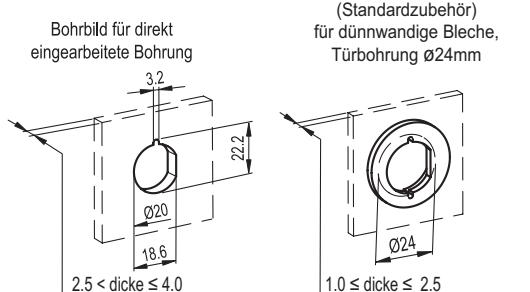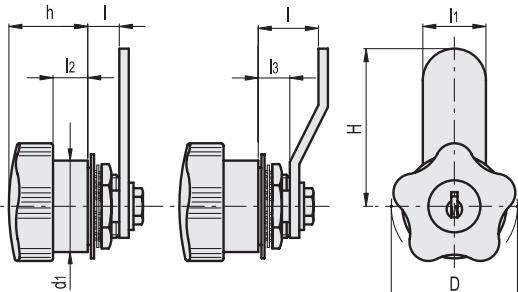**VC.308**

| Code | Artikelnummer | D | H | $l \pm 0.5$ | l_1 | l_2 | h | d_1 | $\frac{l}{d_1}$ |
|-------|---------------|----|----|-------------|-------|-------|----|-------|-----------------|
| 68101 | VC.308/40-D | 40 | 50 | 10 | 20 | 11 | 25 | 29 | 146 |
| 68102 | VC.308/40-S | 40 | 50 | 10 | 20 | 11 | 25 | 29 | 146 |

VC.308-U

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 68103 | VC.308/40-UD | 40 | 50 | 10 | 20 | 11 | 25 | 29 | 146 |
| 68104 | VC.308/40-US | 40 | 50 | 10 | 20 | 11 | 25 | 29 | 146 |

VC.308-M

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 68105 | VC.308/40-MD | 40 | 50 | 10 | 20 | 11 | 25 | 29 | 146 |
| 68106 | VC.308/40-MS | 40 | 50 | 10 | 20 | 11 | 25 | 29 | 145 |

VC.308-SS

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 68111 | VC.308/40-SS | 40 | 50 | 10 | 20 | 11 | 25 | 29 | 115 |
|-------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|