

CLEAN

INOX
STAINLESS
STEEL

RoHS

PA

+130°
-30°

MATERIAL
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), weiß RAL 9002, matt.

STANDARDAUSFÜHRUNG
Buchse Edelstahl 1.4305, Gewinde-Sackloch.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Die charakteristische Fünf-Sternform (Elesa Original Design) bietet sehr guten Halt.
Dieser Sterngriff eignet sich besonders für Anwendungen, die auf Maschinen und Anlagen, deren Teile häufig unter Verwendung von Wasserstrahlen oder Dampf gereinigt werden.
Darüberhinaus haben sie an der Unterseite keine Ausnehmung, sodass sie, in Verbindung mit der Edelstahl-Buchse 1.4305 den Anforderungen an eine "hygienische" Ausführung entgegenkommen.

CHROMIUM

RoHS

PA

+80°
-30°

MATERIAL
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, verchromt, glänzend.

STANDARDAUSFÜHRUNG
- Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Die charakteristische Fünf-Sternform (Elesa Original Design) bietet sehr guten Halt.


BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE MITTEL
Der Sterngriff ist besonders geeignet für Anwendungen auf Maschinen oder Geräten, deren Teile aus hygienischen Gründen regelmäßig mit Wasser oder Dampfstrahlen gereinigt werden müssen.
Die Verchromung macht die Oberfläche seidenmatt und vereinfacht die Reinigung.
Die verchromte Oberfläche ist gegen Kratzer und Stöße resistent. Labortests (bei 23°C) ergaben, dass die verchromte Oberfläche gegen Meerwasser, Reinigungsmittel, Aceton, Ethanol, Ameisensäure und Chlorlösungen resistent ist.



ELESA Original design



ELESA Original design

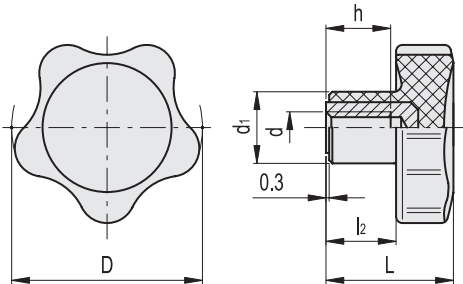

Code	Artikelnummer	D	d6H	L	d1	l2	h	⚖
151702	VC.692/32-SST-M6-CLEAN	32	M6	22.5	14	12.5	10	15
151712	VC.692/40-SST-M8-CLEAN	40	M8	26	15	14	13	24
151722	VC.692/50-SST-M10-CLEAN	50	M10	31	18	17	17	42
151732	VC.692/60-SST-M12-CLEAN	60	M12	36.5	21	21	20	54

Code	Artikelnummer	D	d6H	L	d1	l2	h	⚖
152702	VC.692/32-CR-B-M6	32	M6	22.5	14	12.5	10	14
152712	VC.692/40-CR-B-M8	40	M8	26	15	14	13	23
152722	VC.692/50-CR-B-M10	50	M10	31	18	17	17	40
152731	VC.692/60-CR-B-M10	60	M10	36.5	21	21	20	63

