


MATERIAL
Kunststoff Duroplast (PF), schwarz, glänzend.

- STANDARDAUSFÜHRUNGEN
- **VL.155-A:** Buchse Stahl brüniert, Bohrungs-Sackloch.
 - **VL.155-B:** Buchse Messing, Bohrungs- oder Gewinde-Sackloch.
 - **VL.153-p:** Gewindebolzen Stahl verzinkt, Gewindeende mit Fase, gemäß UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten (auf Seite A-11)).

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE
Scheibenhandräder mit Querbohrungen gemäß EN 110 (siehe Seite A-16).



ELESA Original design

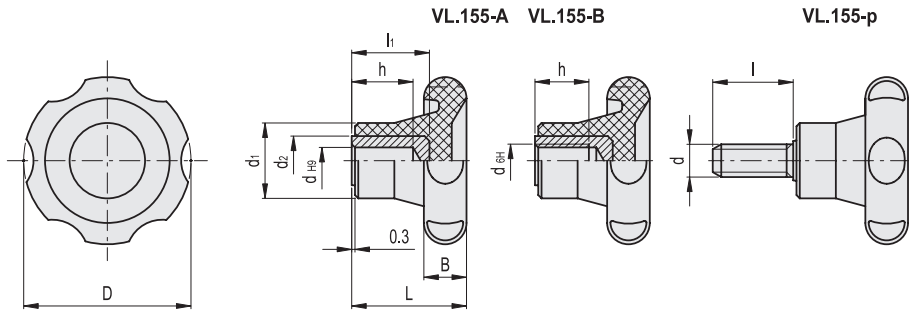

VL.155-A											
Code	Artikelnummer	D	dH9	L	B	d1	d2	l1	h	Δ	
75001	VL.155/50 A-6	51	6	34	13	23	15	23	18	57	
75101	VL.155/60 A-6	61	6	38	16	25	15	23	18	81	
75211	VL.155/70 A-8	69	8	42	18	27	18	28	21	115	
75221	VL.155/70 A-10	69	10	42	18	27	18	31	25	110	
75301	VL.155/80 A-8	82	8	48	19	33	20	35	26	177	
75311	VL.155/80 A-10	82	10	48	19	33	18	31	25	170	
75321	VL.155/80 A-12	82	12	48	19	33	18	29	23	165	
75401	VL.155/100 A-8	99	8	52	20	36	26	36	25	275	

VL.155-B											
Code	Artikelnummer	D	d6H	dH9	L	B	d1	d2	l1	h	Δ
75011	VL.155/50 B-6	51	-	6	34	13	23	15	23	18	58
75021	VL.155/50 B-M8	51	M8	-	34	13	23	-	-	13	41
75111	VL.155/60 B-6	61	-	6	38	16	25	15	23	18	82
75121	VL.155/60 B-M8	61	M8	-	38	16	25	-	-	20	66
75131	VL.155/60 B-M10	61	M10	-	38	16	25	-	-	17	68
75231	VL.155/70 B-6	69	-	6	42	18	27	18	28	20	120
75241	VL.155/70 B-M10	69	M10	-	42	18	27	-	-	17	85
75251	VL.155/70 B-M12	69	M12	-	42	18	27	-	-	20	90
75331	VL.155/80 B-8	82	-	8	48	19	33	20	35	26	183

VL.155-p											
Code	Artikelnummer	D	d6g	L	B	d1	l				
75031	VL.155/50 p-M8x25	51	M8	34	12	23	25	48			
75032	VL.155/50 p-M8x40	51	M8	34	12	23	40	52			
75041	VL.155/50 p-M10x30	51	M10	34	12	23	30	62			
75042	VL.155/50 p-M10x50	51	M10	34	12	23	50	73			
75141	VL.155/60 p-M8x30	61	M8	38	16	25	30	77			
75151	VL.155/60 p-M10x30	61	M10	38	16	25	30	82			
75261	VL.155/70 p-M10x30	69	M10	42	18	27	30	100			
75262	VL.155/70 p-M10x50	69	M10	42	18	27	50	110			
75271	VL.155/70 p-M12x25	69	M12	42	18	27	25	110			
75272	VL.155/70 p-M12x50	69	M12	42	18	27	50	135			
75341	VL.155/80 p-M12x30	82	M12	48	19	33	30	155			
75342	VL.155/80 p-M12x50	82	M12	48	19	33	50	180			

