


VERSIONS

- Version **A**: sans molette
  - Version **B**: avec molette
- Acier  
Zingué, finition passivée bleu

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les boutons GN 676.2 sont utilisés pour les applications nécessitant un mouvement de poussée ou de traction. La forme concave de leur partie supérieure offre une prise plus confortable pour le pouce. La version avec molette (type B) peut être utilisée comme écrou moleté.

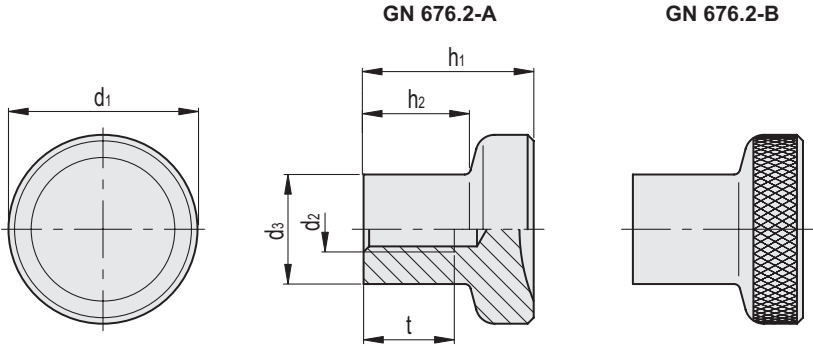

GN 676.2-A

| Code     | Description       | d1 | d2   | d3   | h1   | h2   | tmin | △  |
|----------|-------------------|----|------|------|------|------|------|----|
| GN.29871 | GN 676.2-21-M4-A  | 21 | M 4  | 12.5 | 18   | 10.5 | 10   | 27 |
| GN.29873 | GN 676.2-21-M5-A  | 21 | M 5  | 12.5 | 18   | 10.5 | 10   | 26 |
| GN.29878 | GN 676.2-25-M6-A  | 25 | M 6  | 14.5 | 22.5 | 14   | 12   | 43 |
| GN.29880 | GN 676.2-25-M8-A  | 25 | M 8  | 14.5 | 22.5 | 14   | 12   | 41 |
| GN.29885 | GN 676.2-31-M8-A  | 31 | M 8  | 18.5 | 27   | 17   | 15   | 80 |
| GN.29887 | GN 676.2-31-M10-A | 31 | M 10 | 18.5 | 27   | 17   | 17   | 76 |

GN 676.2-B

| Code     | Description       | d1 | d2   | d3   | h1   | h2   | tmin | △  |
|----------|-------------------|----|------|------|------|------|------|----|
| GN.29872 | GN 676.2-21-M4-B  | 21 | M 4  | 12.5 | 18   | 10.5 | 10   | 27 |
| GN.29874 | GN 676.2-21-M5-B  | 21 | M 5  | 12.5 | 18   | 10.5 | 10   | 26 |
| GN.29879 | GN 676.2-25-M6-B  | 25 | M 6  | 14.5 | 22.5 | 14   | 12   | 43 |
| GN.29881 | GN 676.2-25-M8-B  | 25 | M 8  | 14.5 | 22.5 | 14   | 12   | 41 |
| GN.29886 | GN 676.2-31-M8-B  | 31 | M 8  | 18.5 | 27   | 17   | 15   | 80 |
| GN.29888 | GN 676.2-31-M10-B | 31 | M 10 | 18.5 | 27   | 17   | 17   | 76 |