

MATIÈRE


Duroplast à base phénolique (PF), couleur noire, finition brillante.

EXÉCUTIONS STANDARD


- **M.180-A:** douille en acier bruni, trou borgne cylindrique.
- **M.180-B:** douille en laiton:
  - trou borgne cylindrique (1)
  - trou borgne fileté (2)
  - trou borgne carré avec vis de pression pour la fixation sur l'arbre selon UNI 5929-85 (vis sans tête, six pans creux extrémité bout cuvette). (3)






M.180-A  
M.180-B (1)

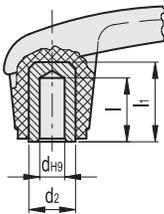

M.180-B (2)

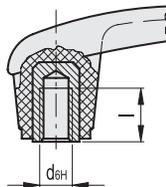

M.180-B (3)

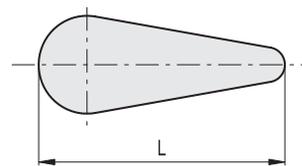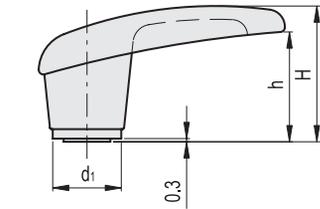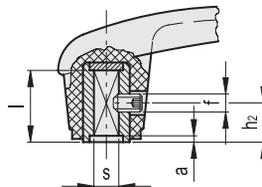

Code	Description	dH9	d6H	sH8	L	H	h	h2	d1	d2	l	l1	f	a	⚖
36202	M.180/80 B-8	8	-	-	79	42	34	-	22	15	20	25	-	-	56
36211	M.180/80 B-M8	-	M8	-	79	42	34	-	22	-	20	-	-	-	42
36221	M.180/80 B-7x7	-	-	7	79	42	34	13	22	12	25	-	M5	3	56
36301	M.180/100 A-10	10	-	-	99	52	42	-	22	16	21	25	-	-	62
36312	M.180/100 B-8	8	-	-	99	52	42	-	22	15	20	25	-	-	56
36322	M.180/100 B-8x8	-	-	8	99	52	42	13	22	12	25	-	M5	3	60
36402	M.180/120 A-10	10	-	-	118	57	45	-	25	16	21	25	-	-	89
36403	M.180/120 A-12	12	-	-	118	57	45	-	25	18	23	29	-	-	94

