



MATIÈRE


Duroplast à base phénolique (PF), couleur noire, finition brillante.

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **PLX.**: trou borgne fileté.
- **PLX-B**: douille en laiton, trou borgne fileté.
- **PLX-N**: trou borgne lisse, légèrement conique. L'accouplement élastique, qui se réalise par assemblage à pression sur les arbres à partir de barres tréfilées du commerce en tolérance h9, ne ressent pas de vibrations et empêche le déboîtement de la poignée (voir Données techniques à la page A-13).

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (PLX-N)

Enfilez soigneusement la poignée sur le bout légèrement chanfreiné de l'arbre et faites-la avancer à la main ou à l'aide d'une petite presse jusqu'au fond. Autrement, frapper sur la poignée à l'aide d'un maillet en plastique ou en bois de légers coups secs jusqu'à ce qu'elle n'avance plus. Dans ce cas là, nous vous suggérons de placer sur la poignée un chiffon ou d'autres supports en matière souple afin d'éviter d'en endommager la matière.

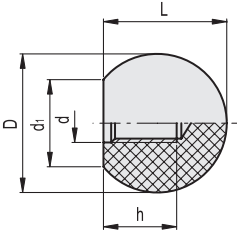


C9 RAL9005 C61 RAL3002

PLX.

Code	Description	D	L	d	d1	hmin	△
50481	PLX.12-M4-C9	12	11	M4	6	8	2
50501	PLX.16-M4-C9	16	15	M4	8	9	3
50502	PLX.16-M5-C9	16	15	M5	8	11	3
50511	PLX.20-M4-C9	20	18	M4	12	13	5
50512	PLX.20-M5-C9	20	18	M5	12	13	5
50513	PLX.20-M6-C9	20	18	M6	12	14	5
50514	PLX.20-M8-C9	20	18	M8	12	15	5
50521	PLX.25-M4-C9	25	22.5	M4	15	16	10
50522	PLX.25-M5-C9	25	22.5	M5	15	16	10
50523	PLX.25-M6-C9	25	22.5	M6	15	16	10
50524	PLX.25-M8-C9	25	22.5	M8	15	17	10
50525	PLX.25-M10-C9	25	22.5	M10	15	17	9
50532	PLX.30-M5-C9	30	28	M5	15	19	18
50533	PLX.30-M6-C9	30	28	M6	15	19	18
50534	PLX.30-M8-C9	30	28	M8	15	19	17
50535	PLX.30-M10-C9	30	28	M10	15	19	16
50543	PLX.32-M6-C9	32	29	M6	18	20	20
50544	PLX.32-M8-C9	32	29	M8	18	20	21
50545	PLX.32-M10-C9	32	29	M10	18	22	20
50553	PLX.35-M6-C9	35	32.5	M6	18	23	27
50554	PLX.35-M8-C9	35	32.5	M8	18	23	27
50555	PLX.35-M10-C9	35	32.5	M10	18	23	26
50556	PLX.35-M12-C9	35	32.5	M12	18	23	26
50563	PLX.40-M6-C9	40	37	M6	22	18	42
50564	PLX.40-M8-C9	40	37	M8	22	17	45
50565	PLX.40-M10-C9	40	37	M10	22	23	43
50566	PLX.40-M12-C9	40	37	M12	22	26	42
50567	PLX.40-M14-C9	40	37	M14	22	26	38
50568	PLX.40-M16-C9	40	37	M16	22	24	37
50574	PLX.45-M8-C9	45	43	M8	22	31	60
50575	PLX.45-M10-C9	45	43	M10	17	21	60
50576	PLX.45-M12-C9	45	43	M12	17	27	62
50577	PLX.45-M14-C9	45	43	M14	22	31	58
50578	PLX.45-M16-C9	45	43	M16	22	31	57
50584	PLX.50-M8-C9	50	46	M8	29	23	89
50585	PLX.50-M10-C9	50	46	M10	29	23	88
50586	PLX.50-M12-C9	50	46	M12	29	25	86
50587	PLX.50-M14-C9	50	46	M14	29	32	83
50588	PLX.50-M16-C9	50	46	M16	29	30	81
50823	PLX.25-M6-C61	25	22.5	M6	15	16	12
50855	PLX.35-M10-C61	35	32.5	M10	18	24	29



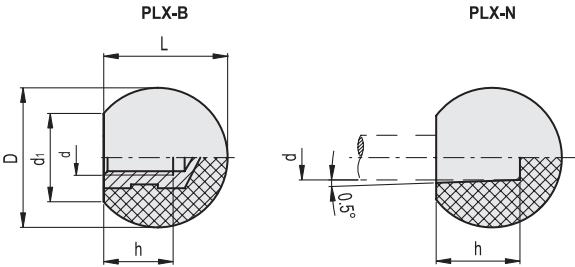

PLX-B

Code	Description	D	L	d	d1	hmin	⚖
50611	PLX.20 B-M4	20	18	M4	12	10	8
50612	PLX.20 B-M5	20	18	M5	12	10	9
50613	PLX.20 B-M6	20	18	M6	12	10	9
50623	PLX.25 B-M6	25	22.5	M6	15	15	16
50624	PLX.25 B-M8	25	22.5	M8	15	13	16
50625	PLX.25 B-M10	25	22.5	M10	15	13	16
50632	PLX.30 B-M5	30	28	M5	15	10	22
50633	PLX.30 B-M6	30	28	M6	15	12	22
50634	PLX.30 B-M8	30	28	M8	15	15	24
50635	PLX.30 B-M10	30	28	M10	15	18	27
50644	PLX.32 B-M8	32	29	M8	18	15	27
50645	PLX.32 B-M10	32	29	M10	18	18	22
50654	PLX.35 B-M8	35	32.5	M8	18	15	33
50655	PLX.35 B-M10	35	32.5	M10	18	18	37
50664	PLX.40 B-M8	40	37	M8	22	18	47
50665	PLX.40 B-M10	40	37	M10	22	21	51
50666	PLX.40 B-M12	40	37	M12	22	27	59
50675	PLX.45 B-M10	45	43	M10	17	21	73
50676	PLX.45 B-M12	45	43	M12	17	27	80
50684	PLX.50 B-M8	50	46	M8	29	15	85
50685	PLX.50 B-M10	50	46	M10	29	21	97
50686	PLX.50 B-M12	50	46	M12	29	27	98

PLX-N

Code	Description	D	L	d	d1	h	⚖
50702	PLX.16-N4	16	15	4	8	11	3
50704	PLX.16-N6	16	15	6	8	10	3
50712	PLX.20-N5	20	18	5	12	15	6
50713	PLX.20-N6	20	18	6	12	12	6
50723	PLX.25-N6	25	23	6	15	15	10
50724	PLX.25-N8	25	23	8	15	15	10
50734	PLX.30-N8	30	28	8	15	19	17
50735	PLX.30-N10	30	28	10	15	19	17
50744	PLX.32-N8	32	29	8	18	17	20
50745	PLX.32-N10	32	29	10	18	17	20
50754	PLX.35-N8	35	33	8	19	24	28
50755	PLX.35-N10	35	33	10	19	24	26
50765	PLX.40-N10	40	37	10	22	20	33
50766	PLX.40-N12	40	37	12	22	27	39
50776	PLX.45-N12	45	43	12	22	28	59
50777	PLX.45-N14	45	43	14	22	28	56
50786	PLX.50-N12	50	46	12	29	30	80
50787	PLX.50-N14	50	46	14	29	30	83
50788	PLX.50-N16	50	46	16	29	30	83

