

RH-MK | Poignées encastrables

Acier



MATIÈRE

Barre en acier à section ronde, surface rectifiée, finition chromée brillante.

ASSEMBLAGE

Rondelles et écrous zingués, compris dans la fourniture.

RESSORT D'ARRÊT

Pour maintenir la poignée en position ouverte ou repliée.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

Revêtement en plastique, finition lisse, couleur noire.

RH-EK | Poignées encastrables

Acier INOX



MATIÈRE


Barre en acier INOX AISI 303,

RESSORT D'ARRÊT

Acier INOX pour maintenir la poignée en position ouverte ou repliée.

ASSEMBLAGE

Écrous et rondelles en acier INOX, compris dans la fourniture.

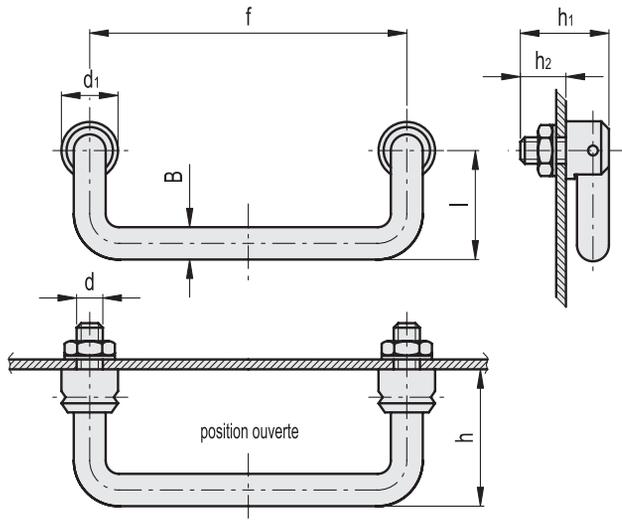

Code	f	d	h2	d1	B	h	h1	l	△
RHMK-10.100.22	100	M10x1	14	18	10	44	28	34	160
RHMK-10.120.22	120	M10x1	14	18	10	44	28	34	171
RHMK-10.180.22	180	M10x1	14	18	10	44	28	34	204

Code	f	d	h2	B	h	l	d1	h1	△
RHEK-10.100.31	100	M10x1	14	10	44	34	18	28	134
RHEK-10.120.31	120	M10x1	14	10	44	34	18	28	170
RHEK-10.180.31	180	M10x1	14	10	44	34	18	28	208
RHEK-20.250.33	250	M20x2	28	20	86	68	36	56	1325

