

Accessoires pour systèmes oléodynamiques

COUVERCLE

- Technopolymère à base de polyamide (PA), finition semi-mate.
- SFP+a.: couleur orange RAL 2004, avec inscription "OIL".
 - SFP+a.....-C9: couleur noire RAL 9005, avec inscription "OIL".
 - SFP+a.....-C2-N: couleur orange RAL 2004, sans inscription "OIL".
 - SFP+a.....-C9-N: couleur noire RAL 9005, sans inscription "OIL".

RACCORD FILETÉ

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition semi-mate.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.

JAUGE DE NIVEAU

Acier phosphaté à section plate.
Sur demande elle peut être fournie en longueurs différentes du standard et/ou avec les traits de niveau MAX-MIN.

DÉFLECTEUR

Technopolymère.

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **SFP+a**: sans filtre à air (déflecteur en couleur noire).
 - **SFP+F+a**: D = 31, 42 et 57 avec filtre à air "tech-fil" en fil d'acier zingué pressé (déflecteur en couleur orange); D = 70 avec filtre à air "tech-foam" en mousse de polyuréthane réticulaire (base polyester), finesse de filtration 40 µ (déflecteur en couleur grise).
 - **SFP-BA+F+a**: avec filtre à air "tech-foam" en mousse de polyuréthane réticulaire (base polyester), finesse de filtration 40 µ (déflecteur en couleur grise).
- Fixation rapide à baïonnette en tôle d'acier zingué brillant.

TEMPÉRATURE MAXIMUM D'EXERCICE EN CONTINU

100°C.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les bouchons d'échappement SFP+a sont munis d'un dispositif déflecteur qui empêche la sortie de l'huile (design original ELESa) et sont donc particulièrement indiqués pour l'application sur des réservoirs où l'huile est soumise à de forts mouvements et elle peut être projetée même vers le bouchon de fermeture.



ELESa Original design

DONNÉES TECHNIQUES

On peut déduire du diagramme les débits d'air des différents modèles de bouchons en fonction de la différence de pression ambiante interne et externe du réservoir.

EXÉCUTION SPÉCIALE SUR DEMANDE

Raccord fileté également disponible avec filetage gaz conique American NPT - ANSI-ASME B1-20 pour les codes marqués avec #.



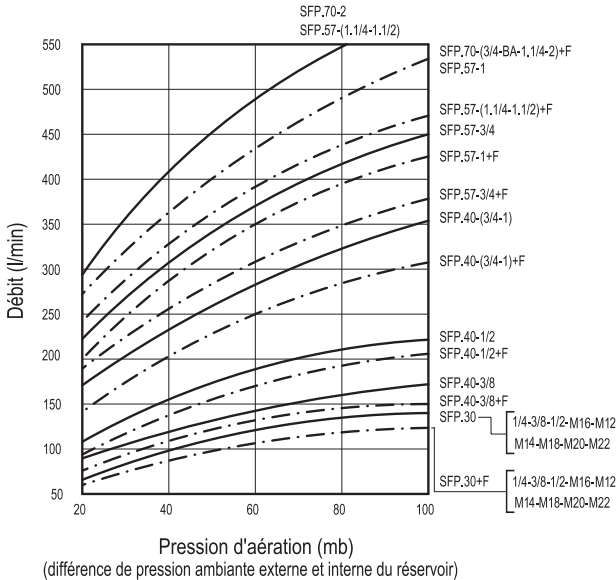


Schéma de fonctionnement


 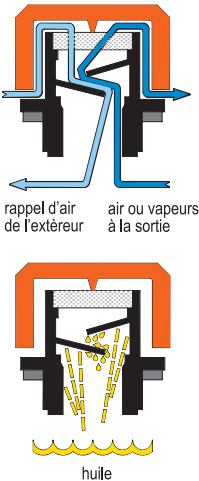


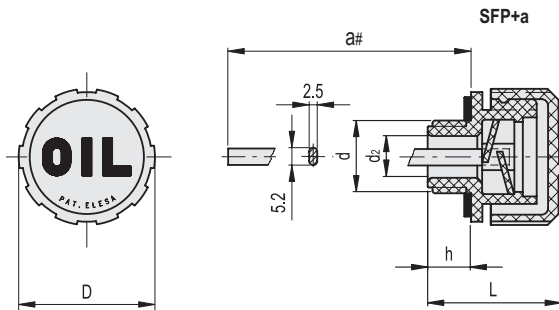

SFP+a								
Code	Description	D	d	a#	L	d2	h	⚖
54146	SFP.30-12x1.5+a	31	M12x1.5	188	29.5	6	9.5	30
54146-C9	SFP.30-12x1.5+a-C9	31	M12x1.5	188	29.5	6	9.5	30
54166	SFP.30-14x1.5+a	31	M14x1.5	188	29.5	8	9.5	30
54166-C9	SFP.30-14x1.5+a-C9	31	M14x1.5	188	29.5	8	9.5	30
53946	SFP.30-16x1.5+a	31	M16x1.5	188	29.5	10	9.5	36
53946-C9	SFP.30-16x1.5+a-C9	31	M16x1.5	188	29.5	10	9.5	36
53966	SFP.30-18x1.5+a	31	M18x1.5	188	29.5	10	9.5	38
53966-C9	SFP.30-18x1.5+a-C9	31	M18x1.5	188	29.5	10	9.5	38
53983	SFP.30-20x1.5+a	31	M20x1.5	188	29.5	12	9.5	38
53983-C9	SFP.30-20x1.5+a-C9	31	M20x1.5	188	29.5	12	9.5	38
53993	SFP.30-22x1.5+a	31	M22x1.5	188	29.5	12	9.5	33
53993-C9	SFP.30-22x1.5+a-C9	31	M22x1.5	188	29.5	12	9.5	33
53936	SFP.30-1/4+a	31	G 1/4	188	29.5	8	9.5	35
53936-C9	SFP.30-1/4+a-C9	31	G 1/4	188	29.5	8	9.5	35
54011	SFP.30-3/8+a	31	G 3/8	188	29.5	10	9.5	33
54011-C9	SFP.30-3/8+a-C9	31	G 3/8	188	29.5	10	9.5	37
54111	SFP.30-1/2+a	31	G 1/2	188	29.5	12	9.5	38
54111-C9	SFP.30-1/2+a-C9	31	G 1/2	188	29.5	12	9.5	38
54211	SFP.40-3/4+a	42	G 3/4	184	36.5	18	11.5	48
54211-C9	SFP.40-3/4+a-C9	42	G 3/4	184	36.5	18	11.5	48
54311	SFP.40-1+a	42	G 1	184	36.5	18	11.5	48
54311-C9	SFP.40-1+a-C9	42	G 1	184	36.5	18	11.5	48
54411	SFP.57-1¼+a	57	G 1 1/4	184	44	28	16	67
54411-C9	SFP.57-1¼+a-C9	57	G 1 1/4	184	44	28	16	67
54511	SFP.57-1½+a	57	G 1 1/2	184	44	28	16	69
54511-C9	SFP.57-1½+a-C9	57	G 1 1/2	184	44	28	16	69
54877	SFP.70-2+a	70	G 2	179	59	23	17	103
54877-C9	SFP.70-2+a-C9	70	G 2	179	59	23	17	103

Vous pouvez choisir des longueurs différentes du standard et/ou ajouter des marquages de niveau MAX-MIN. Pour demander une personnalisation, sélectionnez un article et renseignez le formulaire.




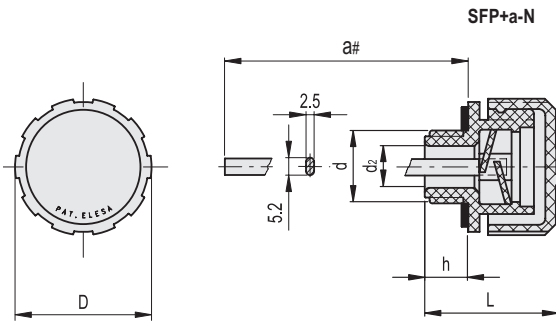

SFP+a-N

Code	Description	D	d	a#	L	d2	h	△
54146-C2-N	SFP.30-12x1.5+a-C2-N	31	M12x1.5	188	29.5	6	9.5	30
54146-C9-N	SFP.30-12x1.5+a-C9-N	31	M12x1.5	188	29.5	6	9.5	30
54166-C2-N	SFP.30-14x1.5+a-C2-N	31	M14x1.5	188	29.5	8	9.5	30
54166-C9-N	SFP.30-14x1.5+a-C9-N	31	M14x1.5	188	29.5	8	9.5	30
53946-C2-N	SFP.30-16x1.5+a-C2-N	31	M16x1.5	188	29.5	10	9.5	36
53946-C9-N	SFP.30-16x1.5+a-C9-N	31	M16x1.5	188	29.5	10	9.5	36
53966-C2-N	SFP.30-18x1.5+a-C2-N	31	M18x1.5	188	29.5	10	9.5	38
53966-C9-N	SFP.30-18x1.5+a-C9-N	31	M18x1.5	188	29.5	10	9.5	38
53983-C2-N	SFP.30-20x1.5+a-C2-N	31	M20x1.5	188	29.5	12	9.5	38
53983-C9-N	SFP.30-20x1.5+a-C9-N	31	M20x1.5	188	29.5	12	9.5	38
53993-C2-N	SFP.30-22x1.5+a-C2-N	31	M22x1.5	188	29.5	12	9.5	33
53993-C9-N	SFP.30-22x1.5+a-C9-N	31	M22x1.5	188	29.5	12	9.5	33
53936-C2-N	SFP.30-1/4+a-C2-N	31	G 1/4	188	29.5	8	9.5	35
53936-C9-N	SFP.30-1/4+a-C9-N	31	G 1/4	188	29.5	8	9.5	35
54011-C2-N	SFP.30-3/8+a-C2-N	31	G 3/8	188	29.5	10	9.5	37
54011-C9-N	SFP.30-3/8+a-C9-N	31	G 3/8	188	29.5	10	9.5	37
54111-C2-N	SFP.30-1/2+a-C2-N	31	G 1/2	188	29.5	12	9.5	38
54111-C9-N	SFP.30-1/2+a-C9-N	31	G 1/2	188	29.5	12	9.5	38
54211-C2-N	SFP.40-3/4+a-C2-N	42	G 3/4	184	36.5	18	11.5	48
54211-C9-N	SFP.40-3/4+a-C9-N	42	G 3/4	184	36.5	18	11.5	48
54311-C2-N	SFP.40-1+a-C2-N	42	G 1	184	36.5	18	11.5	48
54311-C9-N	SFP.40-1+a-C9-N	42	G 1	184	36.5	18	11.5	48
54411-C2-N	SFP.57-1¼+a-C2-N	57	G 1 1/4	184	44	28	16	67
54411-C9-N	SFP.57-1¼+a-C9-N	57	G 1 1/4	184	44	28	16	67
54511-C2-N	SFP.57-1½+a-C2-N	57	G 1 1/2	184	44	28	16	69
54511-C9-N	SFP.57-1½+a-C9-N	57	G 1 1/2	184	44	28	16	69
54877-C2-N	SFP.70-2+a-C2-N	70	G 2	179	59	23	17	103
54877-C9-N	SFP.70-2+a-C9-N	70	G 2	179	59	23	17	103

Vous pouvez choisir des longueurs différentes du standard et/ou ajouter des marquages de niveau MAX-MIN. Pour demander une personnalisation, sélectionnez un article et renseignez le formulaire.

 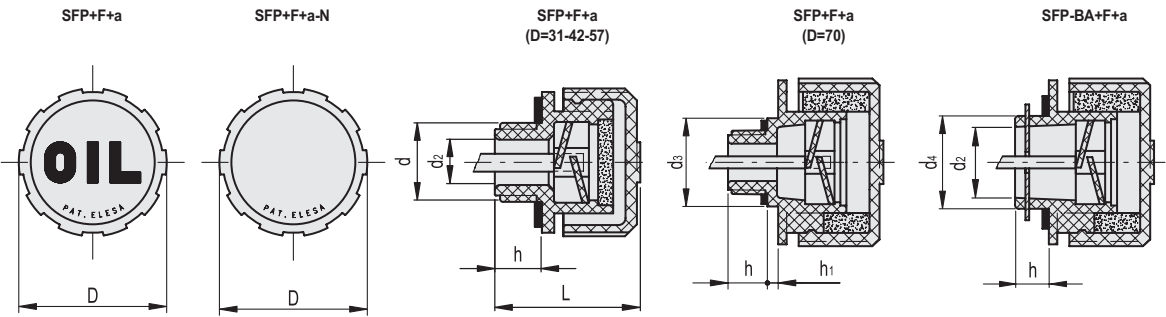


SFP+F+a

Code	Description	D	d	a#	L	d2	d3	h	h1	△
54156	SFP.30-12x1.5+F FIL+a	31	M12x1.5	188	29.5	6	-	9.5	-	30
54156-C9	SFP.30-12x1.5+F FIL+a-C9	31	M12x1.5	188	29.5	6	-	9.5	-	30
54176	SFP.30-14x1.5+F FIL+a	31	M14x1.5	188	29.5	8	-	9.5	-	30
54176-C9	SFP.30-14x1.5+F FIL+a-C9	31	M14x1.5	188	29.5	8	-	9.5	-	30
53956	SFP.30-16x1.5+F+a	31	M16x1.5	188	29.5	10	-	9.5	-	34
53956-C9	SFP.30-16x1.5+F+a-C9	31	M16x1.5	188	29.5	10	-	9.5	-	34
53976	SFP.30-18x1.5+F+a	31	M18x1.5	188	29.5	10	-	9.5	-	39
53976-C9	SFP.30-18x1.5+F+a-C9	31	M18x1.5	188	29.5	10	-	9.5	-	39
53989	SFP.30-20x1.5+F+a	31	M20x1.5	188	29.5	12	-	9.5	-	38
53989-C9	SFP.30-20x1.5+F+a-C9	31	M20x1.5	188	29.5	12	-	9.5	-	38
53999	SFP.30-22x1.5+F+a	31	M22x1.5	188	29.5	12	-	9.5	-	40
53999-C9	SFP.30-22x1.5+F+a-C9	31	M22x1.5	188	29.5	12	-	9.5	-	40
53939	SFP.30-1/4+F+a	31	G 1/4	188	29.5	8	-	9.5	-	39
53939-C9	SFP.30-1/4+F+a-C9	31	G 1/4	188	29.5	8	-	9.5	-	38
54031	SFP.30-3/8+F+a	31	G 3/8	188	29.5	10	-	9.5	-	38
54031-C9	SFP.30-3/8+F+a-C9	31	G 3/8	188	29.5	10	-	9.5	-	38
54131	SFP.30-1/2+F+a	31	G 1/2	188	29.5	12	-	9.5	-	39
54131-C9	SFP.30-1/2+F+a-C9	31	G 1/2	188	29.5	12	-	9.5	-	39
54231	SFP.40-3/4+F+a	42	G 3/4	184	36.5	18	-	11.5	-	55
54231-C9	SFP.40-3/4+F+a-C9	42	G 3/4	184	36.5	18	-	11.5	-	55
54331	SFP.40-1+F+a	42	G 1	184	36.5	18	-	11.5	-	54
54331-C9	SFP.40-1+F+a-C9	42	G 1	184	36.5	18	-	11.5	-	54
54431	SFP.57-1¼+F+a	57	G 1 1/4	184	44	28	-	16	-	80
54431-C9	SFP.57-1¼+F+a-C9	57	G 1 1/4	184	44	28	-	16	-	74
54531	SFP.57-1½+F+a	57	G 1 1/2	184	44	28	-	16	-	79
54531-C9	SFP.57-1½+F+a-C9	57	G 1 1/2	184	44	28	-	16	-	79
54853	SFP.70-3/4+F+a	70	G 3/4	173	63	16	35	15	6	107
54853-C9	SFP.70-3/4+F+a-C9	70	G 3/4	173	63	16	35	15	6	107
54863	SFP.70-1¼+F+a	70	G 1 1/4	179	59	23	-	17	-	105
54863-C9	SFP.70-1¼+F+a-C9	70	G 1 1/4	179	59	23	-	17	-	105
54879	SFP.70-2+F+a	70	G 2	179	59	23	-	17	-	106
54879-C9	SFP.70-2+F+a-C9	70	G 2	179	59	23	-	17	-	106

Vous pouvez choisir des longueurs différentes du standard et/ou ajouter des marquages de niveau MAX-MIN. Pour demander une personnalisation, sélectionnez un article et renseignez le formulaire.





Accessoires pour systèmes oléodynamique

SFP+F+a-N

Code	Description	D	d	a#	L	d2	d3	h	h1	⚖
54156-C2-N	SFP.30-12x1.5+F FIL+a-C2-N	31	M12x1.5	188	29.5	6	-	9.5	-	30
54156-C9-N	SFP.30-12x1.5+F FIL+a-C9-N	31	M12x1.5	188	29.5	6	-	9.5	-	30
54176-C2-N	SFP.30-14x1.5+F FIL+a-C2-N	31	M14x1.5	188	29.5	8	-	9.5	-	30
54176-C9-N	SFP.30-14x1.5+F FIL+a-C9-N	31	M14x1.5	188	29.5	8	-	9.5	-	30
53956-C2-N	SFP.30-16x1.5+F+a-C2-N	31	M16x1.5	188	29.5	10	-	9.5	-	34
53956-C9-N	SFP.30-16x1.5+F+a-C9-N	31	M16x1.5	188	29.5	10	-	9.5	-	34
53976-C2-N	SFP.30-18x1.5+F+a-C2-N	31	M18x1.5	188	29.5	10	-	9.5	-	39
53976-C9-N	SFP.30-18x1.5+F+a-C9-N	31	M18x1.5	188	29.5	10	-	9.5	-	39
53989-C2-N	SFP.30-20x1.5+F+a-C2-N	31	M20x1.5	188	29.5	12	-	9.5	-	38
53989-C9-N	SFP.30-20x1.5+F+a-C9-N	31	M20x1.5	188	29.5	12	-	9.5	-	38
53999-C2-N	SFP.30-22x1.5+F+a-C2-N	31	M22x1.5	188	29.5	12	-	9.5	-	40
53999-C9-N	SFP.30-22x1.5+F+a-C9-N	31	M22x1.5	188	29.5	12	-	9.5	-	40
53939-C2-N	SFP.30-1/4+F+a-C2-N	31	G 1/4	188	29.5	8	-	9.5	-	38
53939-C9-N	SFP.30-1/4+F+a-C9-N	31	G 1/4	188	29.5	8	-	9.5	-	38
54031-C2-N	SFP.30-3/8+F+a-C2-N	31	G 3/8	188	29.5	10	-	9.5	-	38
54031-C9-N	SFP.30-3/8+F+a-C9-N	31	G 3/8	188	29.5	10	-	9.5	-	38
54131-C2-N	SFP.30-1/2+F+a-C2-N	31	G 1/2	188	29.5	12	-	9.5	-	39
54131-C9-N	SFP.30-1/2+F+a-C9-N	31	G 1/2	188	29.5	12	-	9.5	-	39
54231-C2-N	SFP.40-3/4+F+a-C2-N	42	G 3/4	184	36.5	18	-	11.5	-	55
54231-C9-N	SFP.40-3/4+F+a-C9-N	42	G 3/4	184	36.5	18	-	11.5	-	55
54331-C2-N	SFP.40-1+F+a-C2-N	42	G 1	184	36.5	18	-	11.5	-	54
54331-C9-N	SFP.40-1+F+a-C9-N	42	G 1	184	36.5	18	-	11.5	-	54
54431-C2-N	SFP.57-1¼+F+a-C2-N	57	G 1 1/4	184	44	28	-	16	-	74
54431-C9-N	SFP.57-1¼+F+a-C9-N	57	G 1 1/4	184	44	28	-	16	-	74
54531-C2-N	SFP.57-1½+F+a-C2-N	57	G 1 1/2	184	44	28	-	16	-	79
54531-C9-N	SFP.57-1½+F+a-C9-N	57	G 1 1/2	184	44	28	-	16	-	79
54853-C2-N	SFP.70-3/4+F+a-C2-N	70	G 3/4	173	63	16	35	15	6	107
54853-C9-N	SFP.70-3/4+F+a-C9-N	70	G 3/4	173	63	16	35	15	6	107
54863-C2-N	SFP.70-1¼+F+a-C2-N	70	G 1 1/4	179	59	23	-	17	-	105
54863-C9-N	SFP.70-1¼+F+a-C9-N	70	G 1 1/4	179	59	23	-	17	-	105
54879-C2-N	SFP.70-2+F+a-C2-N	70	G 2	179	59	23	-	17	-	106
54879-C9-N	SFP.70-2+F+a-C9-N	70	G 2	179	59	23	-	17	-	106

SFP-BA+F-N

Code	Description	D	a#	L	d2	d4	h	⚖
54883	SFP.70-BA+F+a	70	179	56	30	39	14	113
54883-C9	SFP.70-BA+F+a-C9	70	179	56	30	39	14	100

SFP-BA+F+a-N

Code	Description	D	a#	L	d2	d4	h	⚖
54883-C2-N	SFP.70-BA+F+a-C2-N	70	179	56	30	39	14	100
54883-C9-N	SFP.70-BA+F+a-C9-N	70	179	56	30	39	14	100

Vous pouvez choisir des longueurs différentes du standard et/ou ajouter des marquages de niveau MAX-MIN. Pour demander une personnalisation, sélectionnez un article et renseignez le formulaire.