



**MATIÈRE**

Aluminium.



**EXÉCUTIONS STANDARDS**

- **SQMA-B-MT**: aluminium naturel, finition mate.
- **SQMA-B-SW**: aluminium, revêtement en résine époxy, couleur noire RAL 9005, finition mate.
- **SQMA-B-SR**: aluminium, revêtement en résine époxy, couleur grise RAL 9006, finition mate.



**CALOTTE DE FERMETURE**

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.



**VIS, ÉCROUS ET INSERTS DE FIXATION**

Acier zingué.




**CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS**

Les connexions angulaires SQMA, sont indiquées pour assembler très simplement des structures qui se composent de profilés en aluminium de dimension 30/40/45 mm. pour protections de sécurité pour machineries et équipements.





**EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE**

Connexions angulaires sans calotte de fermeture, vis, écrous et inserts de fixation (SQMA-A).

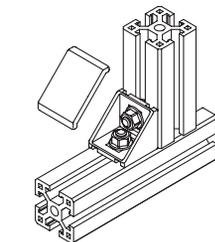


**SQMA-30**

Pour montage sur profilé avec rainure 8 mm:  
 2 Tasseaux pour rainures à T GN 505  
 2 Vis à six pans creux  
 (comprise dans la fourniture)

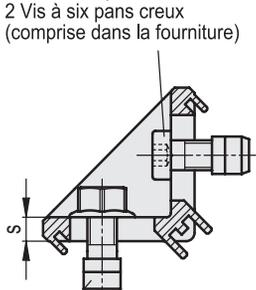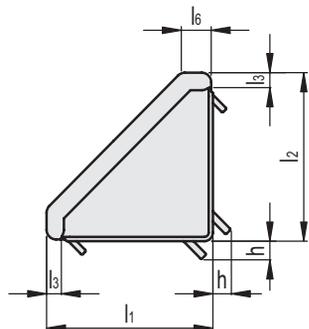

**SQMA-40/45**

Pour montage sur profilé avec rainure 10 mm:  
 2 Tasseaux pour rainures à T GN 505.4  
 2 Écrous bridés  
 (comprise dans la fourniture)

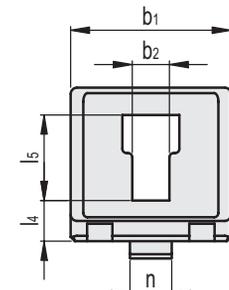

Pieds réglables et supports

Code	Description	h	l1	l2	l3	l4	l5	l6	n	b1	b2	s	⚖️
156001	SQMA-30-8-30-30-B-MT	2.1	30	30	3	9.7	10.4	6.8	8	28	6.3	5.9	23
156003	SQMA-30-8-30-30-B-SW	2.1	30	30	3	9.7	10.4	6.8	8	28	6.3	5.9	23
156002	SQMA-30-8-30-30-B-SR	2.1	30	30	3	9.7	10.4	6.8	8	28	6.3	5.9	23
156011	SQMA-40-10-40-40-B-MT	4.1	40	40	4	9.5	20	7.2	10	38	8.5	5.6	37
156013	SQMA-40-10-40-40-B-SW	4.1	40	40	4	9.5	20	7.2	10	38	8.5	5.6	37
156012	SQMA-40-10-40-40-B-SR	4.1	40	40	4	9.5	20	7.2	10	38	8.5	5.6	37
156021	SQMA-45-10-45-45-B-MT	4.1	45	45	4	15.7	18.7	11.5	10	43	8.5	9.7	49
156023	SQMA-45-10-45-45-B-SW	4.1	45	45	4	15.7	18.7	11.5	10	43	8.5	9.7	49
156022	SQMA-45-10-45-45-B-SR	4.1	45	45	4	15.7	18.7	11.5	10	43	8.5	9.7	49