

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATIÈRE

Aluminium.

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **SQMF-B-MT**: aluminium naturel, finition mate.
- **SQMF-B-SW**: aluminium, revêtement en résine époxy, couleur grise RAL 9006, finition mate.
- **SQMF-B-SR**: aluminium, revêtement en résine époxy, couleur grise RAL 9006, finition mate.

CALOTTE DE FERMETURE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

VIS ET INSERTS DE FIXATION



Acier zingué.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les connexions angulaires SQMF sont indiquées pour assembler très simplement des structures qui se composent de profilés en aluminium de dimension 30/40 mm. pour protections de sécurité pour machineries et équipements.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

Connexions angulaires sans calotte de fermeture, vis, écrous et inserts de fixation (SQMF-A).

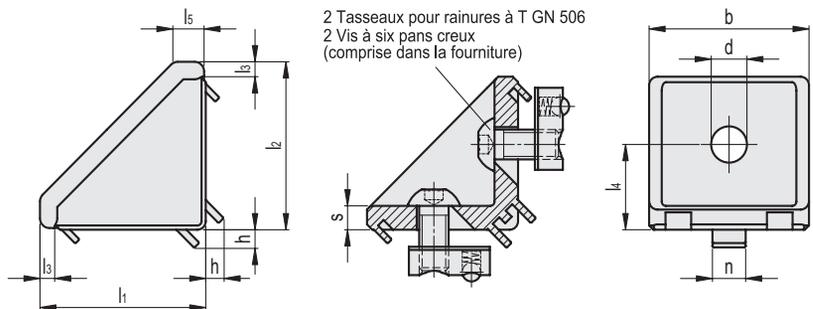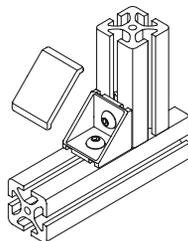

Code	Description	h	l1	l2	l3	l4	l5	n	b	s	d	⚖
156051	SQMF-30-6-30-30-B-MT	2.6	30	30	3	15	6.8	6	28	5.9	6.3	23
156053	SQMF-30-6-30-30-B-SW	2.6	30	30	3	15	6.8	6	28	5.9	6.3	23
156052	SQMF-30-6-30-30-B-SR	2.6	30	30	3	15	6.8	6	28	5.9	6.3	23
156061	SQMF-40-8-40-40-B-MT	4.1	40	40	4	20	7.2	8	38	5.6	8.5	39
156063	SQMF-40-8-40-40-B-SW	4.1	40	40	4	20	7.2	8	38	5.6	8.5	39
156062	SQMF-40-8-40-40-B-SR	4.1	40	40	4	20	7.2	8	38	5.6	8.5	39

Pieds réglables et supports