

MATERIALE


Acciaio saldabile brunito.

IMPUGNATURA

Poliuretano colore rosso.


APPLICAZIONI

Gli accessori ALL. sono stati realizzati per ottimizzare l'impiego dei meccanismi a ginocchiera.

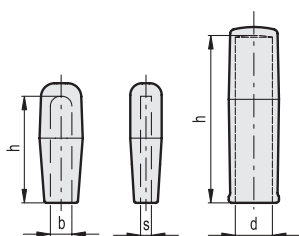


ALL.I

Codice	Descrizione	b	d	h	s	△
GG.AU151	ALL.I-55	13	-	55	5	12
GG.AU154	ALL.I-77	20	-	77	8	34
GG.AU156	ALL.I-112	-	22	112	-	50
GG.AU157	ALL.I-112/25	-	25	112	-	110

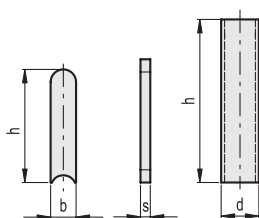


ALL.LC

Codice	Descrizione	b	d	h	s	△
GG.AU250	ALL.LC01	13	-	63	5	31
GG.AU255	ALL.LC02	20	-	90	8	108
GG.AU260	ALL.LC03	-	22	122	-	122
GG.AU265	ALL.LC04	-	25	138	-	175

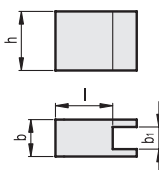


ALL.LS

Codice	Descrizione	b	b1	h	l	△
GG.AU230	ALL.LS01	10	6	16	15.5	23
GG.AU235	ALL.LS02	15	10	24	15	75.5
GG.AU240	ALL.LS03	20	12	30	22.1	130
GG.AU245	ALL.LS04	25	16.2	35	23.5	160

 

ALL.LM

Codice	Descrizione	D	d	h	△
GG.AU280	ALL.LM01	13	6.5	16	13
GG.AU285	ALL.LM02	20	10.5	24	42
GG.AU290	ALL.LM03	24	12.5	30	76
GG.AU295	ALL.LM04	32	16.5	35	120

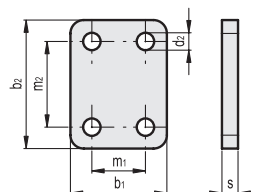

ALL.PB

Codice	Descrizione	b1	b2	d2	m1	m2	s	△
GG.AU300	ALL.PB01	36	48	6.5	20	32	6	74
GG.AU305	ALL.PB02	54	65	8.5	30	45	8	205
GG.AU310	ALL.PB03	75	75	10.5	55	55	10	400
GG.AU315	ALL.PB04	90	100	12.5	65	65	10	400

