

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

MATERIALE

Alluminio anodizzato

COLORE

Naturale, finitura mat.

PERNO DI ROTAZIONE

Acciaio INOX AISI 304.





ESECUZIONE STANDARD

Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.

ANGOLO DI ROTAZIONE (VALORE APPROSSIMATIVO)

Max 270° (-90° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

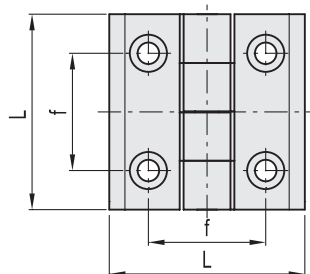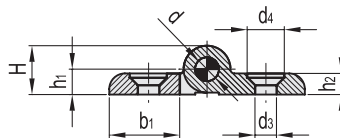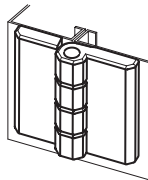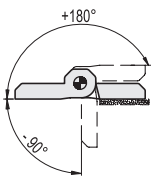

Codice	Descrizione	L	d	d3	d4	b1	f	H	h1	h2	⚖
428649	CMM-AL-40-SH-5	40	4	5.5	11	14	25	10.5	5.5	5	24
428651	CMM-AL-50-SH-5	50	6	5.5	11	17	30	12.5	6.5	6	49
428652	CMM-AL-50-SH-6	50	6	6.5	13.5	17	30	12.5	6.5	6	48
428655	CMM-AL-60-SH-8	60	8	8.5	18	20.5	36	16.5	8.5	8	91