

CATENELLA

Cavetto con sfere e terminali di aggancio in tecnopolimero a base acetilica (POM), colore nero.


ESECUZIONI STANDARD

Anello a due spire in acciaio INOX trattato NERINOX.


- **CT-S-2A**: cavetto con due anelli.
- **CT-S-A**: cavetto con un anello.
- **CT-S**: cavetto senza anelli.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le catenelle CT-S sono caratterizzate da una grande flessibilità, se confrontate con cavetti metallici o in polietilene. Vengono utilizzati principalmente in abbinamento alle diverse tipologie di perni autobloccanti o comunque in tutti quei casi in cui si vogliono rendere imperdibili piccoli componenti o utensili in modo che siano sempre disponibili e a portata di mano. Per catenelle dotate di un maggior carico statico applicabile, si consiglia il prodotto CV-T.

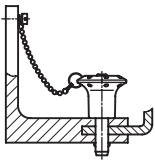

CT-S-2A

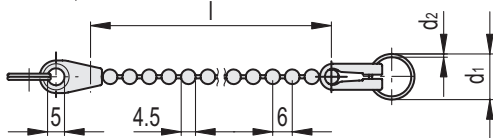


INOX STAINLESS STEEL

CT-S-2A

Codice	Descrizione	d1	d2	l	Carico statico max. [N]	Δ
76301	CT-S-2A-18-150	18	1.3	150	100	4
76302	CT-S-2A-24-150	24	1.5	150	100	5
76303	CT-S-2A-30-150	30	1.8	150	100	6
76306	CT-S-2A-18-200	18	1.3	200	100	6
76307	CT-S-2A-24-200	24	1.5	200	100	7
76308	CT-S-2A-30-200	30	1.8	200	100	8
76311	CT-S-2A-18-320	18	1.3	320	100	9
76312	CT-S-2A-24-320	24	1.5	320	100	10
76313	CT-S-2A-30-320	30	1.8	320	100	11
76316	CT-S-2A-18-500	18	1.3	500	100	13
76317	CT-S-2A-24-500	24	1.5	500	100	14
76318	CT-S-2A-30-500	30	1.8	500	100	15


CT-S-A

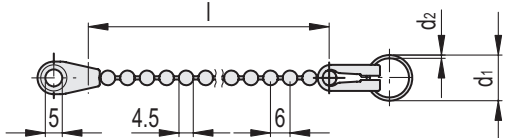

INOX STAINLESS STEEL

CT-S-A

Codice	Descrizione	d1	d2	l	Carico statico max. [N]	Δ
77015	CT-S-A-16-150	16	1.3	150	100	6
76321	CT-S-A-18-150	18	1.3	150	100	7
76322	CT-S-A-24-150	24	1.5	150	100	8
76323	CT-S-A-30-150	30	1.8	150	100	10
77020	CT-S-A-16-200	16	1.3	200	100	7
76326	CT-S-A-18-200	18	1.3	200	100	8
76327	CT-S-A-24-200	24	1.5	200	100	9
76328	CT-S-A-30-200	30	1.8	200	100	10
77032	CT-S-A-16-320	16	1.3	320	100	8
76331	CT-S-A-18-320	18	1.3	320	100	9
76332	CT-S-A-24-320	24	1.5	320	100	10
76333	CT-S-A-30-320	30	1.8	320	100	12
77050	CT-S-A-16-500	16	1.3	500	100	10
76336	CT-S-A-18-500	18	1.3	500	100	11
76337	CT-S-A-24-500	24	1.5	500	100	12
76338	CT-S-A-30-500	30	1.8	500	100	14

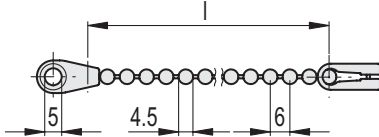

CT-S

Codice	Descrizione	l	Carico statico max. [N]	Δ
77016	CT-S-150	150	100	3
77021	CT-S-200	200	100	4
77033	CT-S-320	320	100	6
77051	CT-S-500	500	100	9