

MATERIALE


Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

ESECUZIONI STANDARD

- **GC-A:** viti a testa cilindrica M8 con cava esagonale e dadi in acciaio zincato.
- **GC-SST:** viti a testa cilindrica M8 con cava esagonale e dadi in acciaio INOX AISI 304.

CARATTERISTICHE

Coppia massima per il serraggio delle viti 19 Nm.

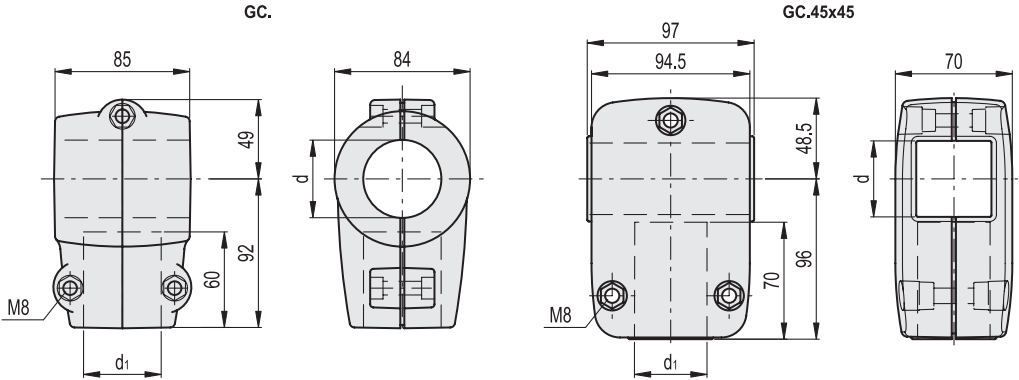

GC.

Codice	Descrizione	d Tubo (mm)	d Tubo (GAS)	d1 Tubo (mm)	d1 Tubo (GAS)	△
419646	GC.42-42-A	42.4	1"1/4	42.4	1"1/4	410
419644	GC.48-42-A	48.3	1"1/2	42.4	1"1/4	400
419642	GC.48-48-A	48.3	1"1/2	48.3	1"1/2	390
419640	GC.60-42-A	60.3	2"	42.4	1"1/4	380
419638	GC.60-48-A	60.3	2"	48.3	1"1/2	370
419661	GC.45x45-A	45x45	-	45x45	-	387

GC-SST

Codice	Descrizione	d Tubo (mm)	d Tubo (GAS)	d1 Tubo (mm)	d1 Tubo (GAS)	△
419647	GC.42-42-SST	42.4	1"1/4	42.4	1"1/4	410
419645	GC.48-42-SST	48.3	1"1/2	42.4	1"1/4	400
419643	GC.48-48-SST	48.3	1"1/2	48.3	1"1/2	390
419641	GC.60-42-SST	60.3	2"	42.4	1"1/4	380
419639	GC.60-48-SST	60.3	2"	48.3	1"1/2	370
419662	GC.45x45-SST	45x45	-	45x45	-	387

