

MATERIALE

Alluminio.

ESECUZIONI STANDARD

- **MSM-FR-ANB**: alluminio anodizzato, colore nero.
- **MSM-FR-MT**: alluminio naturale, finitura mat.


CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

I morsetti di sostegno MSM-FR sono stati disegnati per essere impiegati con i porta sensori MSM-LA (vedi pag. 920) o MSM-LB (vedi pag. 921).

Utilizzando il kit di serraggio GN 511.1 (vedi pag. 923) i morsetti MSM-FR possono essere assemblati con i morsetti MSM-R (vedi pag. 916) o con i morsetti MSM-HR (vedi pag. 917) per ottenere varie combinazioni.

LEGENDA QUOTE IN TABELLA

d2 = foro per kit di serraggio GN 511.1 (vedi pag. 923).

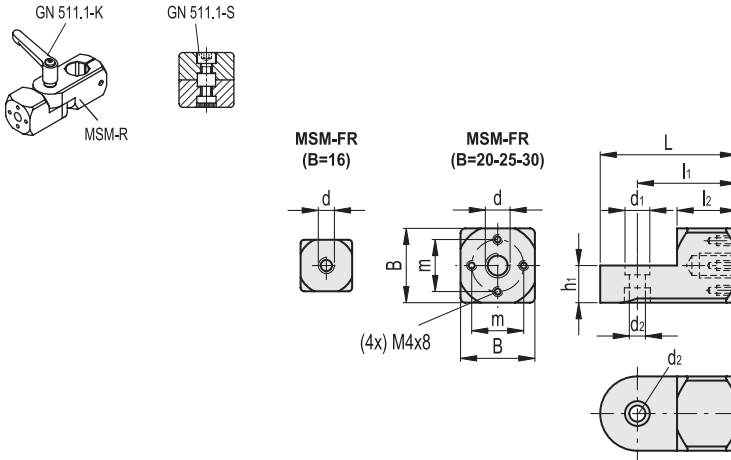

MSM-FR-ANB

Codice	Descrizione	d	d1	d2	L	B	l1	l2	h1	m	d2 Kit di serraggio	
500161	MSM-FR-M5-16-ANB	M5	7	4.5	30	16	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S/K	12
500165	MSM-FR-M6-16-ANB	M6	7	4.5	30	16	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S/K	12
500173	MSM-FR-M8-16-ANB	M8	7	4.5	30	16	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S/K	12
500169	MSM-FR-M6-20-ANB	M6	8.5	5.5	38	20	28	17	10	14	GN 511.1-M5-20-S/K	24
500177	MSM-FR-M8-20-ANB	M8	8.5	5.5	38	20	28	17	10	14	GN 511.1-M5-20-S/K	24
500181	MSM-FR-M8-25-ANB	M8	10	6.5	46	25	33.5	20	12.5	17	GN 511.1-M6-25-S/K	46
500189	MSM-FR-M10-25-ANB	M10	10	6.5	46	25	33.5	20	12.5	17	GN 511.1-M6-25-S/K	46
500185	MSM-FR-M8-30-ANB	M8	10	6.5	55	30	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S/K	58
500193	MSM-FR-M10-30-ANB	M10	10	6.5	55	30	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S/K	58
500197	MSM-FR-M12-30-ANB	M12	10	6.5	55	30	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S/K	58

MSM-FR-MT

Codice	Descrizione	d	d1	d2	L	B	l1	l2	h1	m	d2 Kit di serraggio	
500163	MSM-FR-M5-16-MT	M5	7	4.5	30	16	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S/K	12
500167	MSM-FR-M6-16-MT	M6	7	4.5	30	16	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S/K	12
500175	MSM-FR-M8-16-MT	M8	7	4.5	30	16	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S/K	12
500171	MSM-FR-M6-20-MT	M6	8.5	5.5	38	20	28	17	10	14	GN 511.1-M5-20-S/K	24
500179	MSM-FR-M8-20-MT	M8	8.5	5.5	38	20	28	17	10	14	GN 511.1-M5-20-S/K	24
500183	MSM-FR-M8-25-MT	M8	10	6.5	46	25	33.5	20	12.5	17	GN 511.1-M6-25-S/K	46
500191	MSM-FR-M10-25-MT	M10	10	6.5	46	25	33.5	20	12.5	17	GN 511.1-M6-25-S/K	46
500187	MSM-FR-M8-30-MT	M8	10	6.5	55	30	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S/K	58
500195	MSM-FR-M10-30-MT	M10	10	6.5	55	30	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S/K	58
500199	MSM-FR-M12-30-MT	M12	10	6.5	55	30	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S/K	58

INOX STAINLESS STEEL