

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIALE

Barra in alluminio a sezione tonda, rivestimento resina epossidica, finitura lucida.

COLORE


Bianco RAL 9002.

ESECUZIONE STANDARD

Fori ciechi filettati.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Questo maniglione, di colore bianco, è stato studiato per applicazioni su attrezzature medicali, ospedaliere e macchine per l'industria alimentare soggette, per motivi di igiene, a frequenti interventi di completa pulizia di tutte le loro parti. La forma, solida e priva di cavità, impedisce il deposito di antigenici residui. La superficie lucida ne facilita inoltre la perfetta pulizia.

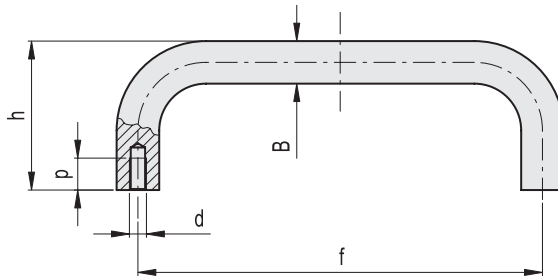

Codice	f	d	p	B	h	
RHM1-20.R200.9002	200	M8	15	20	70	249
RHM1-20.R250.9002	250	M8	15	20	70	275
RHM1-20.R300.9002	300	M8	15	20	70	335
RHM1-20.R350.9002	350	M8	15	20	70	381
RHM1-20.R400.9002	400	M8	15	20	70	416
RHM1-25.R300.9002	300	M8	15	25	85	534
RHM1-25.R400.9002	400	M8	15	25	85	666
RHM1-30.R300.9002	300	M10	15	30	100	802
RHM1-30.R400.9002	400	M10	15	30	100	974

Maniglie