

RH-ST | Maniglie a ponte

Sezione tonda, acciaio



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIALE

Barra acciaio a sezione tonda, superficie cromata, finitura lucida.

RONDELLE


Ottone cromato.

ESECUZIONE STANDARD

Fori ciechi filettati.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Lunghezze diverse.

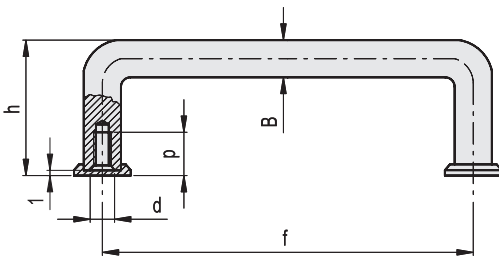

Codice	f	d	p	B	h	Δ
RHST-05.032.22	32	M3	6	5	25	8
RHST-05.042.22	42	M3	6	5	25	11
RHST-05.055.22	55	M3	6	5	25	14
RHST-05.076.22	76	M3	6	5	25	18
RHST-05.088.22	88	M3	6	5	25	20
RHST-08.032.22	32	M4	8	8	33	30
RHST-08.055.22	55	M4	8	8	33	44
RHST-08.064.22	64	M4	8	8	33	45

RH-SS | Maniglie a ponte

Sezione tonda, acciaio



MATERIALE

Barra acciaio a sezione tonda, superficie rettificata e cromata, finitura mat.

ZONA CENTRALE DI PRESA

Plastica, colore nero, finitura liscia opaca.

SUPPORTI


Ottone cromato, finitura mat.

ESECUZIONE STANDARD

Fori ciechi filettati.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Lunghezze diverse.

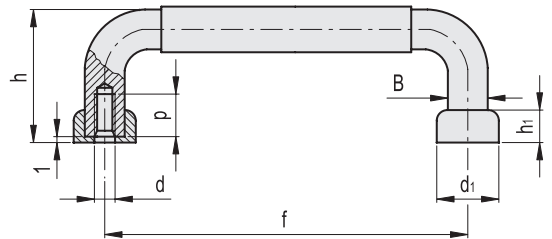

Codice	f	d	p	B	h	h1	d1	Δ
RHSS-10.055.28	55	M5	10	10	41	8	14	77
RHSS-10.088.28	88	M5	10	10	41	8	14	98
RHSS-10.100.28	100	M5	10	10	41	8	14	105
RHSS-10.120.28	120	M5	10	10	41	8	14	119
RHSS-10.180.28	180	M5	10	10	41	8	14	163
RHSS-10.200.28	200	M5	10	10	41	8	14	170