

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

SUPPORTI LATERALI

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura semi-mat.

ESECUZIONI STANDARD

- **RHUG-03**: montaggio posteriore, boccole filettate acciaio zincato.
- **RHUG-04**: montaggio frontale, fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale in acciaio INOX e dadi autobloccanti zincati, compresi nella fornitura.

Suffisso per colore:

- **01**: tubo in alluminio anodizzato, sagomato, colore naturale, finitura mat.
- **04**: tubo in alluminio anodizzato, sagomato, colore nero, finitura mat.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI


Le maniglie serie RH-UG possono essere impiegate in moltissime applicazioni.

Le maniglie serie RH-UG ben si adattano all'impiego su rack 19" e strumentazione in genere.

HE = unità di altezza del pannello frontale: 1 HE = 44.45 = 1 6/8".

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Lunghezze diverse.

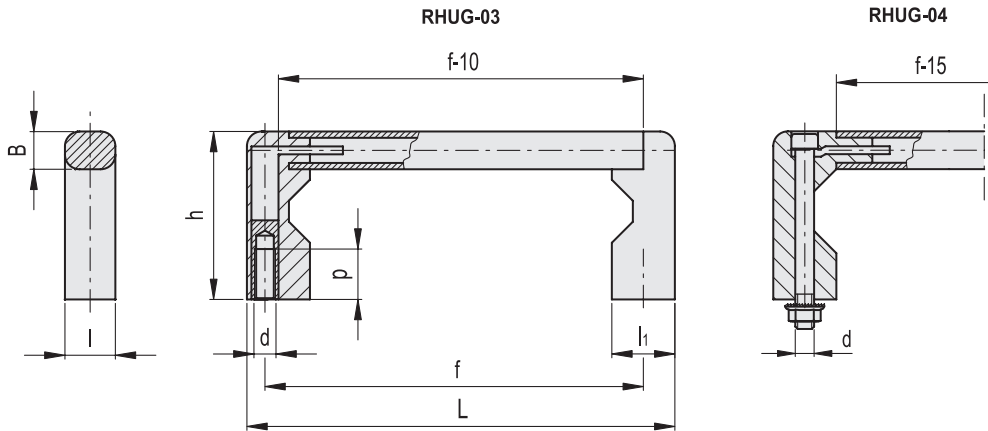

RHUG-03

| Codice | Codice | f | L | d | p | B | h | l | li | G | HE* | ⚖ |
|----------------|----------------|-----|-----|----|----|---|----|----|----|-------|-----|----|
| RHUG-03.055.01 | RHUG-03.055.04 | 55 | 65 | M5 | 12 | 9 | 40 | 12 | 15 | 88.1 | 2 | 40 |
| RHUG-03.088.01 | RHUG-03.088.04 | 88 | 98 | M5 | 12 | 9 | 40 | 12 | 15 | 132.5 | 3 | 44 |
| RHUG-03.100.01 | RHUG-03.100.04 | 100 | 110 | M5 | 12 | 9 | 40 | 12 | 15 | 132.5 | 3 | 45 |
| RHUG-03.120.01 | RHUG-03.120.04 | 120 | 130 | M5 | 12 | 9 | 40 | 12 | 15 | 177 | 4 | 48 |
| RHUG-03.180.01 | RHUG-03.180.04 | 180 | 190 | M5 | 12 | 9 | 40 | 12 | 15 | 221.5 | 5 | 56 |

RHUG-04

| Codice | Codice | f | L | d | B | h | l | li | G | HE* | ⚖ |
|----------------|----------------|-----|-----|----|---|----|----|----|-------|-----|----|
| RHUG-04.055.01 | RHUG-04.055.04 | 55 | 70 | M5 | 9 | 40 | 12 | 15 | 88.1 | 2 | 40 |
| RHUG-04.088.01 | RHUG-04.088.04 | 88 | 103 | M5 | 9 | 40 | 12 | 15 | 132.5 | 3 | 44 |
| RHUG-04.100.01 | RHUG-04.100.04 | 100 | 115 | M5 | 9 | 40 | 12 | 15 | 132.5 | 3 | 44 |
| RHUG-04.120.01 | RHUG-04.120.04 | 120 | 135 | M5 | 9 | 40 | 12 | 15 | 177 | 4 | 51 |
| RHUG-04.180.01 | RHUG-04.180.04 | 180 | 195 | M5 | 9 | 40 | 12 | 15 | 221.5 | 5 | 59 |