

**SUPPORTI LATERALI**

Alluminio estruso anodizzato in colore nero, finitura mat.

**TUBO**

Alluminio rettificato, anodizzato in colore naturale.

**INSERTI DI FISSAGGIO E CHIUSURA LATERALE**

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero.

**ESECUZIONI STANDARD**

- **RHW1-R:** montaggio posteriore, fori ciechi filettati.
- **RHW1-F:** montaggio frontale, fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale, dadi e rondelle in acciaio INOX, comprese nella fornitura.

**CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI**

I maniglioni serie RH-W1 sono di impiego in generale su sportelli scorrevoli o protezione di macchine ed attrezzature.

**ORDINAZIONE**

I componenti del maniglione RH-W1 possono anche essere ordinati separatamente (vedi tabella RH-CC) per ottenere lunghezze personalizzate o per inserire un supporto di connessione e sostegno consigliato per lunghezze superiori a 700 mm.

**ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA**


- Lunghezze diverse.
- Tubo in alluminio anodizzato, colore nero.
- Supporti laterali in alluminio anodizzato in colore naturale.

**ALTRE ESECUZIONI STANDARD DISPONIBILI**


Versione RH-W1-CLEAN (vedi pag. 507).

**RH-CC**

| Codice          |     |
|-----------------|-----|
| RHW1-30.LR25.14 | 108 |
| RHW1-30.VR25.14 | 121 |
| RHW1-30.RR25.14 | 108 |
| RHW1-30.001.01  | 345 |

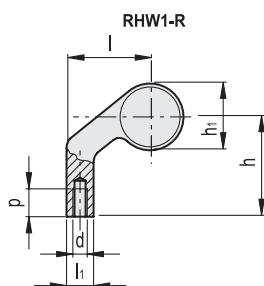

RHW1-F

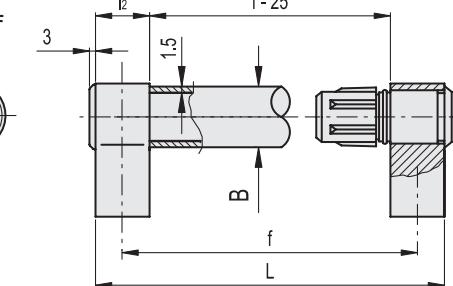**RHW1-R**

| Codice           | f   | L   | d  | p  | B  | h  | h1 | l  | l1 | l2 |     |
|------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| RHW1-30.R200.S01 | 200 | 225 | M8 | 15 | 30 | 50 | 33 | 45 | 15 | 25 | 277 |
| RHW1-30.R300.S01 | 300 | 325 | M8 | 15 | 30 | 50 | 33 | 45 | 15 | 25 | 308 |
| RHW1-30.R500.S01 | 500 | 525 | M8 | 15 | 30 | 50 | 33 | 45 | 15 | 25 | 397 |

**RHW1-F**

| Codice           | f   | L   | d     | B  | h  | h1 | l  | l1 | l2 |     |
|------------------|-----|-----|-------|----|----|----|----|----|----|-----|
| RHW1-30.F200.S01 | 200 | 225 | M6x45 | 30 | 50 | 33 | 45 | 15 | 25 | 313 |
| RHW1-30.F300.S01 | 300 | 325 | M6x45 | 30 | 50 | 33 | 45 | 15 | 25 | 347 |
| RHW1-30.F500.S01 | 500 | 525 | M6x45 | 30 | 50 | 33 | 45 | 15 | 25 | 417 |