

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

**MATERIALE**

Alluminio.

**ESECUZIONI STANDARD**

- **SQMA-B-MT**: alluminio naturale, finitura mat.
- **SQMA-B-SW**: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.
- **SQMA-B-SR**: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore grigio RAL 9006, finitura mat.

**CALOTTA DI CHIUSURA**

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

**VITI, DADI E TASSELLI DI FISSAGGIO**


Acciaio zincato.

**CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI**

Gli angolari di fissaggio SQMA, sono indicati per assemblare in modo molto semplice strutture composte da profilati in alluminio di dimensioni 30 / 40 / 45 mm, per protezioni di sicurezza di macchinari e attrezzature.



**ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA**

Angolari senza calotta di chiusura, viti, dadi e tasselli di fissaggio (SQMA-A).

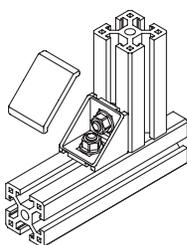

**SQMA-30**

Per montaggio su profilato con cava 8 mm:  
 2 Tasselli per cave a T GN 505  
 2 Viti con cava esagonale  
 (compresi nella fornitura)

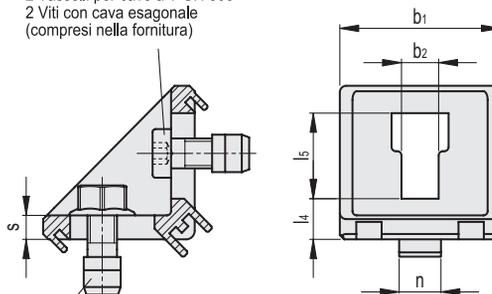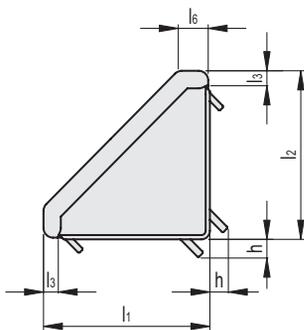

**SQMA-40/45**

Per montaggio su profilato con cava 10 mm:  
 2 Tasselli per cave a T GN 505.4  
 2 Dadi flangiati  
 (compresi nella fornitura)

Codice	Descrizione	h	l1	l2	l3	l4	l5	l6	n	b1	b2	s	⚖️
156001	SQMA-30-8-30-30-B-MT	2.1	30	30	3	9.7	10.4	6.8	8	28	6.3	5.9	23
156003	SQMA-30-8-30-30-B-SW	2.1	30	30	3	9.7	10.4	6.8	8	28	6.3	5.9	23
156002	SQMA-30-8-30-30-B-SR	2.1	30	30	3	9.7	10.4	6.8	8	28	6.3	5.9	23
156011	SQMA-40-10-40-40-B-MT	4.1	40	40	4	9.5	20	7.2	10	38	8.5	5.6	37
156013	SQMA-40-10-40-40-B-SW	4.1	40	40	4	9.5	20	7.2	10	38	8.5	5.6	37
156012	SQMA-40-10-40-40-B-SR	4.1	40	40	4	9.5	20	7.2	10	38	8.5	5.6	37
156021	SQMA-45-10-45-45-B-MT	4.1	45	45	4	15.7	18.7	11.5	10	43	8.5	9.7	49
156023	SQMA-45-10-45-45-B-SW	4.1	45	45	4	15.7	18.7	11.5	10	43	8.5	9.7	49
156022	SQMA-45-10-45-45-B-SR	4.1	45	45	4	15.7	18.7	11.5	10	43	8.5	9.7	49