

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIALE

Alluminio.

ESECUZIONI STANDARD

- **SQMF-B-MT**: alluminio naturale, finitura mat.
- **SQMF-B-SW**: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.
- **SQMF-B-SR**: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore grigio RAL 9006, finitura mat.

CALOTTA DI CHIUSURA

Tecopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

VITI E TASSELLI DI FISSAGGIO



Acciaio zincato.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Gli angolari di fissaggio SQMF sono indicati per assemblare in modo molto semplice strutture composte da profilati in alluminio di dimensioni 30 / 40 mm, per protezioni di sicurezza di macchinari e attrezzature.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Angolari senza calotta di chiusura, viti e tasselli di fissaggio (SQMF-A).

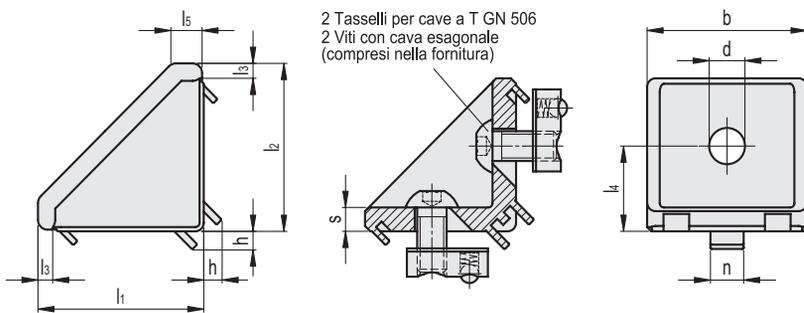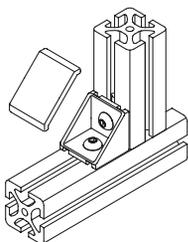

Codice	Descrizione	h	l1	l2	l3	l4	l5	n	b	s	d	⚖
156051	SQMF-30-6-30-30-B-MT	2.6	30	30	3	15	6.8	6	28	5.9	6.3	23
156053	SQMF-30-6-30-30-B-SW	2.6	30	30	3	15	6.8	6	28	5.9	6.3	23
156052	SQMF-30-6-30-30-B-SR	2.6	30	30	3	15	6.8	6	28	5.9	6.3	23
156061	SQMF-40-8-40-40-B-MT	4.1	40	40	4	20	7.2	8	38	5.6	8.5	39
156063	SQMF-40-8-40-40-B-SW	4.1	40	40	4	20	7.2	8	38	5.6	8.5	39
156062	SQMF-40-8-40-40-B-SR	4.1	40	40	4	20	7.2	8	38	5.6	8.5	39