

TLT. | Chiusure a leva regolabili

Acciaio o acciaio INOX



ESECUZIONI STANDARD

- **TLT**: chiusura a leva semplice.
- **TLTL**: chiusura a leva lucchettabile.

Suffissi per materiali e trattamenti da aggiungere alle descrizioni delle esecuzioni standard:


- **Z**: acciaio zincato.
- **SST**: acciaio INOX AISI 304.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Chiusure a leva regolabili con molla di sicurezza.



Schema della prova di resistenza a trazione

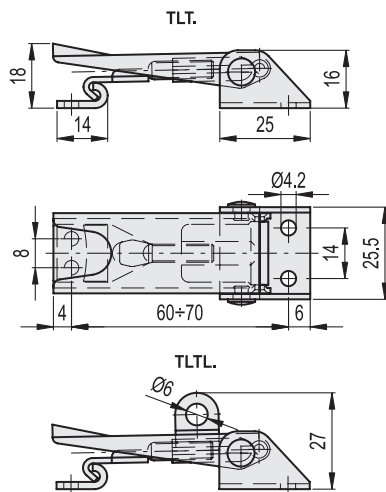

TLT-Z - TLTL-Z

Codice	Descrizione	Carico massimo d'esercizio [N]	Carico di rottura [N]	⚖
420223	TLT-Z-22/60-70+R	1000	1400	53
420224	TLTL-Z-22/60-70+R	1000	1400	54

TLT.SST - TLTL.SST

Codice	Descrizione	Carico massimo d'esercizio [N]	Carico di rottura [N]	⚖
420222	TLT.SST-22/60-70+R	1000	1400	53
420225	TLTL.SST-22/60-70+R	1000	1400	54



TLS. | Chiusure a leva regolabili

Acciaio




MATERIALE CORPO LEVA E RISCONTRO

Acciaio zincato.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Chiusure a leva regolabili e lucchettabili.

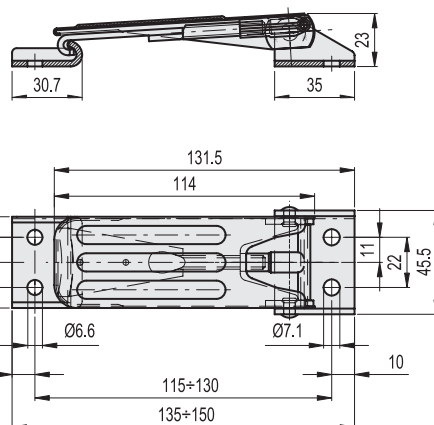

Codice	Descrizione	Carico massimo d'esercizio [N]	Carico di rottura [N]	⚖
420213	TLS.Z-40/135-150+R	2000	4000	170

