

VOLANTINO

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) colore nero, alta resilienza.

ESECUZIONI STANDARD


- Serratura con mascherina frontale in acciaio INOX, movimento del volantino a 90°.
- Due chiavi in ottone nichelato, estraibili in due posizioni a 180° (serratura aperta o chiusa).
- Apertura destra (D) o sinistra (S).
- Statore e rotore in lega di zinco pressofusa.
- Ghiera di bloccaggio in ottone.
- Rosetta elastica in acciaio zincato.
- Rondella di posizionamento in acciaio zincato, spessore 1.2 mm da saldare alla lamiera del portello per spessori sottili.
- Levetta di chiusura piegata in acciaio zincato lucido.
- **VC.309**: serratura con cifratura differenziata (400 combinazioni diverse). Ogni serratura ha una chiave con cifratura diversa.
- **VC.309-U**: serratura con cifratura unica: tutte le serrature hanno la stessa cifratura e si operano con la stessa chiave.
- **VC.309-M**: serratura con cifratura differenziata e chiavi passe-partout (160 combinazioni diverse): ogni serratura ha una cifratura differenziata e relativa chiave. Ad ogni fornitura viene consegnata una coppia di chiavi passe-partout che le apre tutte.
- **VC.309-SS**: senza serratura: il volantino può quindi essere utilizzato indifferentemente per apertura destra o sinistra.

ACCESSORI A RICHIESTA

Prolunga filettata per il posizionamento della levetta di chiusura con l=18 mm.




ELESA Original design

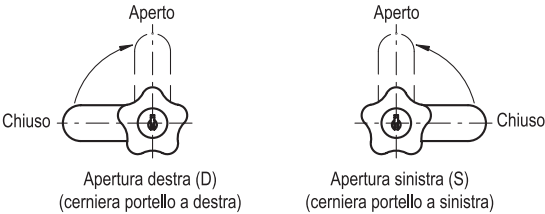



VC.308

VC.309

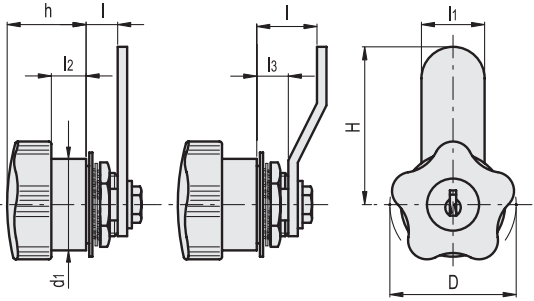

Dima di foratura
per montaggio diretto

Rondella di posizionamento
(compresa nella fornitura)
da saldare alla lamiera del portello
per spessori sottili

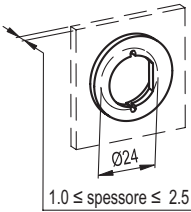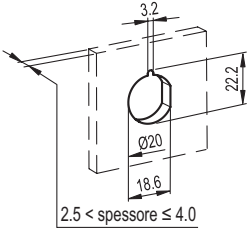

VC.309

Codice	Descrizione	D	H	l±0.5	l1	l2	l3	h	d1	△
68121	VC.309/40-D	40	48	18	20	11	10	25	29	146
68122	VC.309/40-S	40	48	18	20	11	10	25	29	146

VC.309-U

68123	VC.309/40-UD	40	48	18	20	11	10	25	29	146
68124	VC.309/40-US	40	48	18	20	11	10	25	29	146

VC.309-M

68125	VC.309/40-MD	40	48	18	20	11	10	25	29	146
68126	VC.309/40-MS	40	48	18	20	11	10	25	29	146

VC.309-SS

68131	VC.309/40-SS	40	48	18	20	11	10	25	29	115
-------	--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----