



STANDARDUTFÖRANDE

- **BEL-BH-AN**: anodiserat aluminium naturfärgad.
 - **BEL-BH-ANB**: anodiserat aluminiumsvart färg.
- Se tekniska data nivå bubblor (på sidan 780).

VÄTSKEHUS

Transparent polyamidbaserad teknopolymer.

KONTRASTVÄTSKAN

K: färglös.

KÄNSLIGHET I NIVÅ BUBBLAN


30: rörelse av bubblan med 2 mm för en lutning av kroppen på 30 vinkel minuter med avseende på den horisontella ytan.

BAKRE ISOLERING

Hemihydratgips.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

BEL-BH nivå bubblor används för att styra den horisontella placeringen av jigg, maskiner, apparater, utrustning och instrument.
Höljets yta (d2) är spårad, för att underlätta montering, t ex genom limning.
Inriktningen i förhållande till referensplanet uppnås när bubblan är centrerad i mitten av den cirkulära markeringen.

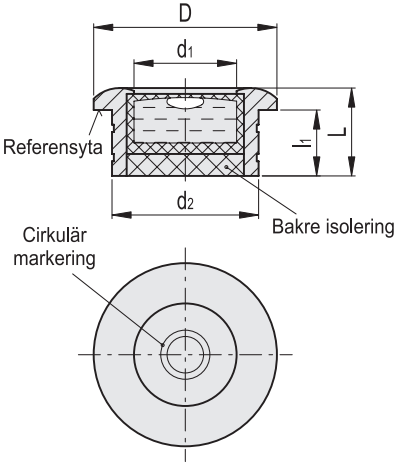

Kod	Benämning	D	d1	d2-0.05/-0.15	L	l1	△
156501	BEL-BH-AN-20-K-30	20	12	18	10	8	4
156502	BEL-BH-AN-25-K-30	25	14	20	12	9	7
156503	BEL-BH-AN-30-K-30	30	20	28	13	10	11
156506	BEL-BH-ANB-20-K-30	20	12	18	10	8	4
156507	BEL-BH-ANB-25-K-30	25	14	20	12	9	7
156508	BEL-BH-ANB-30-K-30	30	20	28	13	10	11