



HANDTAG OCH SARG

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

HANDTAGSAXEL

Förkromad zinklegering och NBR syntetiskt gummi O-ring.

TÄTNINGSRINGAR

Silicon applicerat direkt under sargen och NBR syntetiskt gummi O-ring (endast för utförande IP 65).

SKRUVAR

Förzinkat stål.

STANDARDUTFÖRANDE

- **CLT..**: lås med olika kombinationer. Varje lås levereras med ett nyckelpar i förnicklad mässing, borttagbara vid 180°.
- **CLTU..**: lås med en kombination. Varje lås levereras med ett nyckelpar med en och samma kombination i förnicklad mässing, borttagbara vid 180°.
- **CLTA..**: lås med två-vings spår och teknopolymer nyckel med zamak insats, medföljer.

Suffix att lägga till ovan nämnda utföranden:



- **IP:** utförande med skyddsslugg och packningsring i skyddsklass IP 65, i enlighet med IEC 529 tabel IEC 529 (se sidan A-19), med två skruvar i förzinkat stål, medföljer.
- **EU:** utförande med insats av europeisk modell.
- **EU-IP:** utförande med insats av europeisk modell och skyddsslugg och packningsring i skyddsklass IP 65, i enlighet med IEC 529 tabel IEC 529 (se sidan A-19) med två skruvar i förzinkat stål, medföljer.


TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Spanjolettbandtag med lås CLT. för spanjolett används i allmänhet tillsammans med spanjolett CAR. (se sidan 1052) måste beställas separat (se bifogad monteringsritning).

Övriga tillbehör på förfrågan är:

- Stångstyrningar i svart teknopolymer, en stångstyrning per 500 mm stånglängd (kod 421133 C.GAT);
- 2 platta galvaniserade låsstänger, tvärsnitt 14x3 mm, längd 1.000 mm och kantrullar i svart teknopolymer för ramtjocklek på 20 mm (kod 421135 C.AT 1000-20);
- 2 platta galvaniserade låsstänger, tvärsnitt 14x3 mm, längd 1.000 mm och kantrullar i svart teknopolymer för ramtjocklek på 25 mm (kod 421136 C.AT 1000-25).
- Spanjolettås med lås med olika spår för nyckeln.

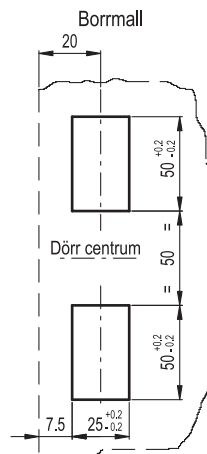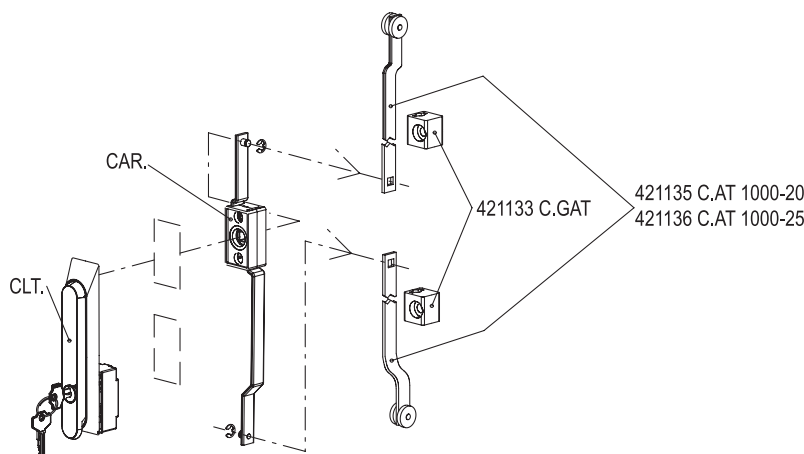

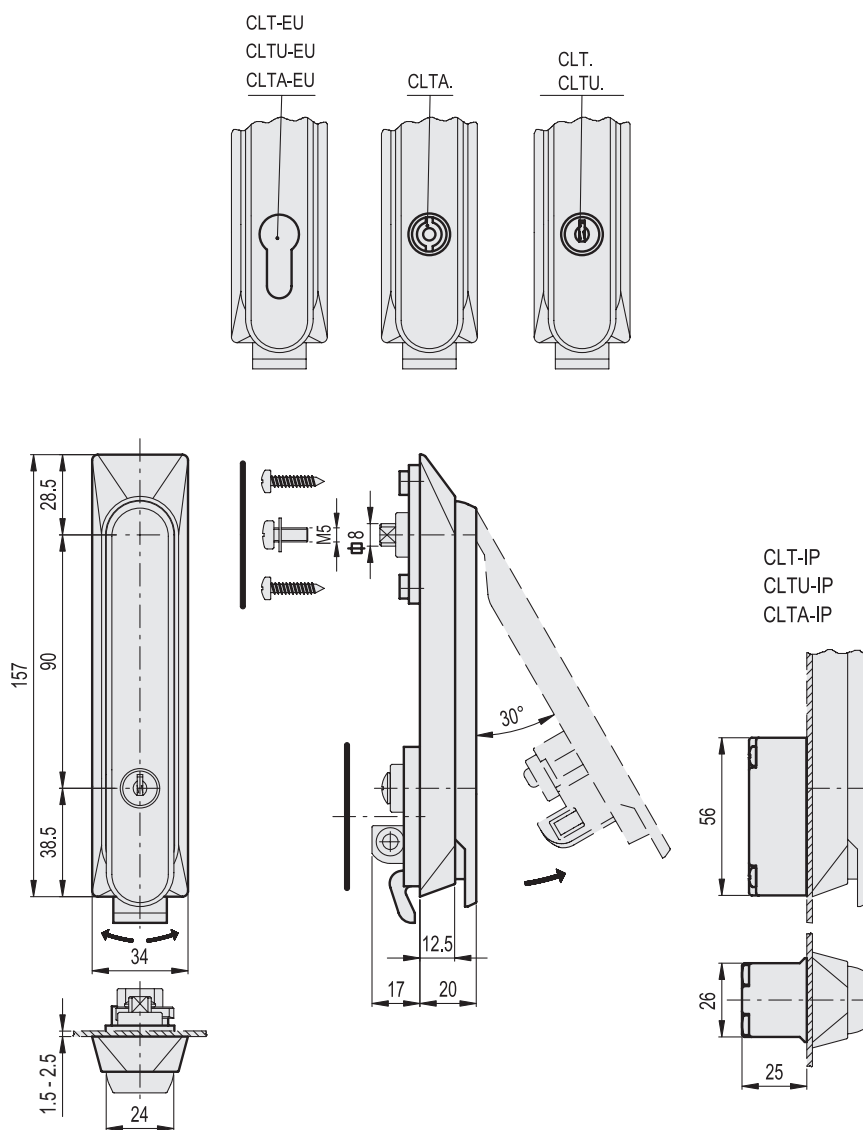

CLT.

Kod	Benämning	⚖
421161	CLT.160	145
421162	CLT.160-IP	160
421163	CLT.160-EU	155
421164	CLT.160-EU-IP	170

CLTU.

421166	CLTU.160	145
421167	CLTU.160-IP	160
421168	CLTU.160-EU	155
421169	CLTU.160-EU-IP	170

CLTA.

Kod	Benämning	⚖
421171	CLTA.160	150
421173	CLTA.160-IP	165
421175	CLTA.160-EU	160
421177	CLTA.160-EU-IP	175

