

KEDJA

Kulkedja och kopplingshuvuden i acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.

STANDARDUTFÖRANDE

Tvåspolad ring i NERINOX-behandlat rostfritt stål.



- **CT-S-2A:** kabel med två låsringar.
- **CT-S-A:** kabel med en låsring.
- **CT-S:** kabel utan låsringar.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Kulkedjor (CT-S) utmärker sig med stor flexibilitet i avseende till olika typer av kablar av såväl metall som polyeten.

De används främst i kombination med de olika typerna av självlåsande sprintar eller när man inte vill bli av med små komponenter eller verktyg, så att de alltid finns till hands.

Produkten CV-T rekommenderas för kedjor där en högre statisk belastning appliceras.

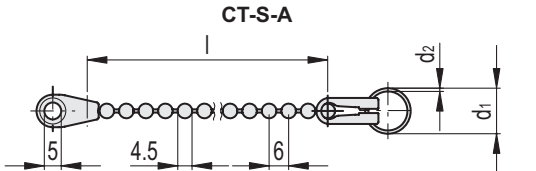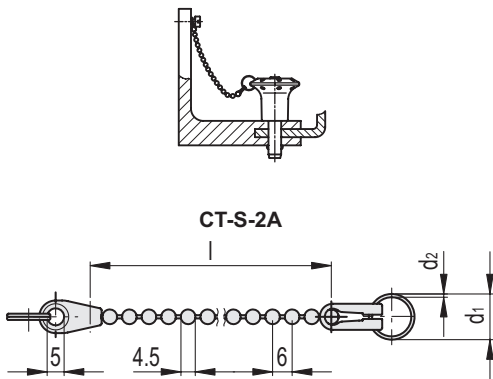


CT-S-2A

Kod	Benämning	d1	d2	l	Max. statisk belastning [N]	⚖
76301	CT-S-2A-18-150	18	1.3	150	100	8
76302	CT-S-2A-24-150	24	1.5	150	100	10
76303	CT-S-2A-30-150	30	1.8	150	100	13
76306	CT-S-2A-18-200	18	1.3	200	100	9
76307	CT-S-2A-24-200	24	1.5	200	100	11
76308	CT-S-2A-30-200	30	1.8	200	100	13
76311	CT-S-2A-18-320	18	1.3	320	100	10
76312	CT-S-2A-24-320	24	1.5	320	100	12
76313	CT-S-2A-30-320	30	1.8	320	100	15
76316	CT-S-2A-18-500	18	1.3	500	100	12
76317	CT-S-2A-24-500	24	1.5	500	100	14
76318	CT-S-2A-30-500	30	1.8	500	100	17

CT-S-A

Kod	Benämning	d1	d2	l	Max. statisk belastning [N]	⚖
77015	CT-S-A-16-150	16	1.3	150	100	6
76321	CT-S-A-18-150	18	1.3	150	100	7
76322	CT-S-A-24-150	24	1.5	150	100	8
76323	CT-S-A-30-150	30	1.8	150	100	10
77020	CT-S-A-16-200	16	1.3	200	100	7
76326	CT-S-A-18-200	18	1.3	200	100	8
76327	CT-S-A-24-200	24	1.5	200	100	9
76328	CT-S-A-30-200	30	1.8	200	100	10
77032	CT-S-A-16-320	16	1.3	320	100	8
76331	CT-S-A-18-320	18	1.3	320	100	9
76332	CT-S-A-24-320	24	1.5	320	100	10
76333	CT-S-A-30-320	30	1.8	320	100	12
77050	CT-S-A-16-500	16	1.3	500	100	10
76336	CT-S-A-18-500	18	1.3	500	100	11
76337	CT-S-A-24-500	24	1.5	500	100	12
76338	CT-S-A-30-500	30	1.8	500	100	14

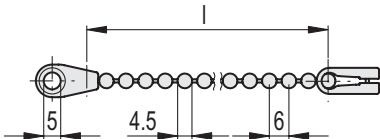

CT-S

Kod	Benämning	l	Max. statisk belastning [N]	⚖
77016	CT-S-150	150	100	6
77021	CT-S-200	200	100	7
77033	CT-S-320	320	100	8
77051	CT-S-500	500	100	10