

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart färg, matt yta.

CENTRUMLOCK

- ECB.I: polyesterbaserad teknopolymer (PBT) i Elecolors färger; blank yta, montering genom presspassning. Medföljer i leveransen. Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).

STANDARDUTFÖRANDE

Svartoxiderad stålbusning, brotschat hål H7.

- **EMW+IEL**: med vridbart handtag IEL+x SOFT(se sidan 377) i teknopolymer belagd med "Soft touch" termoplastisk elastomer (TPE).

- **EMW+IR**: med fällbart handtag IR.620 (se sidan 414) i teknopolymer.

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

Busning med hål och kilspår i enlighet med DIN 6885/1 tolerans P9 (se sidan A-16).

För att beställa rattan med kilspår komplettera kod och beskrivning med index-K (dvs. 204611-K- EMW.350+IEL A-20-K).

För tillräckliga antal: utföranden med låsanordning och lås (Elesa patent), (se sidan 128).

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

- GN 184: axial låsbricka i svartoxiderat stål (se sidan 897).

- ECB.I: täcklock i polyesterbaserad teknopolymer (PBT) i Elecolors färger; blank yta, montering genom presspassning (se tabell).



ERGOSTYLE® ELESA Original design




C1	C2	C3	C4	C5	C6
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000

ECB.I

Kod	Benämning	Centrumlock för
29451-*	ECB.I3-*	EMW.350

* Komplettera med färg index (C1, ..., C6).

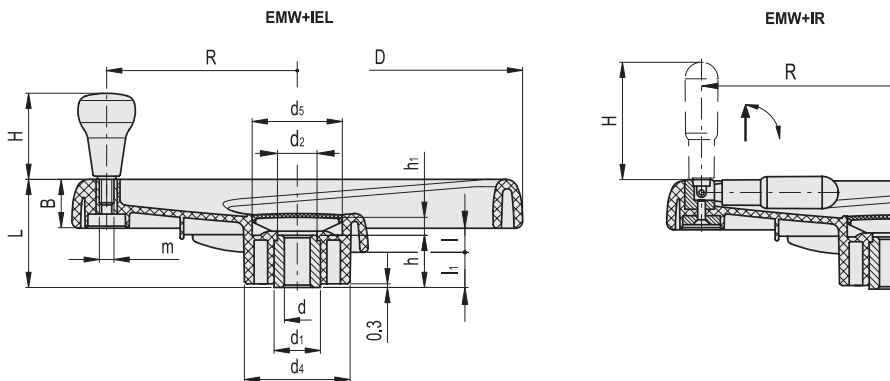

* Komplettera med färgindex, exempel: 204611-C2 EMW.350+IEL A-20-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000

EMW+IEL

Kod	Benämning	D	dH7	L	B	d1	d2	d4	d5	l	l1	h	h1	H	m	R	C# [Nm]	L# [J]	⚖
204611-*	EMW.350+IEL-A-20-*	350	20	82	38	35	33	82	70	19	25	38	14	65	M10	148	380	14	1195

EMW+IR

Kod	Benämning	D	dH7	L	B	d1	d2	d4	d5	l	l1	h	h1	H	R	C# [Nm]	L# [J]	⚖
204711-*	EMW.350+IR-A-20-*	350	20	82	38	35	33	82	70	19	25	38	14	90	148	380	14	1240

För maximalt vridmoment (C) och slaghållfasthet (L) se Tekniska data på sidan .