

**STANDARDUTFÖRANDE**

Aluminium, blank yta:

- **GN 743-A:** med kontrastskärm gjord av teknopolymer (PSU polysulfon).- **GN 743-B:** utan kontrastskärm.

Svartanodiserat aluminium:

- **GN 743-AS:** med kontrastskärm gjord av teknopolymer (PSU polysulfon).- **GN 743-BS:** utan kontrastskärm.**FÖNSTER**

Naturglas.

PACKNING

packningsring i NBR syntetiskt gummi.

MAXIMAL KONTINUERLIG ARBETSTEMPERATUR

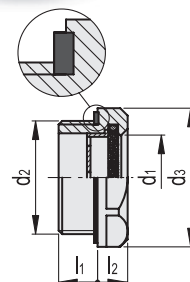
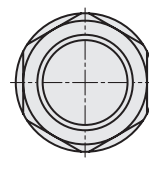
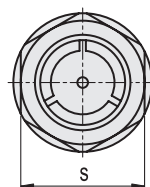
100°C.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

GN 743 synglas kan användas på trycksatta oljetankar (tekniska data tillgängliga på begäran).

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Mässingsmutter typ GH. (se sidan 1201) (endast med rörgångor) för montering på tankar med godstjocklek mindre än 5 mm.

GN 743-A
GN 743-ASGN 743-B
GN 743-BS**GN 743-A - GN 743-AS**

Kod	Benämning	Kod	Benämning	d1	d2	d3	l1	l2	s	△
GN.37506	GN 743-7-M14X1,5-A	GN.37507	GN 743-7-M14X1,5-AS	7	M14X1,5	20	7,5	6,5	18	7
GN.37501	GN 743-11-M16x1,5-A	GN.37502	GN 743-11-M16x1,5-AS	11	M16x1,5	22	8	7,5	20	8
GN.37511	GN 743-14-M20x1,5-A	GN.37512	GN 743-14-M20X1,5-AS	14	M20x1,5	26	8,5	7,5	23	10
GN.37521	GN 743-18-M26x1,5-A	GN.37522	GN 743-18-M26X1,5-AS	18	M26x1,5	32	9	8	30	18
GN.37523	GN 743-18-M27x1,5-A	GN.37525	GN 743-18-M27X1,5-AS	18	M27x1,5	32	9	8	30	18
GN.37531	GN 743-24-M33x1,5-A	GN.37533	GN 743-24-M33X1,5-AS	24	M33x1,5	40	11	8,5	36	26
GN.37541	GN 743-32-M40x1,5-A	GN.37542	GN 743-32-M40X1,5-AS	32	M40x1,5	50	12	9	46	39
GN.37543	GN 743-32-M42x1,5-A	GN.37545	GN 743-32-M42X1,5-AS	32	M42x1,5	50	12	9	46	43
GN.37559	GN 743-7-G1/4-A	GN.37560	GN 743-7-G1/4-AS	7	G 1/4	20	7,5	6,5	18	8
GN.37561	GN 743-11-G3/8-A	GN.37562	GN 743-11-G3/8-AS	11	G 3/8	22	8	7,5	20	9
GN.37563	GN 743-14-G1/2-A	GN.37564	GN 743-14-G1/2-AS	14	G 1/2	26	8,5	7,5	23	11
GN.37565	GN 743-18-G3/4-A	GN.37566	GN 743-18-G3/4-AS	18	G 3/4	32	9	8	30	18
GN.37567	GN 743-24-G1-A	GN.37568	GN 743-24-G1-AS	24	G 1	40	11	8,5	36	26
GN.37569	GN 743-32-G1½-A	GN.37570	GN 743-32-G1½-AS	32	G 1 1/4	50	12	9	46	42
GN.37571	GN 743-32-G1½-A	GN.37572	GN 743-32-G1½-AS	32	G 1 1/2	60	13	9	55	45

GN 743-B - GN 743-BS

Kod	Benämning	Kod	Benämning	d1	d2	d3	l1	l2	s	△
GN.37606	GN 743-7-M14X1,5-B	GN.37607	GN 743-7-M14X1,5-BS	7	M14X1,5	20	7,5	6,5	18	7
GN.37601	GN 743-11-M16x1,5-B	GN.37602	GN 743-11-M16X1,5-BS	11	M16x1,5	22	8	7,5	20	8
GN.37611	GN 743-14-M20x1,5-B	GN.37612	GN 743-14-M20X1,5-BS	14	M20x1,5	26	8,5	7,5	23	10
GN.37621	GN 743-18-M26x1,5-B	GN.37622	GN 743-18-M26X1,5-BS	18	M26x1,5	32	9	8	30	18
GN.37623	GN 743-18-M27x1,5-B	GN.37625	GN 743-18-M27X1,5-BS	18	M27x1,5	32	9	8	30	18
GN.37631	GN 743-24-M33x1,5-B	GN.37633	GN 743-24-M33X1,5-BS	24	M33x1,5	40	11	8,5	36	26
GN.37641	GN 743-32-M40x1,5-B	GN.37642	GN 743-32-M40X1,5-BS	32	M40x1,5	50	12	9	46	39
GN.37643	GN 743-32-M42x1,5-B	GN.37645	GN 743-32-M42X1,5-BS	32	M42x1,5	50	12	9	46	43
GN.37659	GN 743-7-G1/4-B	GN.37660	GN 743-7-G1/4-BS	7	G 1/4	20	7,5	6,5	18	8
GN.37661	GN 743-11-G3/8-B	GN.37662	GN 743-11-G3/8-BS	11	G 3/8	22	8	7,5	20	9
GN.37663	GN 743-14-G1/2-B	GN.37664	GN 743-14-G1/2-BS	14	G 1/2	26	8,5	7,5	23	11
GN.37665	GN 743-18-G3/4-B	GN.37666	GN 743-18-G3/4-BS	18	G 3/4	32	9	8	30	18
GN.37667	GN 743-24-G1-B	GN.37668	GN 743-24-G1-BS	24	G 1	40	11	8,5	36	26
GN.37669	GN 743-32-G1½-B	GN.37670	GN 743-32-G1½-BS	32	G 1 1/4	50	12	9	46	42
GN.37573	GN 743-32-G1½-B	GN.37574	GN 743-32-G1½-BS	32	G 1 1/2	60	13	9	55	45