

MATERIAL

Fenolbaserad (PF) Duroplast handtag, svart färg, blank yta.


STANDARDUTFÖRANDE

- **IR.302:** dubbel styrtapp i svartoxiderat stål, bussning med urtag för styrtapp i sintrat och oxiderat stål, svartoxiderad stålskruv.
- **IR.302-SST:** dubbel styrtapp i AISI 303 rostfritt stål, bussning med urtag för styrtapp i sintrat AISI 303 rostfritt stål, AISI 303 rostfri stålskruv.


KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Handtaget roterar fritt under användning: ett system för koaxial bussningar kompenserar retur fjäder belastningen. Denna serie av fällbara handtag har konstruerats för alla de applikationer, som på grund av brist på utrymme eller av säkerhetsskäl, måste fällas in så snart manövreringen har slutförts.

Normalt monterings
exempel med utskjutande

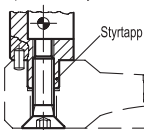

ELESA Original design

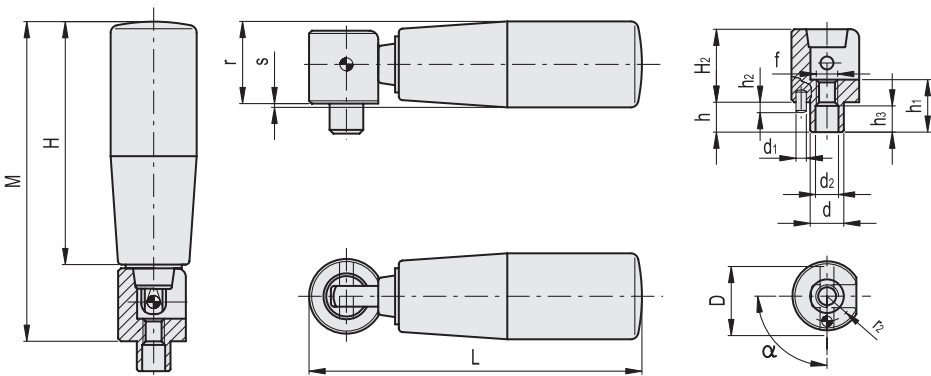

IR.302

Kod	Benämning	H	D	L	M	d-0.1	H2	h	r	s	f	d2	h1	h3	d1	h2-0.2	r2	α	⚖
27501	IR.302/56	56	16	74	71	7	15	4	19	2.5	M4	-	9	-	3	3	5.5	90°	72
27601	IR.302/65	65	20	89	85	9	19.5	8	22	1	M6	6.2	14	7	3	3	7	90°	115
27701	IR.302/80	80	20	104	100	9	19.5	8	24	2.5	M6	6.2	14	7	3	3	7	90°	135
27801	IR.302/90	90	26	118	113	13.4	23	7.5	27	1	M6	-	14.5	-	3	3	9.5	90°	215

IR.302-SST

INOX
STAINLESS
STEEL

Kod	Benämning	H	D	L	M	d-0.1	H2	h	r	s	f	d2	h1	h3	d1	h2-0.2	r2	α	⚖
27511	IR.302/56-SST	56	16	74	71	7	15	4	19	2.5	M4	-	9	-	3	3	5.5	90°	72
27611	IR.302/65-SST	65	20	89	85	9	19.5	8	22	1	M6	6.2	14	7	3	3	7	90°	115
27711	IR.302/80-SST	80	20	104	100	9	19.5	8	24	2.5	M6	6.2	14	7	3	3	7	90°	135
27811	IR.302/90-SST	90	26	118	113	13.4	23	7.5	27	1	M6	-	14.5	-	3	3	9.5	90°	215