

MATERIAL

Fenolbaserad (PF) Duroplast handtag, svart färg, blank yta.

STANDARDUTFÖRANDE

 
- **IR.407:** dubbel styrtapp i svartoxiderat stål, plan bussning för infällt montage i sintrat och oxiderat stål, svartoxiderad stålskruv.
- **IR.407-SST:** dubbel styrtapp i AISI 303 rostfritt stål, plan bussning för infällt montage i sintrat AISI 303 rostfritt stål, AISI 303 rostfri stålskruv.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING


Handtaget roterar fritt under användning: ett system för koaxial bussningar kompenserar returfjäder belastningen.

Denna serie av fällbara handtag har konstruerats för alla de applikationer, som på grund av brist på utrymme eller av säkerhetsskäl, måste fällas in så snart manövreringen har slutförts.

Normalt monterings exempel
med infälld bussning



ELESA Original design

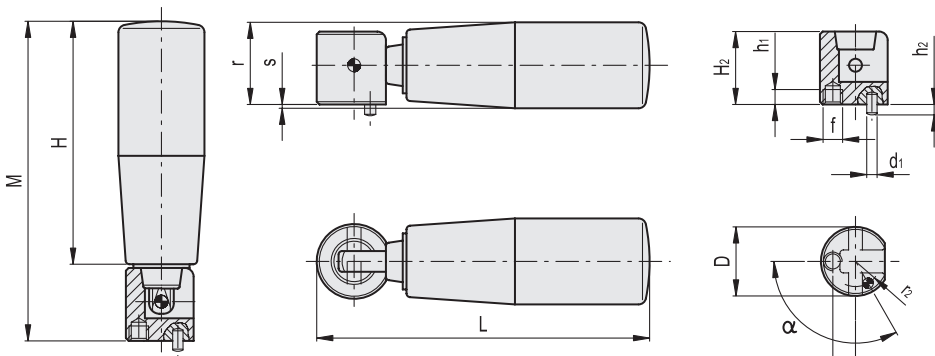

IR.407

Kod	Benämning	H	D	L	M	H2	r	r1	s	f	h1	d1	h2-0.2	r2	α	
27901	IR.407/56	56	16	74	71	15	19.5	1	2.5	M4	5	3	3	5.5	90°	70
28001	IR.407/65	65	20	89	85	19.5	22	6	1	M6	6	3	3	7	120°	108
28101	IR.407/80	80	20	104	100	19.5	23.5	6	2.5	M6	6	3	3	7	120°	127
28201	IR.407/90	90	26	118	110	19.5	24	9	4	M6	10	3	3	9	120°	192

IR.407-SST

Kod	Benämning	H	D	L	M	H2	r	r1	s	f	h1	d1	h2-0.2	r2	α	
28011	IR.407/65-SST	65	20	89	85	19.5	22	6	1	M6	6	3	3	7	120°	108
28111	IR.407/80-SST	80	20	104	100	19.5	23	6	2.5	M6	6	3	3	7	120°	127
28211	IR.407/90-SST	90	26	118	110	19.5	23	9	4	M6	10	3	3	9	120°	192