

**MATERIAL**

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.



**STANDARDUTFÖRANDE**

AISI 304 rostfritt stål cylindriska skruvar med invändig sexkant, muttrar i förnicklad mässing.

- **MPG-C**: för runda skenor.
- **MPG-T**: för båda typer av standard trappetsformade skenor.
- **MPG-R**: för rektangulära skenor.

**MONTERINGSINSTRUKTION**

- Montera styrskenebeslaget på stängan i avsett spår (dimension 25x8 mm) (Fig.1).
- Skjut in styrskenan i beslaget och dra sedan åt skruvarna (Fig.2).
- Ställ in höjden på beslaget och spänn fast med en M8 skruv, medföljer ej (Fig.3).

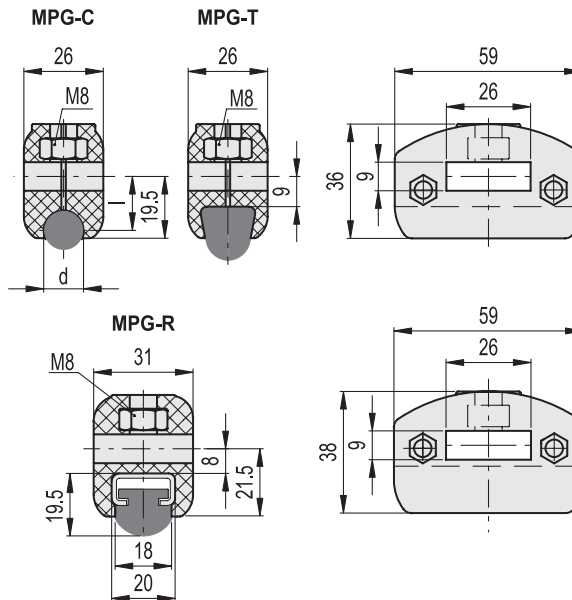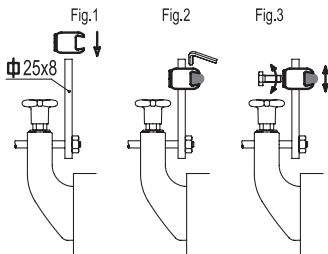

Kod	Benämning	d	l	⚖
419749	MPG-C-8	8	16	44
419788	MPG-C-10	10	15	45
419687	MPG-C-12	12	15	46
419787	MPG-C-14	14	15	47
419688	MPG-T	-	-	46
419698	MPG-R	-	-	50

