

MATERIAL

Aluminium.

STANDARDUTFÖRANDE

- **SQMF-B-MT**: naturlig aluminium, matt yta.
- **SQMF-B-SW**: aluminium, epoxybeläggning, RAL 9005 svart färg, matt yta.
- **SQMF-B-SR**: aluminium, epoxybeläggning, RAL 9006 grå färg, matt yta.

CENTRUMLOCK

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

SKRUVAR OCH BRICKOR.



Förzinkat stål.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

SQMF monteringsvinklar är särskilt lämpliga för montering, på ett mycket enkelt sätt, i konstruktioner gjorda av aluminiumprofiler (dimensioner 30/40 mm) för säkerhetsskydd till maskiner och utrustning.

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

Monteringsvinklar utan lock, skruvar och fixeringsbussningar (SQMF-A).

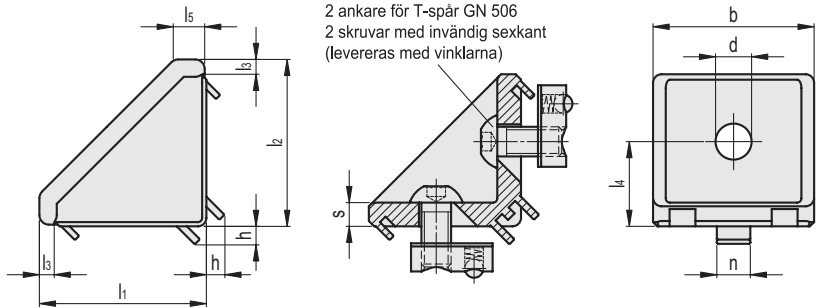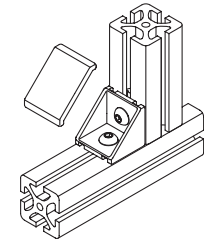

2 ankare för T-spår GN 506
2 skruvar med invändig sexkant
(levereras med vinklarna)

Kod	Benämning	h	l1	l2	l3	l4	l5	n	b	s	d	⚖
156051	SQMF-30-6-30-30-B-MT	2.6	30	30	3	15	6.8	6	28	5.9	6.3	23
156053	SQMF-30-6-30-30-B-SW	2.6	30	30	3	15	6.8	6	28	5.9	6.3	23
156052	SQMF-30-6-30-30-B-SR	2.6	30	30	3	15	6.8	6	28	5.9	6.3	23
156061	SQMF-40-8-40-40-B-MT	4.1	40	40	4	20	7.2	8	38	5.6	8.5	39
156063	SQMF-40-8-40-40-B-SW	4.1	40	40	4	20	7.2	8	38	5.6	8.5	39
156062	SQMF-40-8-40-40-B-SR	4.1	40	40	4	20	7.2	8	38	5.6	8.5	39