

TLR. | Excenterlås dragkrafts kompenserade

Stål eller rostfritt stål





- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

STANDARDUTFÖRANDE

- **TLR.Z:** förzinkat stål.
- **TLR.SST:** AISI 304 rostfritt stål.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

TLR excenterlås är särskilt lämpliga för användning på dörrar som är föremål för vibrationer tack vare den dragkraftsverkan som utövas av fjädrarna.

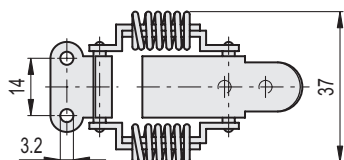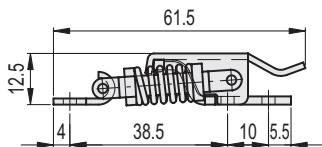

TLR.Z

Kod	Benämning	Max. tillåtna last [N]	Last vid brott [N]	△
420202	TLR.Z-37/61,5+R	500	1500	35

Lås

1076

TLR.SST



420201	TLR.SST-37/61,5+R	500	1500	35
--------	-------------------	-----	------	----

